


6 548 00/01/02/03

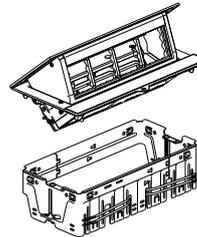

6 548 08/09/10/11

1. NUTZUNG


Incara™ Pop up ist eine moderne und ästhetische Lösung für die Elektrifizierung des Arbeitsplatzes und des Besprechungstisches. Auszustatten mit Starkstrom- und Schwachstromfunktionen mit Produkten aus der Mosaic-Reihe.

2. RANGE

Incara™ Pop Ups zum Ausrüsten mit Mosaic Apparaten	Ausführungen			
	inox	weiss	schwarz	aluminium
4 Module	6 548 00	6 548 01	6 548 02	6 548 03
8 Module	6 548 08	6 548 09	6 548 10	6 548 11


3. DIMENSIONEN (AUSSENMASSE)

■ 3.1 Incara™ Pop Up 4 Module

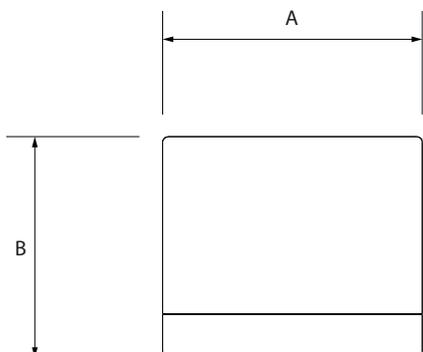


Referenzen	A	B
6 548 00/01/02/03	146	125

■ 3.2 Incara™ Pop Up 8 Module

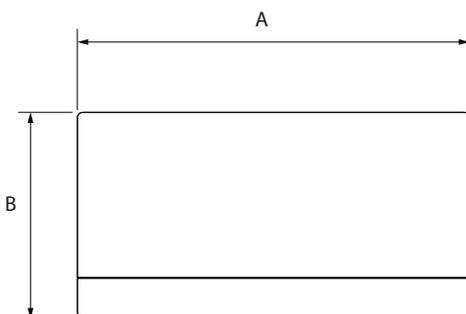


Referenzen	A	B
6 548 08/09/10/11	236	125

■ 3.3 Incara™ Pop Up auf den Tisch geschlossen

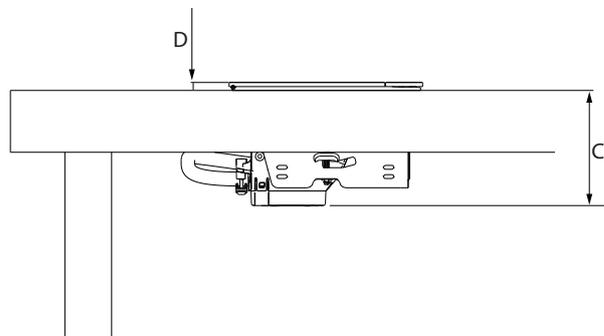

Referenzen	C	D
6 548 00/01/02/03/08/09/10/11	75	5,2

■ 3.4 Incara™ Pop Up auf dem Tisch geöffnet

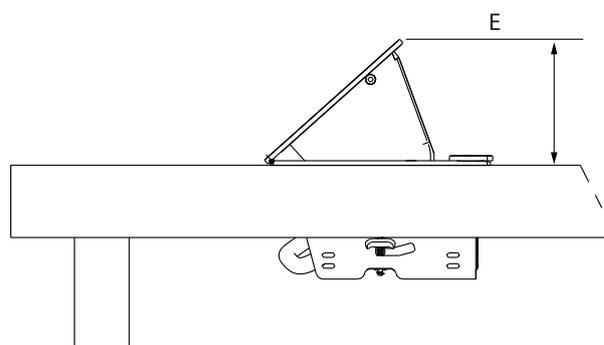

Referenzen	E
6 548 00/01/02/03/08/09/10/11	70

4. PRAKTISCHE ANWENDUNG


■ **4.1 Installation auf einer Arbeitsplatte**

Darf nicht auf dem Boden installiert werden.



4.1.1 Bohrmasse und maximale Schnittradien in den Ecken

4.1.2.1 Bearbeitung von scharfen Ecken.

	A
6 548 00/01/02/03	129 mm ± 1
6 548 08/09/10/11	219 mm ± 1

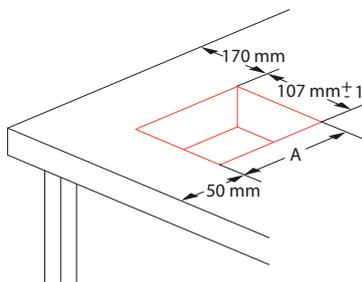


4.1.2.2 Schneiden durch CNC-Bearbeitung

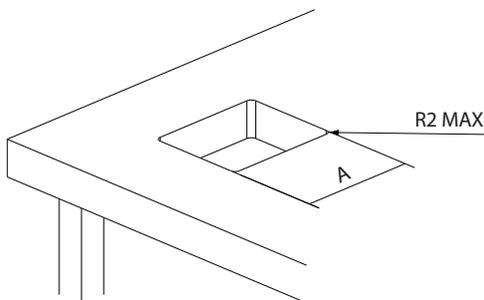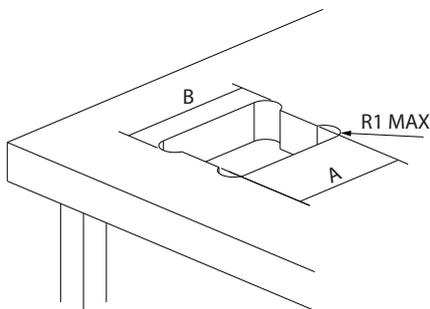


Pop Up	A	B	R1 MAX	R2 MAX
4 Module	129 mm ± 1	135 maxi	12	6
8 Module	219 mm ± 1	225 maxi		


4.1.2 Platzbedarf unter der Arbeitsplatte

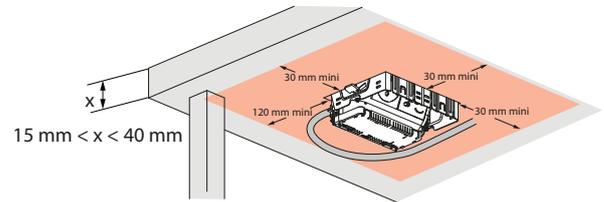

4.1.3 Einführung

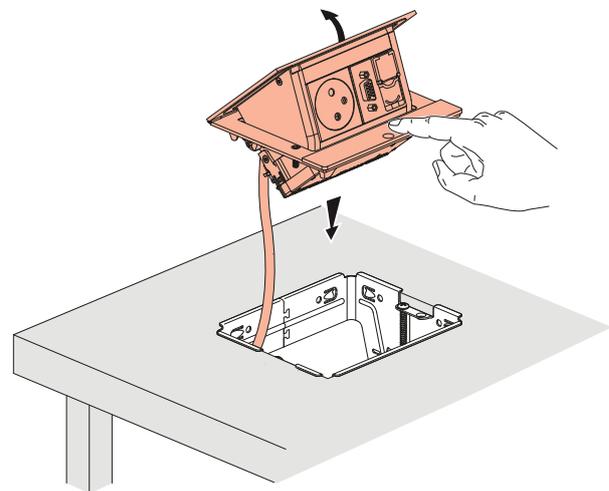

4.1.4 Nutzung

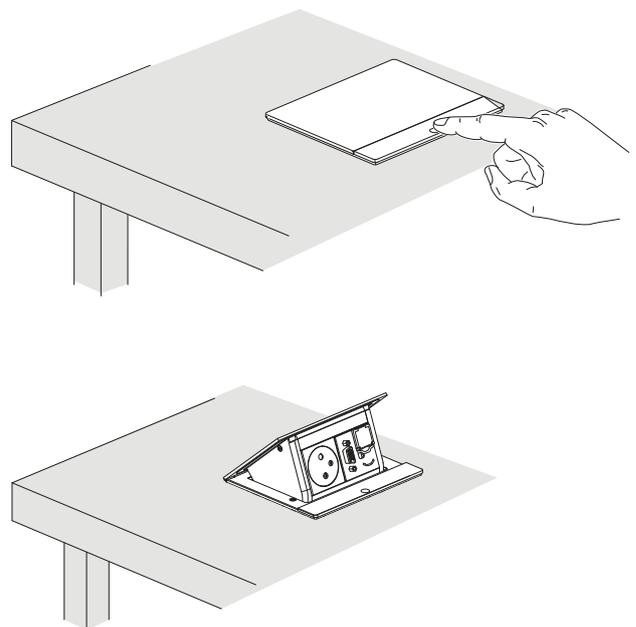

5. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Stoßfestigkeit : IK 07 (oberer Teil der Arbeitsplatte)
IK 04 (unterer Teil der Arbeitsplatte)

Schutz gegen das Eindringen von festen Körpern/
Flüssigkeiten : IP 20

■ 5.2 Materialeigenschaften

Rahmen = Aluminium, Zamak, ABS

Gehäuse = PC-ABS

Träger = Stahl

■ 5.3 Klimatische Eigenschaften

Betriebstemperatur : - 5° C bis + 35° C

Lagerungstemperatur : - 15° C bis + 70° C

6. PFLEGE

Oberflächliche Reinigung mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel..

Achtung: Bei der Verwendung von speziellen Pflegemitteln ist ein vorheriger Test erforderlich.