

# WEITWINKELKAMERA NIGHT & DAY

## 352400

### BESCHREIBUNG

Night & Day Farbkameramodul mit Weitwinkelobjektiv (135° Horizontal/96° Vertikal) zum Anschluss an das Audio-Türlautsprechermodul Plus Art. 351100 über das mitgelieferte Verbindungskabel. Die automatische N&D-Funktion aktiviert bei entsprechenden Lichtverhältnissen den mechanischen IR-Filter. Ausgestattet mit einem 1/3"-Sensor, IR-LED zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs und Antibeslag-Heizung (Heizwiderstand).

Das Gerät wird nicht konfiguriert.

### ZUGEHÖRIGE FRONTBLENDEN

**352401** Frontblende Weitwinkelkamera Night & Day Sfera Aluminium Allmetal, IK 08

**352402** Frontblende Weitwinkelkamera Night & Day Sfera Aluminium Allwhite, IK 08


**352403** Frontblende Weitwinkelkamera Night & Day Sfera Aluminium Allstreet IK 08

**352405** Frontblende Weitwinkelkamera Night & Day Sfera Robur, IK 08


### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungsversorgung über SCS BUS:	18 – 27 VDC
Eigenverbrauch im Stand-by:	20 mA
Maximaler Verbrauch unter Betriebsbedingungen:	115 mA
Farblinse:	1/3"
Objektiv:	F2,5 f1,85 mm
Auflösung:	330 Linien TV (horizontal)
Beleuchtung des Aufnahmebereichs:	LED IR (weiss)
Einstellung der Helligkeit:	Automatisch
Interlace:	2:1
Night & Day-Funktion mit automatischen IR-Filtern	
Antibeslag-Heizung (Heizwiderstand)	
Betriebstemperatur:	-25 bis +70 °C
Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert):	IP 54


### ABMESSUNGEN

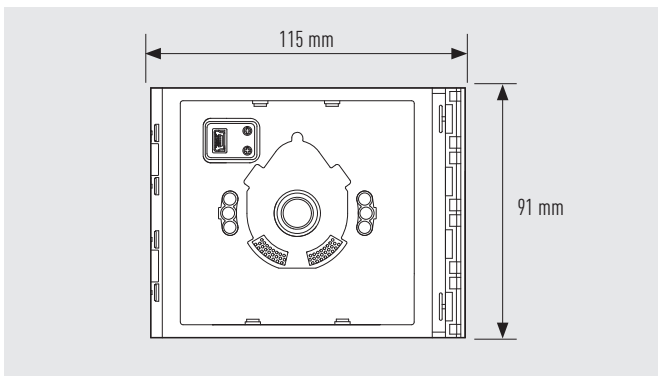

Vorderansicht

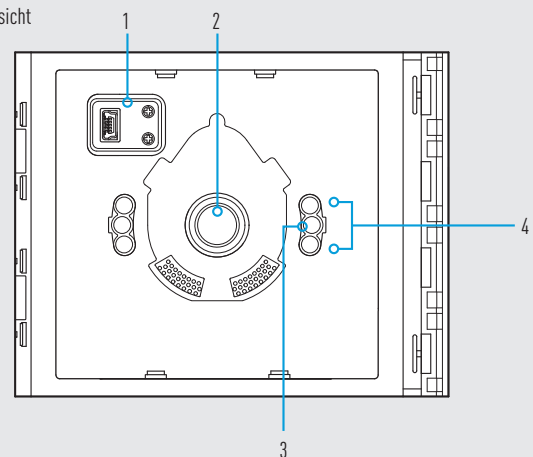

Hinteransicht

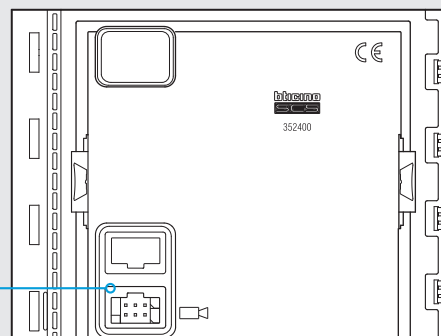

### LEGENDE

- 1 Mini-USB-Anschluss an den PC zur Aktualisierung der Geräte Firmware
- 2 Night & Day Kamera
- 3 Lichtsensor
- 4 IR-LED zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs
- 5 Anschlussbuchse für Verbindungskabel an das Audio-Türlautsprecher-Modul Art. 351100

### AUFNAHMEBEREICH DER KAMERA

