

X³ OPTIMIERT



Sicherheit, Einfachheit
und **Zeitgewinn** garantiert



JETZT BESTELLEN :

→ DAS NEUE EINSPEISEELEMENT :

Mit dem 2x4 poligen Klemmensatz wird das Erschliessen der oberen und unteren Reihe ganz einfach. Und Dank dem Einspeiseelement können Sie die Zuleitung des Installationsverteilers direkt anschliessen. Ein separater Klemmenblock ist nicht mehr erforderlich!

→ DER 4-POLIGE FI/LS SCHUTZSCHALTER :

Der bewährte und platzsparende FI/LS jetzt auch mit Steckklemmen erhältlich. Für die maximale Sicherheit, werden die 4 Pole elektromagnetisch und thermisch überwacht.

Nur 3 Schritte brauchen Sie, um einen IP2xB geschützten Verteiler zu bauen und zugleich den Bauartennachweis zu erbringen!

DIE SCHUTZGERÄTE BESTIMMEN, DANN :

- 1- die Geräte aufschnappen
- 2- die Einspeiseelemente verbinden
- 3- den Kamm einstecken

Das System lässt Erweiterungen ohne Anpassungen zu. Sie können jederzeit Geräte (Schrittschalter, Schaltuhren, Schütze...) ganz einfach hinzufügen.



Weitere Informationen
auf unserem E-Katalog

 **legrand**[®]

Bestell-/Offert formular



Ausfüllen und an **Legrand** per Mail: info@legrand.ch
oder Fax senden: **056 464 67 60**

LEGRAND (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 3 – CH-5242 Birr
Tel. 056 464 67 67 - Fax 056 464 67 60
www.legrand.ch

Kommission:

Firma:

Kontakt:

Strasse/Nr.:

Grossist/Filiale:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:


E-mail:

Datum:

Ich bestelle

Bitte senden Sie mir eine Offerte

X³ OPTIMIERT

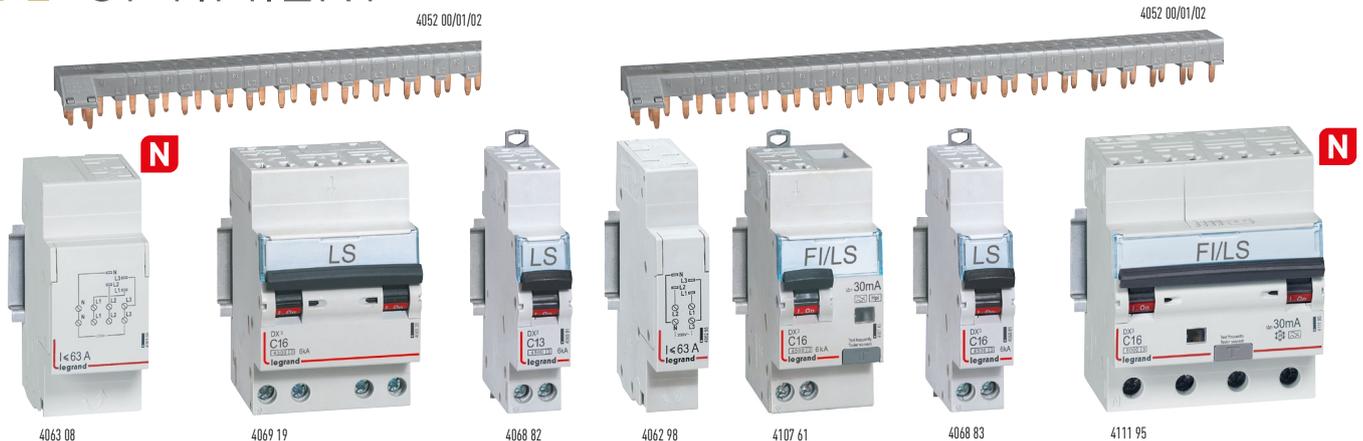

	Menge	Art. Nr.	E-No.	Bezeichnung	TE	LP
Abgang		4068 82	805 129 041	LS DX ³ OPTIMIERT 1LN, C 13A, 4500A/6kA	1	17.50
		4068 83	805 119 041	LS DX ³ OPTIMIERT 1LN, C 16A, 4500A/6kA	1	17.50
		4069 18	805 189 341	LS DX ³ OPTIMIERT 3LN, C 13A, 4500A/6kA	3	48.20
		4069 19	805 179 341	LS DX ³ OPTIMIERT 3LN, C 16A, 4500A/6kA	3	48.20
		4069 20	805 180 341	LS DX ³ OPTIMIERT 3LN, C 20A, 4500A/6kA	3	52.10
		4107 49	804 159 361	FI/LS DX ³ OPTIMIERT 1LN, C 13A/30mA, Typ A-Hpi, 4500A/6kA	2	94.10
		4107 61	804 149 361	FI/LS DX ³ OPTIMIERT 1LN, C 16A/30mA, Typ A-Hpi, 4500A/6kA	2	94.10
		4111 94	805 159 461	FI/LS DX ³ OPTIMIERT 3LN, C 13A/30mA, Typ A, 6000A/10kA	4	169.00
Einspeisung		4111 95	805 149 461	FI/LS DX ³ OPTIMIERT 3LN, C 16A/30mA, Typ A, 6000A/10kA	4	169.00
		4062 98	806 998 581	Einspeiseelement X ³ OPTIMIERT, 1x4 polig, 63A	1	11.50
		4063 08	805 997 201	Einspeiseelement X ³ OPTIMIERT, 2x4 polig, 63A	2	12.30
		406308CH6	805 998 011	Kabelbaum 4x6mm ² , 25A	-	9.90
		4052 00	806 999 101	Kamm HX ³ OPTIMIERT, 3LN, 63A, (1)+6TE	7	6.00
Zubehör		4052 01	806 999 111	Kamm HX ³ OPTIMIERT, 3LN, 63A, (1)+12TE	13	11.00
		4052 02	806 999 121	Kamm HX ³ OPTIMIERT, 3LN, 63A, (1)+18TE	19	16.00
		4052 15	806 999 951	Zahnabdeckung für Kamm HX ³ OPTIMIERT (3TE)	3	0.60
		4124 00	534 107 100	Schrittschalter CX ³ geräuscharm, 1NO, 16A, 230V	1	45.00
		4124 01	534 107 200	Minuterie-Schrittschalter CX ³ geräuscharm, 1NO, 16A, 230V, 5-60Min.	1	52.60
	4126 02	533 007 601	Treppenlichtautomat CX ³ , 1NO, 16A, 230V, 0,5-10Min.	1	57.40	

Preisstand 01/2016. Preisänderungen vorbehalten.

X3OPTIMIERT_Bestellblatt_01_2016_D