


XL³ 800

équipements pour montage DPX³ 160 et DPX³ 250 sur platine

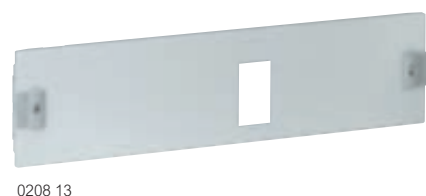



Emb.	Réf.	
1	24 modules 0206 11	36 modules 0206 61
1	0206 08	
1	0206 13	
1	24 modules 0206 15	
1	0206 17	

Platines pour DPX³ version fixe, prise avant

Fixation directe sur montants fonctionnels
Appareils en position verticale
 Platine équipée d'un rail pour DPX³ avec un adaptateur de fixation réf. 4210 68/69/71/72 ou platine pour inverseur de sources manuel réf. 4210 58
 Autorisent la cohabitation d'appareils différents et le montage des appareils modulaires avec la rehausse réf. 0262 99
 Platine pour DPX³ avec commande rotative directe avec adaptateur réf. 4210 68/69
 Platine pour inverseur de sources motorisé avec adaptateur réf. 4210 58
Appareils en position horizontale
 Protection de la découpe pour le passage des câbles, utiliser la réf. 0202 40
 Pour 1 DPX³ 160
 Pour 1 DPX³ 250

Emb.	Réf.	
1	24 modules 0208 10¹	36 modules 0209 60²
1	0209 10²	
1	0209 27	
1	24 modules 0208 05¹	
1	0209 05²	
1	0208 13¹	
1	0209 13²	
1	0208 17¹	
1	0209 17²	

  
Plastrons métal
Pour DPX³ en position verticale sans commande rotative directe
 ¼ de tour
 A vis imperdables
 A vis imperdables pour DPX³ 250 avec cache-bornes




Pour DPX³ en position verticale avec commande rotative directe
 ¼ de tour
 A vis imperdables
Pour DPX³ 160 en position horizontale
 ¼ de tour
 A vis imperdables



 Pour DPX³ 250 en position horizontale
 ¼ de tour
 A vis imperdables



XL³ 800 – équipements pour montage DPX-IS 250, DPX 630, 1600 et DPX 630 sur platine

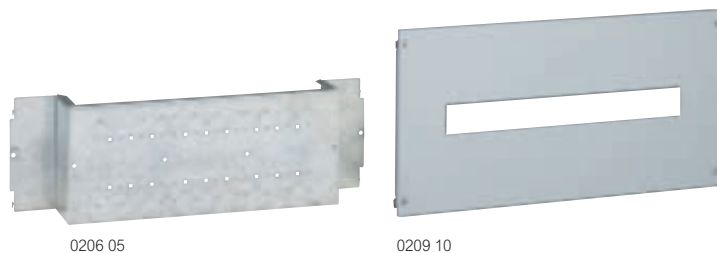

Emb.	Réf.	
1	24 modules 0206 33	
1	0206 36	
1	0206 37¹	
1	0206 35	
1	0206 38	

Platines pour DPX 630 – Tarif jaune

DPX 630 limité à 400A
 Fixation directe sur montants fonctionnels
24 modules
 Pour association DPX 630 et DPX-IS 630
 Pour coffret ou armoire
 Pour 1 DPX 630 avec ou sans différentiel
 Pour 1 DPX 630 avec ou sans différentiel
 Pour gaine à câbles interne hauteur 1550 et 1950mm
 Pour association d'un DPX-IS 250 et d'un DPX³ 250
Pour montage horizontal
 DPX³ 250

Emb.	Réf.	
1	24 modules 0206 05	36 modules 0206 55
1	0206 07	0206 57
1	0206 27	
1	0211 00	

Platines pour DPX-IS

Fixation directe sur montants fonctionnels
 Appareil en position verticale
 Pour 1 ou 2 DPX-IS 250
 Pour 1 DPX-IS 630
 Pour 1 DPX-IS 630 en gaine à câbles
 Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX 1600 prises avant

Emb.	Réf.	
1	24 modules 0208 10³	36 modules 0209 60²
1	0209 10²	
1	0208 06³	0209 60²
1	0209 06²	
1	0208 07³	0209 57²
1	0209 07³	

Plastrons métal


Pour DPX-IS 250 centré
 ¼ de tour
 A vis imperdables
Pour 2 DPX-IS 250
 ¼ de tour
 A vis imperdables
Pour 1 DPX-IS 630
 ¼ de tour
 A vis imperdables



Emb.	Réf.	
1	24 modules 0209 22²	
1	0209 07²	
1	0204 48	
1	0204 49	
1	0208 10	
1	0209 10	
1	0208 17	
1	0209 17	

Plastrons métal

 Pour DPX³ 630 en position verticale
 A vis imperdables
Pour DPX-IS 630
 A vis imperdables
Pour DPX 630 gaine à câbles interne
 Pour gaine à câbles interne hauteur 1550 ou 1595mm
 Pour gaine à câbles interne hauteur 1950 ou 1995mm
Pour DPX³ 250 en position verticale
 ¼ de tour
 A vis imperdables
Pour DPX³ 250 en position horizontale
 ¼ de tour
 A vis imperdables



¹ Permettent la préhension et le plombage ² Charnières réf. 0209 59 en option