

Programm Plexo™ IP 55

NAP-Gehäuse, NUP-Montagerahmen




0696 51



0696 72



0696 92

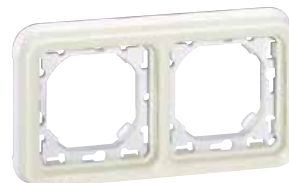

0696 94

Hörbares Einrasten der mitgelieferten Rahmenplatte beim Aufschnappen auf NAP Gehäuse oder NUP Montagerahmen.
Für den Einbau von Kombinationseinsätzen (S 372). NAP Gehäuse können mit 2-poligen Nybloc Steckklemmen bestückt werden
IP 55, IK 07IP 55, IK 07

VE	Art.	NAP-Gehäuse Gr. 1
10	0696 89 284 079 001	Für die Gehäusemontage muss die Membrane für die Kabeleinführung nicht abgenommen werden Werkzeuglose Kabeleinführung Grösse 1 Oben 1 Membrane mit 1-fach Kabeleinführung Unten 1 Membrane mit 1-fach Kabeleinführung <input type="radio"/> Weiss
10	0696 51 284 079 031	<input checked="" type="radio"/> Grau
10	0696 55 284 951 031	Grösse 1 (Schlaufdose) Oben 1 Membrane mit 1-fach Kabeleinführung Unten 1 Membrane mit 2-fach Kabeleinführung <input checked="" type="radio"/> Grau
5	0696 90 282 912 001	NAP-Gehäuse für Mehrfachkombination Gehäuse-Unterteile werden, zur einfacheren Verdrahtung, ohne Trennwand geliefert Grösse 1x2, waagrecht Oben 1 Membrane mit 1-fach Kabeleinführung Unten 1 Membrane mit 2-fach Kabeleinführung <input type="radio"/> Weiss
5	0696 72 282 912 031	<input checked="" type="radio"/> Grau
5	0696 91 282 921 001	Grösse 2x1, senkrecht Oben 1 Membrane mit 1-fach Kabeleinführung Unten 1 Membrane mit 2-fach Kabeleinführung <input type="radio"/> Weiss
5	0696 61 282 921 031	<input checked="" type="radio"/> Grau
5	0696 80 282 913 131	Grösse 1x3, waagrecht Oben 2 Membranen mit 1-fach Kabeleinführung Unten 1 Membrane mit 2-fach Kabeleinführung <input checked="" type="radio"/> Grau
5	0696 79 282 912 131	Grösse 3x1, senkrecht Oben 1 Membrane mit 1-fach Kabeleinführung Unten 1 Membrane mit 2-fach Kabeleinführung <input checked="" type="radio"/> Grau

VE	Art.	NAP-Gehäuse für Kabelverschraubungen
5	0696 56 282 911 131	<input type="radio"/> Grau Grösse 1, Einführung 1-fach ISO 20
5	0696 68 282 921 131	Grösse 2x1, senkrecht, Einführung 2-fach (oben) ISO 20
5	0696 78 282 931 031	Grösse 1x2, waagrecht, Einführung 2-fach (oben) ISO 20
10	0696 97 374 511 301	NUP-Montageplatte (Schweiz) Für die Unterputzmontage der Kombinationseinsätze in Mauerdosens mit schweizer Standard Grösse 1 Spreizkrallen (Art. 0849 00) können an der Montagefläche angebracht werden (S 376) <input type="radio"/> Weiss
10	0696 99 374 511 331	<input checked="" type="radio"/> Grau
10	0696 92 374 511 001	NUP-Montageplatte (Europa) Spreizkrallen (Art. 0849 00) können an der Montagefläche angebracht werden (S. 362) Grösse 1 Spreizkrallen (Art. 0849 00) können an der Montageplatte angebracht werden (S. 376) <input type="radio"/> Weiss
10	0696 81 374 511 031	<input checked="" type="radio"/> Grau
5	0696 94 374 512 001	Grösse 1x2, waagrecht Achsabstand 71 mm <input type="radio"/> Weiss
5	0696 83 374 512 031	<input checked="" type="radio"/> Grau
5	0696 96 374 521 001	Grösse 2x1, senkrecht Achsabstand 71 mm <input type="radio"/> Weiss
5	0696 85 374 521 031	<input checked="" type="radio"/> Grau
5	0696 98 374 513 001	Grösse 1x3, waagrecht Achsabstand 71 mm <input type="radio"/> Weiss
5	0696 87 374 513 031	<input checked="" type="radio"/> Grau