


Programme Arteor™

poussoirs lumineux, poussoirs à voyant

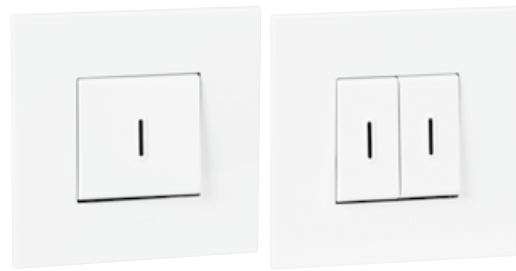

0770 42UP61      0770 32-2UP61

Supports p. 84, plaques p. 86, cadres apparents p. 86  
Voyants à LED p. 77

IP 20

Plaque grd. I, 92×92 mm, enjoliveur 45×45 mm, support, 84×79 mm

Emb

		UP Appareil pour montage encastré Grd. I Blanc	AP Appareil pour montage apparent Grd. I Blanc	BF Mécanisme avec enjoliveur Composable Blanc	BF Mécanisme avec enjoliveur Composable Magnésium	M Support Grd. I En métal	R Plaque Grd. I	
<b>Poussoirs lumineux orientation 6 A, 250 V, avec voyant</b>								
1	<b>Inverseur lumineux orientation – 1 module</b> Voyant LED réf. 0676 66 inclus Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm <sup>2</sup>	ARL / 1L			<b>0770 32ARL</b> 554 550 001	<b>0770 32MARL</b> 554 550 841	<b>5717 57</b> 376 111 031	Blanc <b>5717 01</b> 375 110 001
1	<b>Inverseur lumineux orientation – 2 modules</b> Voyant LED réf. 0676 66 inclus Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm <sup>2</sup>	ARL / 1L	<b>0770 42UPARL61</b> 554 542 001	<b>0770 42APARL61</b> 760 542 001	<b>0770 42ARL</b> 554 547 001	<b>0770 42MARL</b> 554 547 841	<b>5717 57</b> 376 111 031	Pearl Alu <b>5717 11</b> 375 110 931
<b>Poussoirs à voyant 6 A, 250 V, livrés sans voyant</b>								
1	<b>Inverseur à voyant – 1 module</b> Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm <sup>2</sup> Livré sans voyant à LED (à commander séparément p. 77)	AR(L) / 1L			<b>0770 32</b> 554 549 001	<b>0770 32M</b> 554 549 841	<b>5717 57</b> 376 111 031	Graphite <b>5717 21</b> 375 110 141
1	<b>Inverseur à voyant – 2 modules</b> Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm <sup>2</sup> Livré sans voyant à LED (à commander séparément p. 77)	AR(L) / 1L	<b>0770 42UP61</b> 554 541 001	<b>0770 42AP61</b> 760 541 001	<b>0770 42</b> 554 548 001	<b>0770 42M</b> 554 548 841	<b>5717 57</b> 376 111 031	Casual <b>5717 31</b> 375 110 351
1	<b>Double-inverseur à voyant – 2 modules</b> Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm <sup>2</sup> Livré sans voyant à LED (à commander séparément p. 77)	2×AR(L) / 1L	<b>0770 32-2UP61</b> 554 641 001	<b>0770 32-2AP61</b> 760 641 001	<b>0770 32-2</b> 554 648 001	<b>0770 32-2M</b> 554 648 841	<b>5717 57</b> 376 111 031	Mirror White <b>5717 34</b> 375 110 401
								Mirror Black <b>5717 37</b> 375 110 451
								Stainless Steel <b>5717 40</b> 375 110 801
								Woven Metal <b>5717 43</b> 375 110 811



# MyHOME® Kit «Confort»

La domotique n'a jamais été aussi simple. Pour les professionnels de l'électricité, le Kit MyHOME de la gamme «Prêt à Poser» répond facilement et rapidement aux attentes de leurs clients particuliers. Un kit prêt à être commercialisé pour tous types de solutions domotiques confort. Seules les plaques de recouvrement doivent être commandées séparément

**+** PRODUITS ASSOCIÉS:



Remarque : les plaques de recouvrement doivent être commandées séparément (voir p. 234-235)