




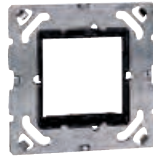



Programme Arteor™

indicateur lumineux d'obstacles, hublot de balisage, interrupteur à badge


Caractéristiques techniques

schéma de câblage


 <p>0785 11UP61 0784 45UP61</p> <p>Supports p. 84, plaques p. 86, cadres apparents p. 86</p> <p>IP 20 Plaque grd. I, 92×92 mm, enjoliveur 45×45 mm, support, 84×79 mm</p>		 <p>UP Appareil pour montage encastré Grd. I</p>	 <p>AP Appareil pour montage apparent Grd. I</p>	 <p>BF Mécanisme avec enjoliveur Composable</p>	 <p>BF Mécanisme avec enjoliveur Composable</p>	 <p>M Support Grd. I</p>	 <p>R Plaque Grd. I</p>
<p>Indicateur lumineux d'obstacles 230 V</p> <p>Indicateur lumineux d'obstacle avec détecteur de mouvements – 2 modules</p> <p>Mécanisme équipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs. À installer à proximité d'un obstacle tel qu'une marche ou un changement de niveau. Lors du passage d'une personne, le mécanisme détecte sa présence et éclaire l'obstacle. La fonction est équipée d'un signal sonore débrayable. Raccordement: phase et neutre. Seuil de luminosité: 2.5 Lux. Temporisation: 30s. Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm².</p>		<p>0785 11UP61 455 260 001</p>	<p>0785 11AP61 570 260 001</p>	<p>0785 11 455 760 001</p>	<p>5727 26M 455 760 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>Blanc 5717 01 375 110 001</p>
<p>Hublot de balisage 230 V</p> <p>Hublot de balisage – 2 modules</p> <p>Activation par interrupteur externe LED avec 2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W). Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm².</p>		<p>0785 10UP61 455 250 001</p>	<p>0785 10AP61 570 250 001</p>	<p>0785 10 455 750 001</p>	<p>5740 82M 455 750 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>Pearl Alu 5717 11 375 110 931</p>
<p>Interrupteur à badge 230 V</p> <p>Interrupteur à badge – 2 modules</p> <p>Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction du badge, réf. 0898 06, ou d'un badge type carte d'entrée pour chambre d'hôtel ou autres. Temporisation de 30 s après retrait de la carte. Contact inverseur libre de potentiel (30VA). Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm².</p>		<p>0784 45UP61 350 278 001</p>	<p>0784 45AP61 350 078 001</p>	<p>0784 45 350 878 001</p>	<p>5727 30CH 350 878 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>Graphite 5717 21 375 110 141</p>
<p>Badge</p> <p>Avec porte-clés, équipé de porte-étiquette</p>				<p>0898 06 350 278 991</p>			<p>Casual 5717 31 375 110 351</p>
							<p>Mirror White 5717 34 375 110 401</p>
							<p>Mirror Black 5717 37 375 110 451</p>
							<p>Stainless Steel 5717 40 375 110 801</p>
							<p>Woven Metal 5717 43 375 110 811</p>

■ Indicateur lumineux d'obstacles
Réf. 0785 11 / 5727 26M


Zone de détection

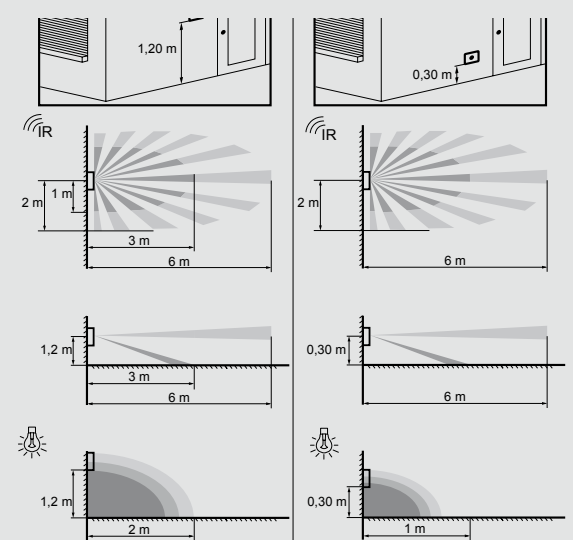

Signal sonore

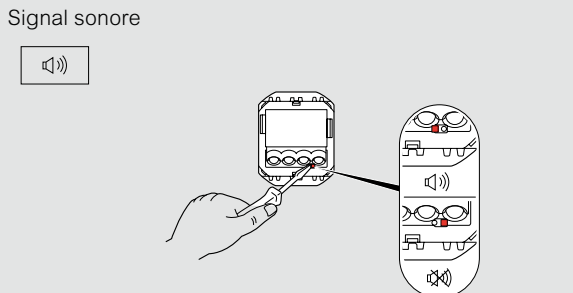

■ Hublot de balisage
Réf. 0785 10 / 5740 82M

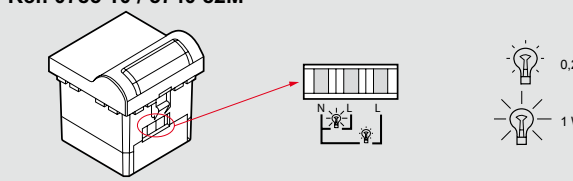

■ Interrupteur à badge
Réf. 0784 45 / 5727 30CH

