

Programme Ecobatibox


boîtes d'encastrement pour cloisons sèches



Programme Batibox™

boîtes d'encastrement pour cloisons sèches

Standard européen

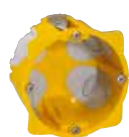

0800 21



0800 22

Caractéristiques techniques p. 365

Ne sont pas appropriées pour des supports Suisse

Améliore la qualité de l'air intérieur
Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox
Étanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés
Large collerette, étriers de fixation rétractables
Volume de câblage optimum
Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable

Emb.	Réf.	Boîtes d'encastrement Ecobatibox	
		1 poste - 2 modules	
		Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes Ø de perçage 67 mm	
40	0800 21		Profondeur 40 mm
25	0800 31		Profondeur 50 mm
		Multipostes	
		Pour montage d'appareils à vis Ø de perçage: 67 mm. Entraxe: 71mm Livrées avec cloisons de séparation amovibles	
15	0800 22		Profondeur 40 mm Utilisation horizontale ou verticale
10	0800 23		Profondeur 40 mm Utilisation horizontale ou verticale
		Kits obturateurs Ecobatibox pour conduits annelés	
		À utiliser en complément des boîtes Ecobatibox pour une performance maximale S'utilisent également en rénovation avec les boîtes Batibox maçonnerie ou multimatériaux S'installent au départ et à l'arrivée des conduits	
20	0800 16		Ø16 mm
20	0800 20		Ø20 mm
20	0800 25		Ø25 mm
20	0800 30		Ø32 mm

Standard européen



0800 51



0800 42

Ne sont pas appropriées pour des supports Suisse

Emb.	Réf.	Boîtes d'encastrement cloisons sèches	
		1 module pour appareillage étroit Mosaic	
20	0800 40 372 601 401		Ø de perçage 32 mm (× 2) Profondeur 40 mm
		1 poste - 2 modules	
		Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes, Ø de perçage 67 mm	
50	0800 41		Profondeur 40 mm
50	0800 51		Profondeur 50 mm
20	0800 61 372 601 601		Profondeur 60 mm
		Multipostes	
		Pour montage d'appareils à vis Ø de perçage: 67 mm. Entraxe: 71mm Livrées avec 1 cloison de séparation amovible	
		3 modules pour appareils Mosaic	
15	0800 49 372 603 401		Profondeur 40 mm
		2 postes - 4/5 modules	
		Utilisation horizontale ou verticale	
30	0800 42		Profondeur 40 mm
30	0800 52 372 602 501		Profondeur 50 mm
		3 postes - 6/8 modules	
		Utilisation horizontale ou verticale	
30	0800 43		Profondeur 40 mm
30	0800 53 372 603 501		Profondeur 50 mm
		4 postes - 8/10 modules	
		Utilisation horizontale	
30	0800 44		Profondeur 40 mm
15	0800 54 372 604 501		Profondeur 50 mm
		Cloisons pour boîtes multipostes	
		S'installent dans les boîtes d'encastrement cloisons sèches et maçonnerie multipostes Batibox Se fixent en fond de boîte par vis (livrées)	
30	0800 71		Pour boîtes profondeur 40 mm
30	0800 72		Pour boîtes profondeur 50 mm