




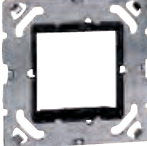



 

 
 


Programme Arteor™

chargeurs USB, prises USB, prise IEEE


Caractéristiques techniques

schéma de câblage, exemple d'installation


 <p>0775 94UP61      0803 99</p> <p>Supports p. 84, plaques p. 86, cadres apparents p. 86</p> <p><b>IP 20</b> Plaque grd. I, 92×92 mm, enjoliveur 45×45 mm, support, 84×79 mm</p>		 <p><b>UP</b> Appareil pour montage encastré Grd. I</p>	 <p><b>AP</b> Appareil pour montage apparent Grd. I</p>	 <p><b>BF</b> Mécanisme avec enjoliveur Composable</p>	 <p><b>BF</b> Mécanisme avec enjoliveur Composable</p>	 <p><b>M</b> Support Grd. I</p>	 <p><b>R</b> Plaque Grd. I</p>
Emb							
	<p><b>Chargeurs USB 230V / 5V</b></p>						
1	 <p><b>Simple chargeur USB 5V 750 mA – 1 module</b> <span style="color:red">N</span></p> <p>Permet de recharger un terminal portable de type téléphone, smartphone, lecteur MP3 Raccordement: 230V Consommation en veille: &lt;0.1W</p>			0775 91 965 113 001	5725 71 965 113 841	5717 57 376 111 031	Blanc <b>5717 01</b> 375 110 001
1	 <p><b>Double chargeur USB 5V 1500 mA – 2 modules</b> <span style="color:red">N</span></p> <p>Permet de recharger un terminal portable de type téléphone, smartphone, lecteur MP3 Conseillé pour Ipad, tablets, etc. Raccordement: 230V Consommation en veille: &lt;0.1W</p>	0775 94UP61 965 012 001	0775 94AP61 965 112 001	0775 94 965 123 001	5725 78 965 123 841	5717 57 376 111 031	Pearl Alu <b>5717 11</b> 375 110 931
1	 <p><b>Support pour appareil portable en charge</b> <span style="color:red">N</span></p> <p>Pour le montage à côté d'un chargeur USB Livré avec cordon USB / Micro-USB, avec enrouleur</p>			0803 99 965 029 001			Graphite <b>5717 21</b> 375 110 141
	<p><b>Prises USB</b> Permettent le raccordement de dispositifs USB (imprimante scanner, disque dur externe)</p>						
1	 <p><b>Prise USB femelle, à visser – 1 module</b></p> <p>Longueur de câble maxi: 5 m Câble préconisé: USB A Raccordement par borniers à vis section 1 mm<sup>2</sup></p>			0787 61 965 620 001	5727 75CH 965 620 841	5717 57 376 111 031	Casual <b>5717 31</b> 375 110 351
1	 <p><b>Prise USB femelle, préconnectorisée – 1 module</b> <span style="color:red">N</span></p> <p>Longueur de câble maxi: 5 m Câble préconisé: USB A Longueur du cordon: 15 cm</p>			5720 94 965 412 001	5725 94 965 412 841	5717 57 376 111 031	Mirror White <b>5717 34</b> 375 110 401
	<p><b>Prise IEEE</b></p>						
1	 <p><b>Prise IEEE femelle, à visser – 1 module</b></p> <p>Prise type FireWire ou i.link spécialement adaptée au transfert de grand volume de données type photo et vidéo numérique Longueur de câble maxi: 5 m Câble préconisé: IEEE 1394 4 pts</p>			0787 62 965 622 001	0787 62M 965 622 841	5717 57 376 111 031	Mirror Black <b>5717 37</b> 375 110 451
							Stainless Steel <b>5717 40</b> 375 110 801
							Woven Metal <b>5717 43</b> 375 110 811

Chargeur USB

Réf. 0775 91 / 5725 71 / 0775 94 / 5725 78

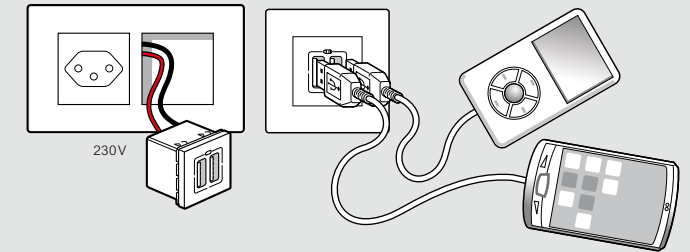

Exemple d'installation

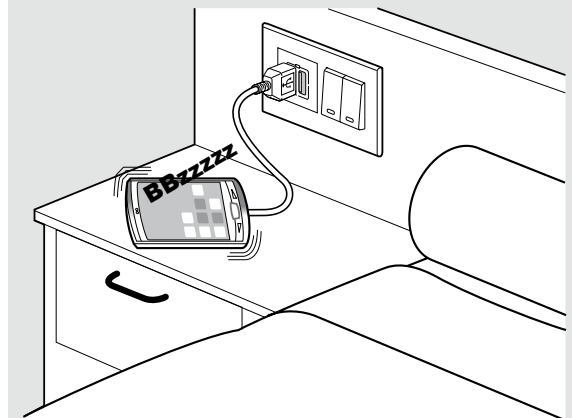

Prise USB

Réf. 0787 61 / 5727 75CH

