

CLASSE 100 A12B – AUDIO-HAUSSTATION HÖRERLOS

344252

BESCHREIBUNG

Audio-Hausstation Classe 100 Hörerlos für Gegensprechanlagen 2-Draht freies Gegensprechen, Türöffnertaste, Mikrofon-Stummschaltung, Zusatztaste, Lichttaste, Rufonabschaltung und Lautstärkeinstellung 16 melodische Ruföne einstellbar, für Tür-, Etagenrufmit Rufunterscheidung Aufputz-Montage mit beigefügter Wandhalterung auf der Schalterdose.

Farbe: Weiss.

Masse: 90x140x27 mm


TISCHZUBEHÖR

344552 Tischzubehör

TECHNISCHE DATEN


Spannungsversorgung über SCS BUS: 18 – 27 VDC
 Stand by Verbrauch: 5 mA
 Maximaler Verbrauch unter Betriebsbedingungen: 55 mA
 Betriebstemperatur: 5 – 40 °C

ABMESSUNGEN

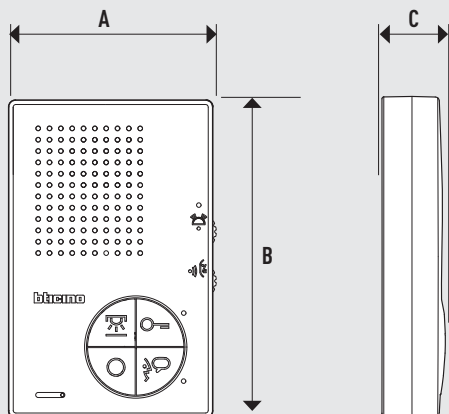


A	B	C
90 mm	140 mm	27 mm

Vorderansicht

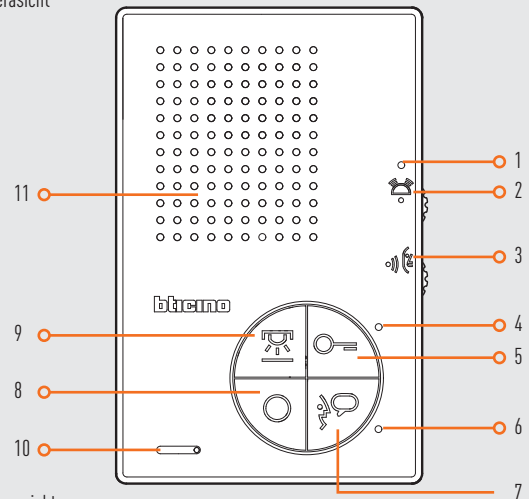

Hinteransicht

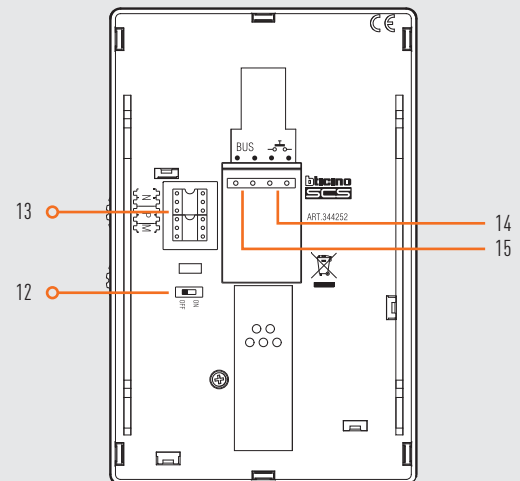

LEGENDE

1. LED Rufabschaltung
2. Ruflautstärkeregelung und Rufabschaltung
3. Lautstärke Lautsprecher
4. LED Türöffner
5. Türöffnertaste
6. Betriebszustand zweifarbige LED rot / grün
7. Sprechttaste
8. Einschaltung einer Türstation / Taktierung
9. Lichttaste / Funktionstaste
10. Mikrofon
11. Lautsprecher
12. Dip-Schalter für Abschlusswiderstand ON/OFF
13. Steckplatz für Konfiguratoren
14. Klemmen für die Etagentaster-Anschluss
15. BUS-Steckklemme

344252

KONFIGURATION

Die Adressierung der Geräte erfolgt mittels Konfiguratoren (Präzisionswiderstände, nummeriert von 1 bis 0)

Diese werden mit Hilfe einer speziellen Pinzette in mit Buchstaben gekennzeichnete Steckplätze gesteckt (= Konfiguration)

N – Nummer der Hausstation


Alle Hausstationen müssen in aufsteigender Reihenfolge konfiguriert werden. Parallele Hausstationen (max. 3) erhalten die gleiche Konfiguration wie das Hauptgerät.

P – Nummer



 



 


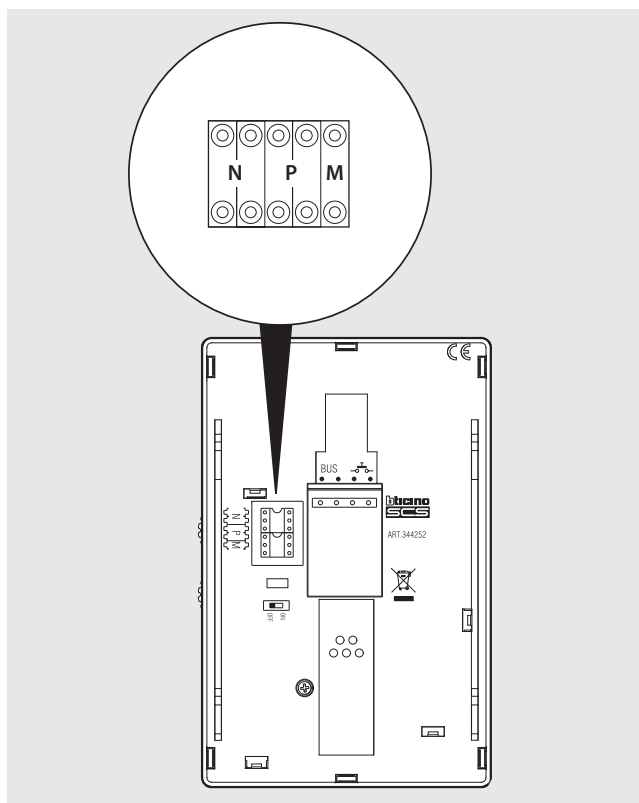
 

Legt fest, bei welcher Türstation das Bild oder Türöffner im nicht aktiven Zustand aktiviert wird.

M – Funktionsmodus

Mit dem Steckplatz M können die Funktionsmodus der 4 Tasten der Audio-Innensprechstelle verändert werden. Wahl des Betriebsmodus der programmierbaren Tasten



MODUS	TASTE	FUNKTION
M = 0 (mit Tastenton aktiv)		Taste für Türstation ein und Taktierung (Bild-Einschalten)
		Audio-Sprechtaste aktiviert / deaktiviert.
		Türöffnertaste; ermöglicht es, den Türöffner von der zugeteilten oder angeschlossenen Hausstation zu aktivieren
		Lichttaste für evtl. Zusatzfunktionen, betätigt den Aktivator Art. 346200
M = 1 (mit Tastenton aktiv)		Taste für Türstation ein und Taktierung (Bild-Einschalten)
		Audio-Sprechtaste aktiviert / deaktiviert.
		Türöffnertaste; ermöglicht es, den Türöffner von der zugeteilten oder angeschlossenen Hausstation zu aktivieren
		Türöffnung (Türstation konfiguriert mit P+1), direkt ohne Aufruf bzw. Aktivierung eines Aktors 346 200 (Konfiguration mit P 1 und MOD = 5) oder der Aktivierung eines Türöffner-Relais 346 230 (mit P +1 konfiguriert)

KONFIGURATION		
MODUS	TASTE	FUNKTION
M = 2 (mit Tastenton aktiv)		Intern Ruf zu Innenstellen mit derselben Adresse.
		Audio-Sprechtaste aktiviert / deaktiviert.
		Türöffnertaste
		Lichttaste für evtl. Zusatzfunktionen, betätigt den Aktivator Art. 346200.
M = 3 (mit Tastenton aktiv)		Taste für Türstation ein und Taktierung (Bild-Einschalten)
		Audio-Sprechtaste aktiviert / deaktiviert.
		Türöffnertaste; ermöglicht es, den Türöffner von der zugeteilten oder angeschlossenen Hausstation zu aktivieren
		Intern Ruf zu Innenstellen mit derselben Adresse.
M = 4 (mit Tastenton aktiv)		«PRESET INTERCOM» Intern Sprechen zwischen Hausstationen mit der Adresse N=1.
		Audio-Sprechtaste aktiviert / deaktiviert.
		Türöffnertaste; ermöglicht es, den Türöffner von der zugeteilten oder angeschlossenen Hausstation zu aktivieren
		Lichttaste für evtl. Zusatzfunktionen, betätigt den Aktivator Art. 346200.
M = 5		Gleich wie M=0 aber mit Ton deaktiviert
M = 6		Gleich wie M=1 aber mit Ton deaktiviert
M = 7		Gleich wie M=2 aber mit Ton deaktiviert
M = 8		Gleich wie M=3 aber mit Ton deaktiviert
M = 9		Gleich wie M=4 aber mit Ton deaktiviert

FUNKTION PUSH TO TALK

Wenn die Türstation in einem besonders geräuschvollen Bereich installiert ist, kann man während des Gesprächs die Funktion Push to Talk drücken, um diese Geräusche zu überwinden. Während des Gesprächs kann die Funktion PUSH TO TALK folgendermassen aktiviert werden. Die Verbindungstaste mindestens 2 Sekunden lang drücken, um mit der Türstation zu sprechen. Die grüne Meldeleuchte leuchtet immer noch. Taste loslassen, um die Türstation hören zu können.

Die Meldeleuchte leuchtet rot auf um die Verbindung abzubrechen, die Verbindungstaste kurz drücken. Automatische Abschaltung nach 1 Minute


344252

PROGRAMMIERUNG DER RUFTÖNE


Die Audio-Hausstation verfügt über 16 verschiedene Ruftöne:

- Verschiedene, programmierbare Ruftöne von der Türstation mit (S = 0)
- Internsprechen
- Etagentaster.


Rufton-Änderung von der Hauptstation

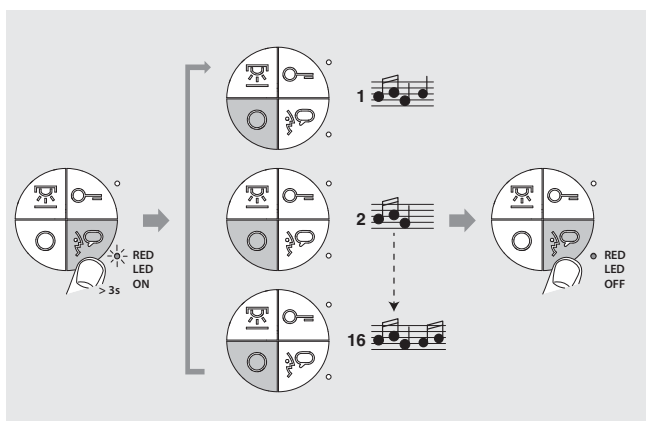

Rufton-Änderung Internsprechen

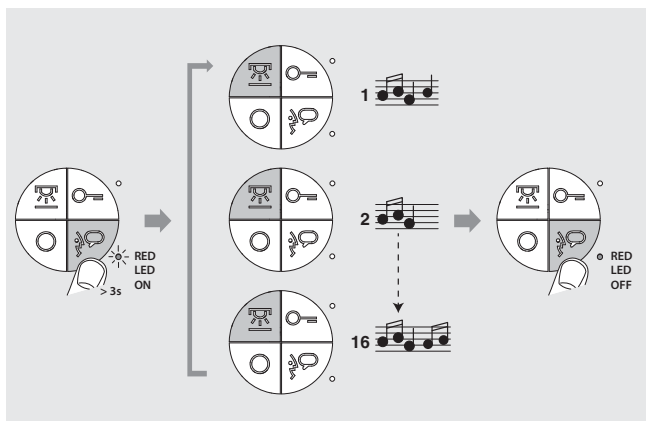

Rufton-Änderung Etagentaster

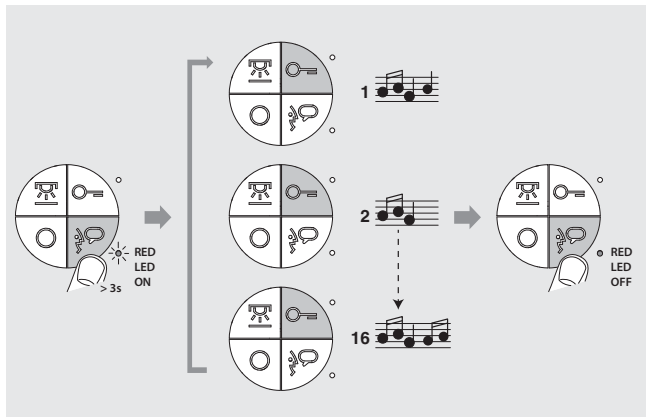

STATUS-LED

Türschloss-Status und / oder Tür-Status rote LED Meldungen:

LED ON leuchtet = Türöffner-Taste gedrückt LED ON
 LED blinkt = Tür wird geöffnet
 LED AUS = Tür geschlossen.

HINWEIS: der Türzustand-Funktion benachrichtigt den Zustand des Türschlosses. Wenn öffnen die «LED Türschloss» blinkt, und wenn es geschlossen ist, bleibt die LED aus.

Betriebszustand-Meldungen zweifarbig LED (rot / grün):

LED ON (grün) = Gespräch aktiviert
 LED blinkt grün = Ankommender Rufton
 LED blinkt (rot) = Programmierung wird ausgeführt