

CLASSE 300EOS



WITH
Netatmo








Bien plus qu'un portier vidéo.

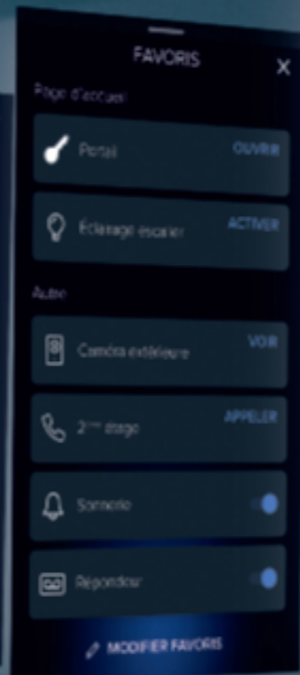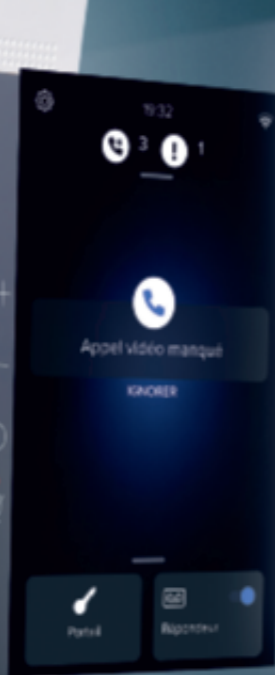CLASSE300EOS

THE EVOLUTION OF SMART



Le Classe 300EOS with Netatmo est le tout nouveau portier vidéo connecté 2 fils/Wi-Fi mains libres avec l'assistant vocal Alexa d'Amazon intégré. Grâce à l'application Home + Security capable de gérer l'offre sécurité Netatmo en plus des appels passés sur le portier vidéo, vous bénéficiez d'un système de sécurité intelligent, simple et rapide.

- 
 Portier vidéo
- 
 Gestion depuis un smartphone
- 
 Commande vocale
- 
 Maison connectée
- 
 Smart Security

CLASSE
300EOS WITH Netatmo



DESIGN



Faites entrer l'intelligence au cœur de la maison.

Design en phase avec les codes de l'habitat contemporain.
Esthétique épurée et ligne élancée qui confèrent une touche de modernisme à tout type d'habitation, pour une expérience d'utilisation unique.



Écran au format vertical et ligne incurvée :
un design innovant et moderne qui sait se faire discret.



Écran tactile 5 pouces
Affichage en mode portrait pour mieux voir les visiteurs



Détection faciale
Centrage automatique de la personne à l'écran



Affichage en mode paysage
Il suffit d'appuyer deux fois sur l'écran pour afficher l'image au format paysage



Ligne incurvée
Un design innovant et moderne



PORTIER VIDÉO






Interface évoluée.



Intuitive
Pour une utilisation aussi simple que sur un smartphone (fonction balayage type Swipe)



Interactive
Pour vous guider et vous conseiller

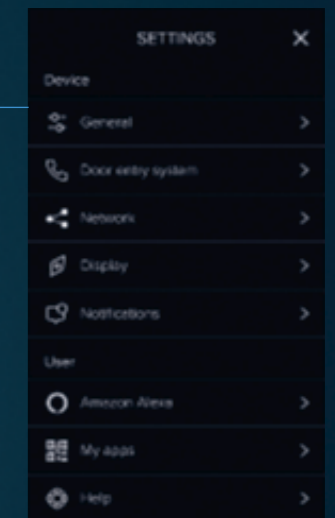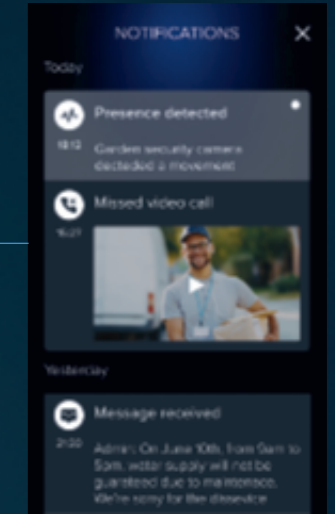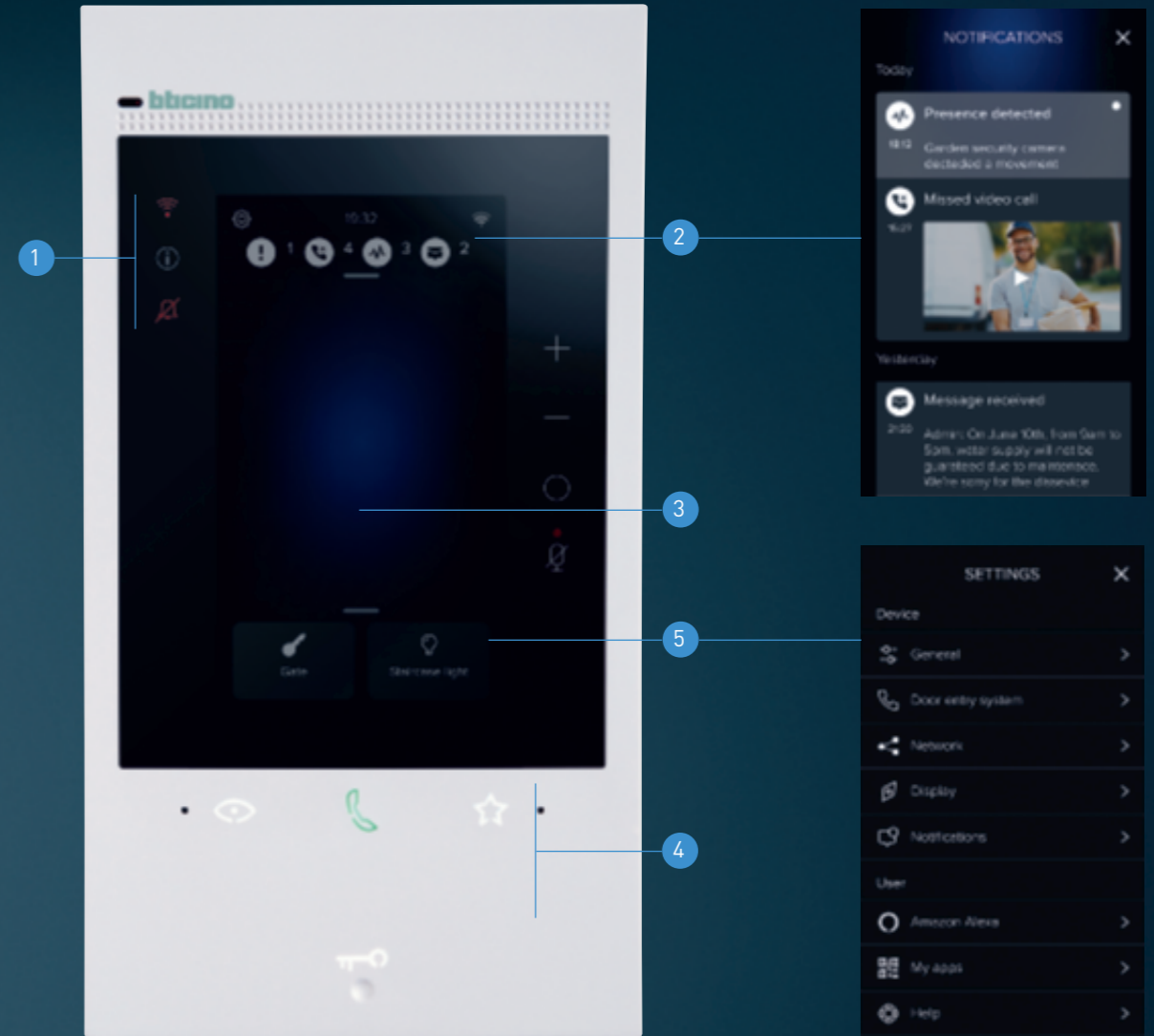

Tous les menus et contenus du Classe 300EOS with Netatmo sont disponibles en version française

- 1 LED**
 - État de la connexion Wi-Fi
 - Présence de notifications
 - Sonnerie coupée
- 2 Notifications**
 - Appels manqués
 - Messages
 - Informations système
- 3 Espace suggestions**
 - Configurations guidées
 - Informations système
 - Dernière notification
 - Conseils pratiques
- 4 Fonctions d'interphonie**
 - Activer la caméra
 - Répondre à l'appel
 - Fonctions favorites
 - Activation de la gâche électrique
- 5 Actions favorites**
 - 2 actions rapides
 - Menus favoris

Gardez toujours un œil sur votre maison grâce à l'application Home + Security



Home + Security

La meilleure application pour sécuriser sa maison.
Alertes et notifications en cas d'appels entrants, détection de mouvements et de personnes, informations sur les événements et gestion des gâches électriques grâce à une interface simple et intuitive.




Répondre aux appels, activer les gâches électriques, activer les caméras et afficher l'historique des événements.

Gérer jusqu'à 20 logements depuis un même compte.



Home + Security



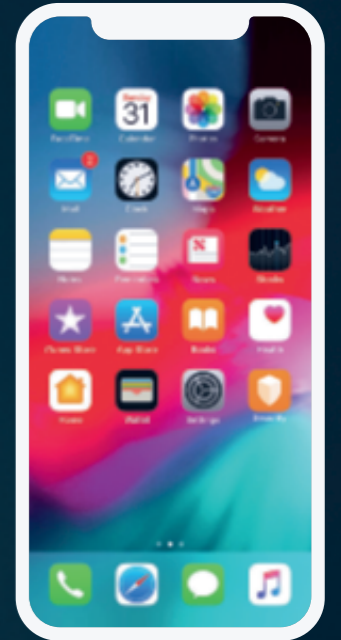


Appel entrant
Recevoir une notification lorsque quelqu'un sonne

Voir qui vous appelle
Répondre à l'appel et ouvrir le portail au facteur

Consulter les événements
Vérifier qui vous a appelé et si on vous a laissé un message

Actions rapides
- Activer les gâches électriques
- Activer l'éclairage temporisé des escaliers
- Appeler chez vous / intercommunication
- Activer les caméras
- Gérer le répondeur du portier vidéo

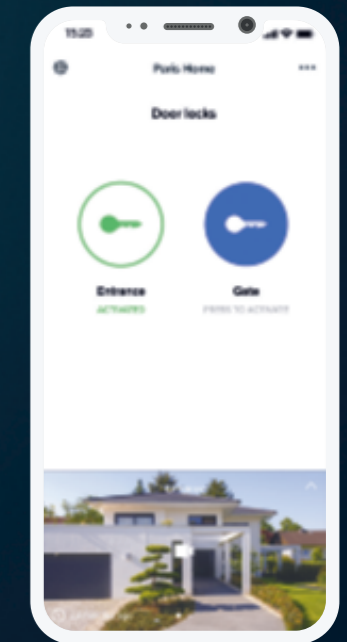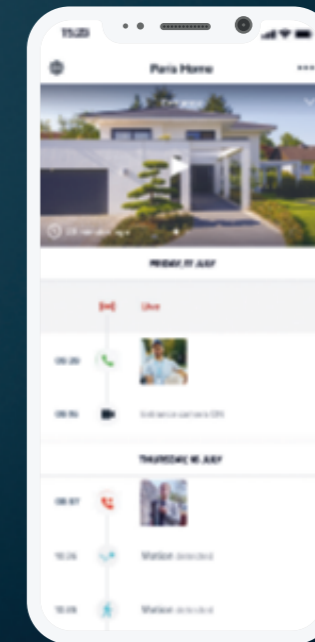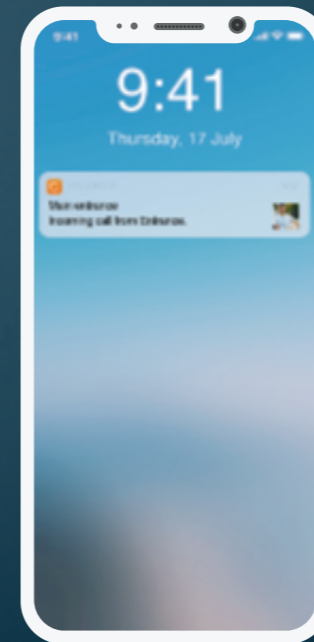


L'App Home + Security est disponible en français en version IOS et Android

Plus de sécurité grâce aux solutions Netatmo


Un écosystème connecté pour toujours plus de sécurité.

Entrée principale



Portier vidéo
Appel entrant émis depuis le portail.

Entrée secondaire et espaces intérieurs



Caméra Extérieure avec Alarme intégrée et Caméra Intérieure
Détection de mouvement et détection faciale



Une seule application avec page d'accueil intuitive. Elle vous permet de répondre aux appels vidéo, d'activer la gâche électrique et d'afficher l'image des Caméras Intelligentes Extérieures et Intérieures Netatmo.



Home + Security
La meilleure application pour sécuriser sa maison

Solutions pour une protection intelligente et complète de la maison : Caméras de surveillance, Alarmes, Capteurs d'Ouverture, Détecteur de Fumée... Quittez votre maison l'esprit serein.



Solutions Netatmo intégrées dans l'application Home + Security



Caméra Extérieure Intelligente



Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène



Caméra Intérieure Intelligente



Détecteurs d'Ouverture de Portes et Fenêtres Intelligents



Sonnette Vidéo Intelligente



Sirène Intérieure Intelligente



Détecteur de Fumée Intelligent



Détecteur Intelligent de Monoxyde de Carbone

ALEXA INTÉGRÉ



alexa built-in

Le premier portier vidéo équipé de l'assistant vocal Alexa

Profitez de toute l'expérience d'Alexa en interagissant avec toutes ses fonctions, notamment :
 Routines personnalisées - Lecture de musique - Maison connectée
 Paramétrage des alarmes de l'horloge - Rappel
et fonctions de portier vidéo.



Ajoutez tout appareil compatible Alexa pour proposer à vos clients une maison toujours plus intelligente.



« Alexa, ouvre le portail »



« Alexa, réponds à l'appel »



« Alexa, je sors »

INSTALLATION



Installation standard 2 fils

Installation murale avec support de fixation fourni, ne nécessite aucuns travaux de maçonnerie. Connectivité Wi-Fi intégrée et règles d'installation identiques à celles des portiers vidéo 2 fils classiques.




Aucun changement dans vos habitudes de travail. Règles d'installation identiques à celles des portiers vidéo 2 fils classiques.

Grâce à la technologie Wi-Fi intégrée au portier vidéo, oubliez les installations complexes et la configuration d'un réseau Ethernet ! **Profitez de la simplicité du câblage 2 fils.**



Configuration simple et intuitive

La configuration ne requiert aucune connaissance en informatique. Il suffit de configurer les paramètres habituels d'un système 2 fils (adresse SCS du poste extérieur, poste intérieur, etc.). Tous les réglages du Wi-Fi et de l'application se font de manière autonome et intuitive par le client qui, le cas échéant, sera guidé par les informations qui s'affichent sur l'écran du portier vidéo et dans le menu de l'application Home + Security.

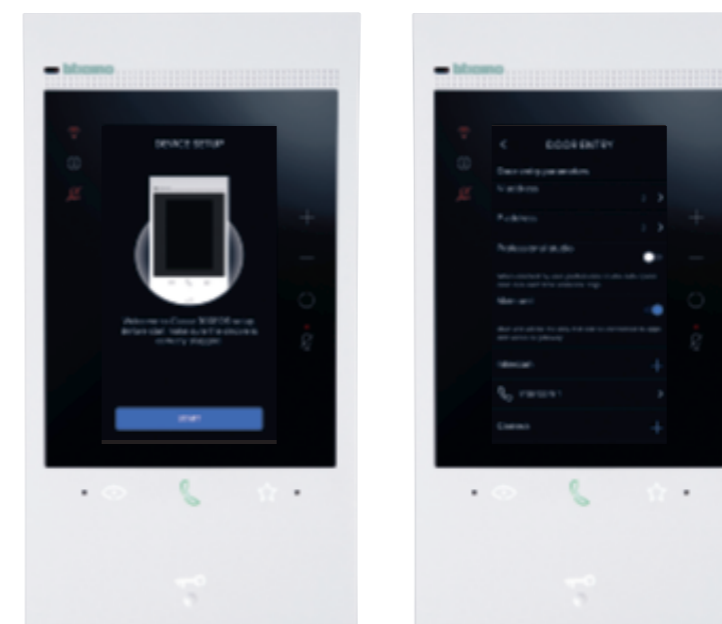

Installez l'appareil, raccordez les deux fils du BUS, configurez les principaux paramètres du système et le tour est joué !

Association simple et rapide

Une fois l'application téléchargée, une procédure guidée vous permet d'associer le smartphone au Classe 300EOS with Netatmo.



Quelques étapes simples et guidées pour finaliser la connexion entre l'application Home + Security et le portier vidéo


1

Téléchargez l'App Home + Security sur votre smartphone ou scannez le QR code figurant sur le portier vidéo, puis sélectionnez « **DÉMARRER LA CONFIGURATION** ».



2

Depuis le menu de l'App Home + Security, sélectionnez l'appareil Classe 300EOS with Netatmo.

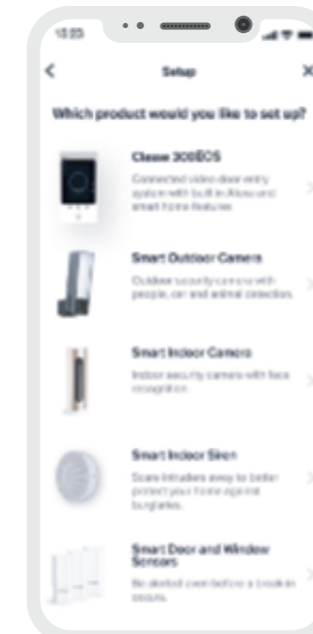


3

Le portier vidéo affichera un QR code à flasher depuis l'App Home + Security pour procéder à l'appairage via le réseau Wi-Fi domestique.



4

Une fois l'appairage terminé, le système est configuré et prêt à l'emploi.

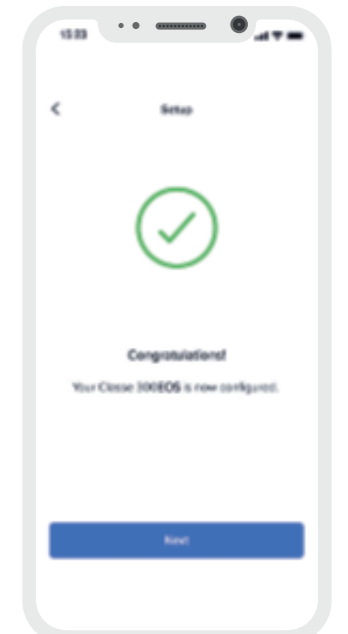

La connexion au Cloud dédié permet d'automatiser en toute sécurité la configuration sur le réseau domestique (AUCUNE configuration du routeur n'est nécessaire).


Le portier vidéo transfère à l'application l'ensemble de la configuration de l'installation du portier vidéo 2 fils (caméras, gâches, activations, etc.). L'application vous permet d'afficher à tout moment sur votre smartphone les appareils mobiles appairés, et éventuellement ceux à dissocier ou à supprimer.

Adapté à tout type d'habitation



POUR MAISON INDIVIDUELLE

La façon la plus simple de rendre votre maison plus sûre.

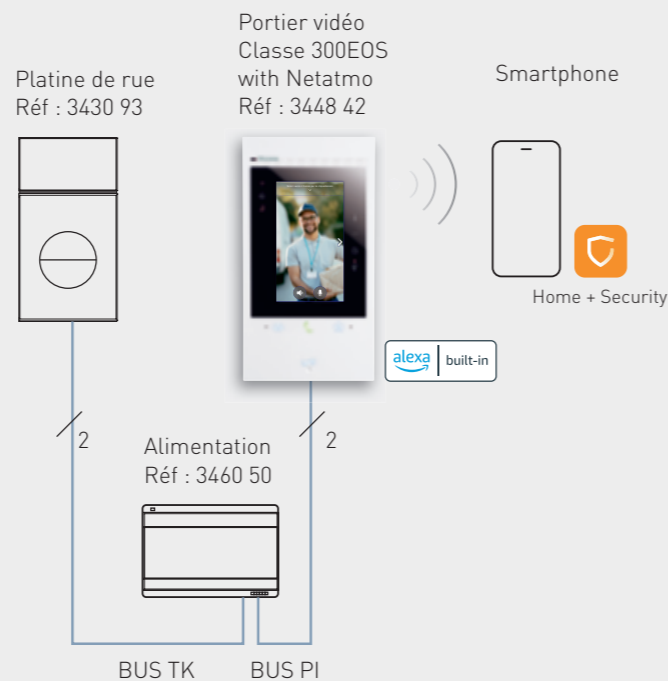

INFOS INSTALLATEUR

Wi-Fi intégré pour rester toujours connecté avec sa maison.

Complétez l'installation avec les solutions Netatmo pour la sécurité du domicile : Caméras Extérieures et Intérieures, Alarmes, Capteurs d'Ouverture, Détecteurs de Fumée, pour une protection simple, intelligente et complète de la maison.

Une seule et même application (Home + Security) pour gérer le portier vidéo et la sécurité de la maison.

Aucun changement pour l'installateur ; plus de confort pour l'utilisateur.



POUR LE LOGEMENT COLLECTIF

Installez le portier, configurez-le et mettez en service l'installation localement. Votre client n'aura plus qu'à associer l'installation à l'application Home + Security via son smartphone.

INFOS PROMOTEUR ET INSTALLATEUR


Appartements Alexa Ready, pour un premier niveau de services intelligents.

Pré-équipement d'un appartement permettant de futures extensions grâce aux solutions de sécurité Netatmo, laissant à l'utilisateur final la liberté de personnaliser son logement quand il le souhaite.

Une seule et même application (Home + Security) pour gérer le portier vidéo et la sécurité du logement.

Solution flexible, adaptée à tous les contextes et personnalisable selon les exigences de chaque client.

Attention : Les installations en logement collectif nécessitent une alimentation supplémentaire pour le portier vidéo (installer 1 alimentation supplémentaire réf. 346020 pour chaque Classe 300EOS).

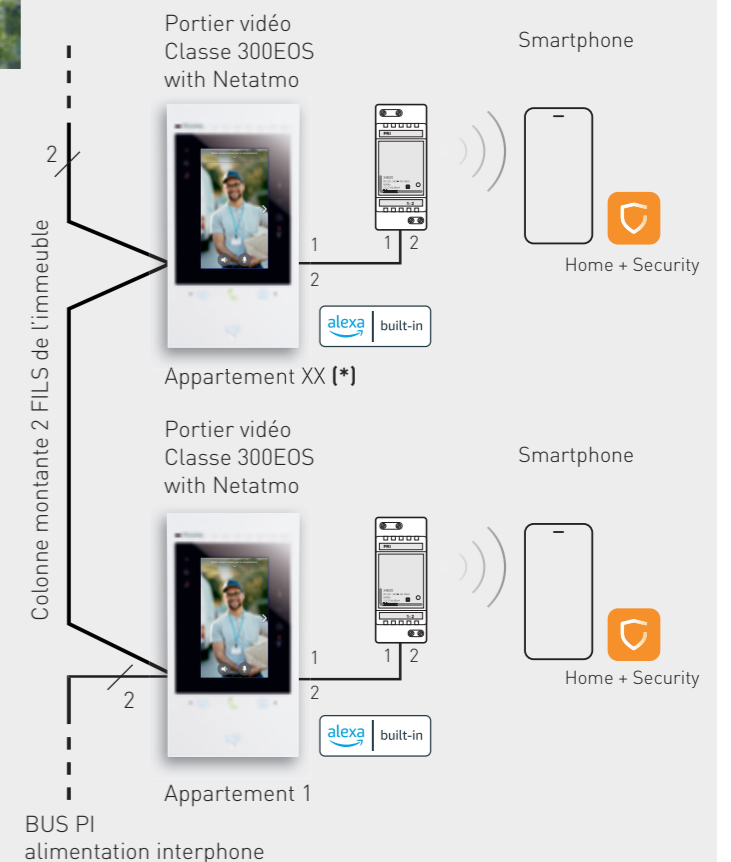

REMARQUE : Pour le dimensionnement des installations en copropriété, se référer aux Normes Générales d'Installation du Guide Technique Système 2 fils.

De nouvelles fonctions à découvrir prochainement




Les mises à jour du firmware de l'appareil vous permettront de profiter bientôt d'une expérience enrichie de la maison connectée

Restez connecté !




Flexibilité et économies :
Pas besoin de passerelle ou de serveur web supplémentaires pour votre maison connectée. Vous êtes libre de choisir la technologie que vous préférez.

La maison connectée à portée de main

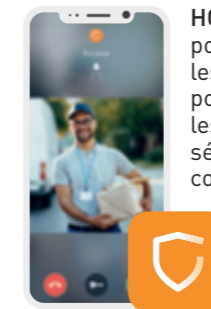

HOME + SECURITY pour gérer toutes les fonctions du portier vidéo et les systèmes de sécurité, chez soi comme à l'extérieur.

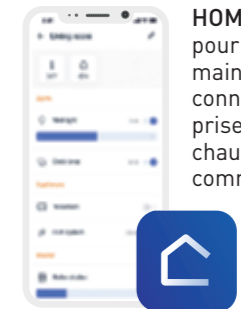

HOME + CONTROL pour toujours garder la main sur les fonctions connectées (éclairage, prises, volets roulants, chauffage)... chez soi comme à l'extérieur.

Installation électrique with Netatmo



Gamme d'interrupteurs intelligents Arteor with Netatmo



Commande éclairage ON-OFF avec option variation LED 230V



Commande scénarios




Commande volets roulants




Thermostat connecté Smarter with Netatmo

Installation BUS MyHOME

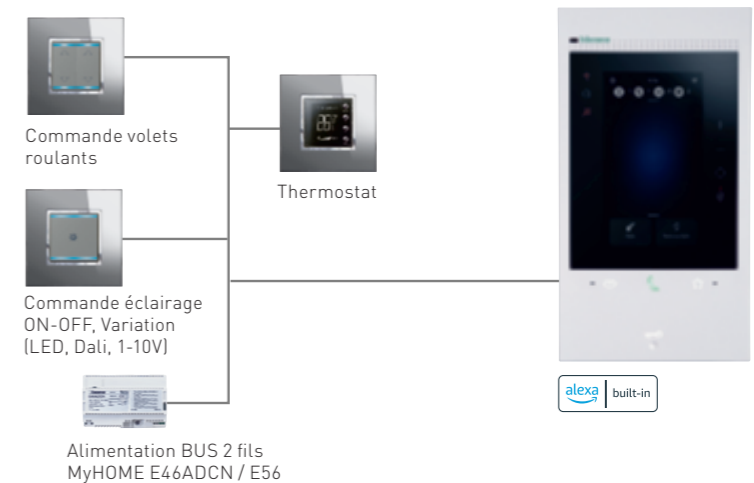


Classe 300EOS with Netatmo


Vue de face

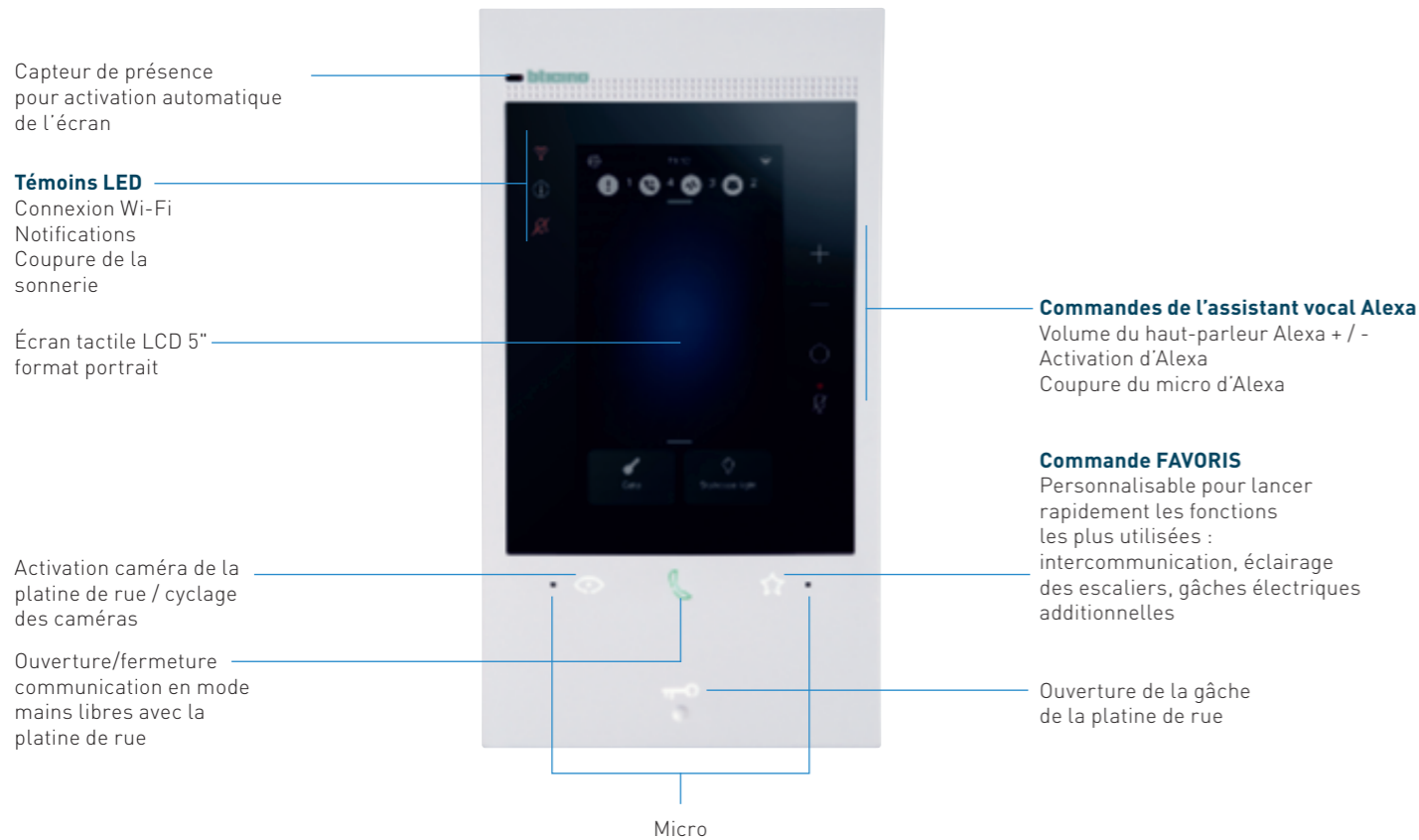

Vue arrière

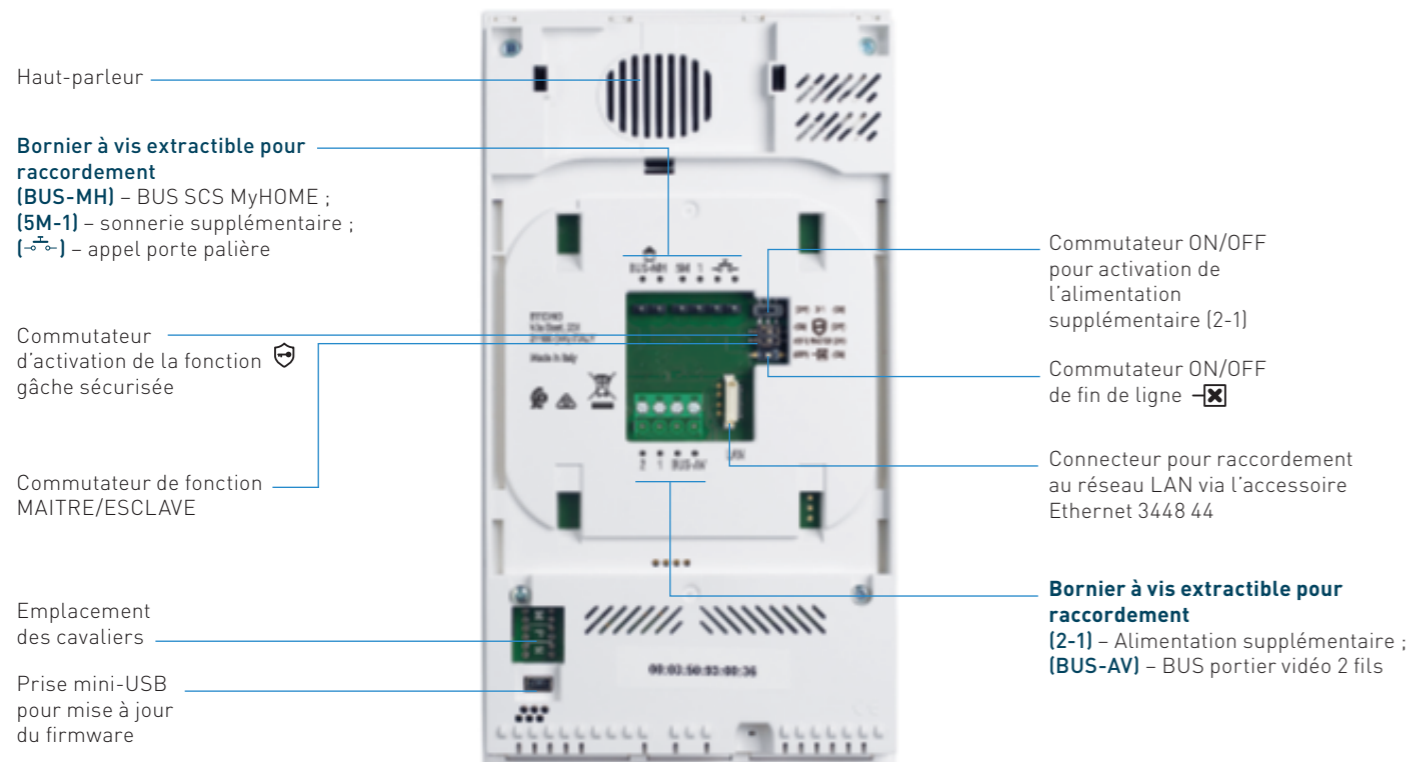

Caractéristiques et fonctions

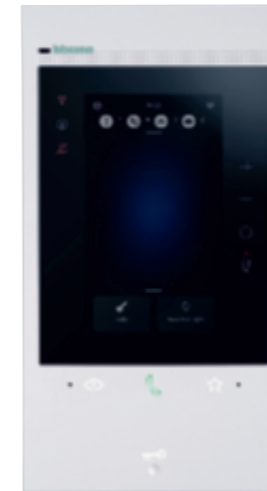

3448 42



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

✓	Écran tactile LCD couleur 5" vertical
✓	Communication mains libres
✓	Finition blanche
✓	Installation murale avec étrier fourni
✓	Disponible en Kit - réf 3639 15 ou réf 3639 18


FONCTIONS DISPONIBLES DEPUIS LE PORTIER VIDÉO

✓	Activation de la gâche électrique
✓	Commande d'éclairage des escaliers
✓	Activation caméra platine de rue et cyclage caméras supplémentaires
✓	Intercommunication
✓	Appel porte palière
✓	Fonction sonnez-entrez
✓	Fonction répondeur vidéo
✓	Maître/Esclave
✓	Connectivité Wi-Fi
✓	Assistant vocal Alexa intégré
✓	Gestion des notifications
✓	Quick Link - fonctions favorites/les plus utilisées
✓	Commande FAVORIS
✓	6 sonneries au choix

FONCTIONS DISPONIBLES DEPUIS L'APPLICATION HOME + SECURITY

✓	Réponse à un appel passé sur le portier vidéo
✓	Activation de la gâche électrique
✓	Activation caméra platine de rue et cyclage caméras supplémentaires
✓	Commande d'éclairage des escaliers
✓	Activation et surveillance des caméras intelligentes Netatmo
✓	Gestion des solutions de sécurité Netatmo (détecteur de fumée, alarme, détecteurs d'ouverture...)
✓	Lecture des messages du répondeur
✓	Communication avec poste intérieur
✓	Historique des événements

Classe 300EOS with Netatmo Poste intérieur connecté et accessoires

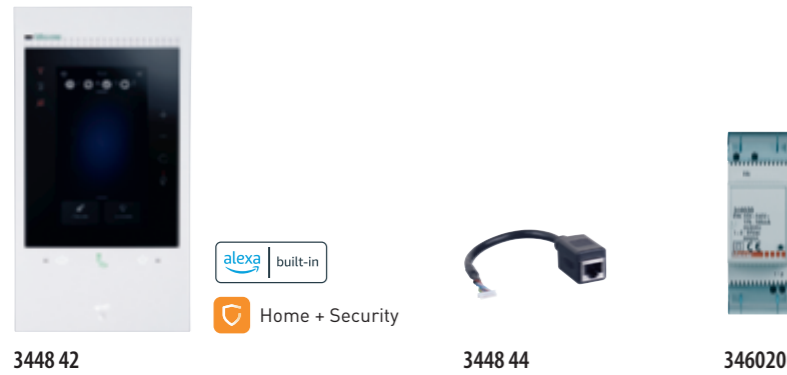


Référence	POSTE INTÉRIEUR AUDIO-VIDÉO CONNECTÉ CLASSE 300EOS WITH NETATMO
3448 42 964 866 310	<p>Poste intérieur audio-vidéo connecté mains-libres Wi-Fi pour installation BUS 2 fils avec assistant vocal Amazon Alexa intégré</p> <p>Contrôlable :</p> <ul style="list-style-type: none"> - en local - à distance via les App. Home + Security et Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone. Version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée) - par la voix avec assistant vocal Amazon Alexa intégré <p>Caractéristiques produits :</p> <ul style="list-style-type: none"> - écran tactile LCD 5" vertical - fonction répondeur vidéo (mémoire d'image) - équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T - touches d'ouverture de gâche - touches capacitives pour principales fonctions : décrocher/raccrocher, activation caméra platine de rue et activation autres caméras, et touche Favoris - témoins LED de notifications - assistant vocal Alexa intégré permettant d'activer par la voix les fonctions du portier vidéo (répondre à l'appel, ouvrir le portail / portillon, ...), les fonctions maison connectée et les fonctions Alexa <p>Fonctions disponibles sur l'App. Home + Security :</p> <ul style="list-style-type: none"> - transfert des appels sur smartphone - permet de commander les principales fonctions du portier vidéo (réception d'appel, ouverture de la gâche, affichage de l'historique des évènements et activation des caméras) - permet de piloter les solutions de sécurité Netatmo <p>Fonctions disponibles sur l'App. Home + Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> - permet de commander les fonctions « with Netatmo » et MyHOME <p>Fonction de démarrage intégrée pour piloter une installation connectée « with Netatmo » et/ou une installation MyHOME</p> <p>Installation murale en saillie avec support de fixation fourni</p> <p>Possibilité de connexion par Wi-Fi ou par Ethernet avec le cordon RJ 45 réf. 3448 44.</p>

Référence	CORDON DE RACCORDEMENT AVEC CONNECTEUR RJ 45
3448 44 964 910 390	<p>Cordon Ethernet RJ 45</p> <p>Longueur 10 cm</p> <p>Permet de connecter le poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo réf. 3448 42 au réseau internet local.</p>
Référence	ALIMENTATION SUPPLÉMENTAIRE 2 MODULES DIN
3460 20 964 930 490	<p>Alimentation supplémentaire 2 modules DIN permettant d'alimenter le portier vidéo connecté CLASSE 300EOS with Netatmo (3448 42) si plus d'un portier Classe 300EOS with Netatmo dans l'installation.</p>




Classe 300EOS with Netatmo Kits vidéo

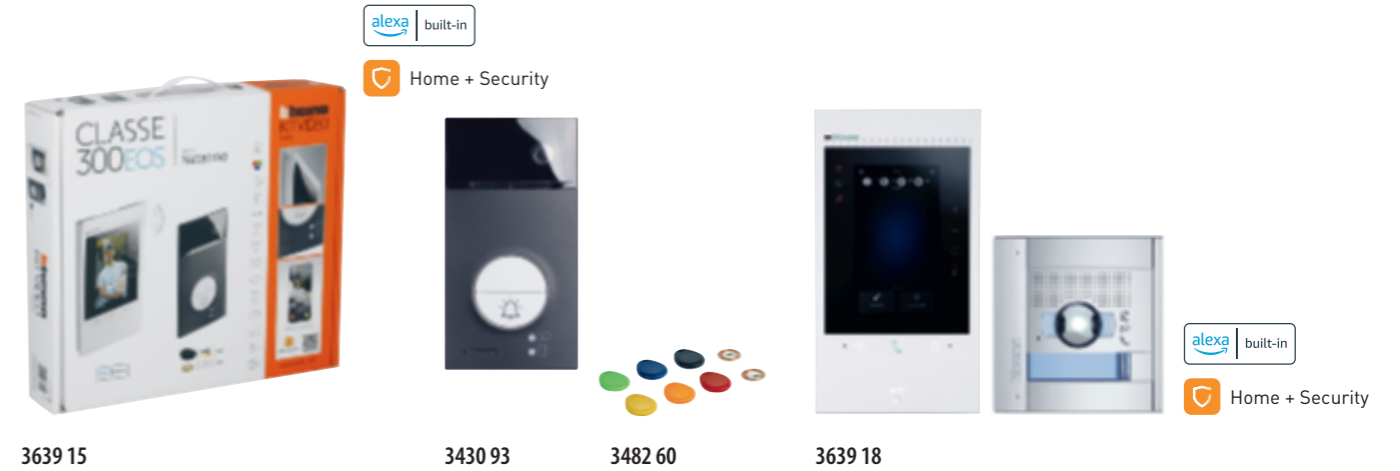

Référence	KIT VIDÉO CONNECTÉ LINEA 3000 AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS
3639 15 964 875 200	<p>Kit portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo</p> <p>Kit portier connecté avec contrôle d'accès, répondeur vidéo, assistant vocal Amazon Alexa intégré et transfert d'appel sur smartphone via l'App Home + Security. Permet de piloter les solutions de sécurité Netatmo via l'App. Home + Security ainsi que les fonctions « with Netatmo » et/ou MyHOME via l'App. Home + Control.</p> <p>Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 platine de rue Linea 3000 avec façade en zamak finition noire réf. 3430 93 - Installation murale en saillie ou en encastré avec la boîte d'encastrement réf. 3500 20 et l'accessoire de montage réf. 3430 63 - Peut être équipée d'une visière anti-pluie finition noire réf. 3430 53 - 1 poste intérieur avec écran tactile LCD 5" vertical réf. 3448 42 - 6 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès - 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A maxi) - 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. 3460 50, 6 modules DIN
Accessoires Platine de rue LINEA 3000	
3430 93 964 866 300	Platine de rue LINEA 3000 avec façade en zamak finition noire
3430 53 964 599 210	Visière anti-pluie pour platine de rue LINEA 3000 finition noire
3430 63 964 522 210	Accessoire pour montage en encastré de la platine de rue LINEA 3000 finition noire
3482 60 964 991 190	Lot de 6 badges de couleur compatibles avec le contrôle d'accès
3462 50 964 519 790	1 relais d'ouverture de porte pour contact sec NO/NF
3500 20 964 570 290	Boîte d'encastrement 2 modules Dimensions (l x h x p):(BxHxT): 117 x 214 x 45 mm

Référence	KIT VIDÉO SFERA CONNECTÉ
3639 18 964 875 210	<p>Kit portier connecté vidéo Classe 300EOS with Netatmo</p> <p>Kit portier connecté à montage encastré avec répondeur vidéo, assistant vocal Amazon Alexa intégré et transfert d'appel sur smartphone via l'App Home + Security. Permet de piloter les solutions de sécurité Netatmo via l'App. Home + Security ainsi que les fonctions « with Netatmo » et/ou MyHOME via l'App. Home + Control.</p> <p>Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 platine de rue vidéo avec un bouton d'appel à montage encastré SFERA Allmetal, caméra grand angle (horizontal: 135°, vertical: 96°) et porte-étiquette éclairé par LED (porte-étiquette 70 x 20 mm) -1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. 3460 50, 6 modules DIN -1 relais d'ouverture de porte réf. 3462 50 pour contact sec NO/NF (2 A maxi) -1 poste intérieur avec écran tactile LCD 5" vertical réf. 3448 42
Accessoires Platine de rue SFERA	
3500 10 964 570 190	Boîte d'encastrement 1 module Dimensions (l x h x p) : 117 x 123 x 45 mm
3502 11 964 527 130	Cadre support, 1 module, Allmetal Dimensions (l x h x p) : 138 x 144 x 15 mm
3513 00 964 501 490	Module audio/vidéo grand angle avec deux boutons d'appel
3513 11 964 514 830	Façade audio/vidéo grand angle 1 bouton d'appel - Allmetal
P/U4924A	Étiquette porte-noms 1 bouton d'appel pour façade réf. 3513 11
3513 21 964 514 930	Façade audio/vidéo grand angle avec 2 boutons d'appel - double colonne - Allmetal
P/U4926A	Étiquette porte-noms 2 boutons, gauche droite pour réf. 3513 21
3460 50 964 930 790	Alimentation AMD, 6 modules
3462 50 964 519 790	1 relais d'ouverture de porte pour contact sec NO/NF

Netatmo Security Caméras Extérieures Intelligentes Netatmo

 Home + Security



NOC-PRO


NOC-S-PRO

Référence	CAMÉRAS EXTÉRIEURES INTELLIGENTES
	<p>Les Caméras Extérieures Intelligentes sont pilotées par l'App. Home + Security et peuvent être installées seules. Le téléchargement et la configuration de l'App. Home + Security requièrent l'iOS dernière version pour iPhone et une version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée. Stockage gratuit et sans frais d'abonnement. Mises à jour gratuites. Carte microSD jusqu'à 8 Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu'à 32 Go supportés). Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel. Compatible Apple Homekit, Assistant Google et Amazon Alexa (commande vocale et scénarios connectés).</p>
NOC-PRO	<p>Caméra Extérieure Intelligente Full HD Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion sur la propriété. Différencie les personnes, les animaux et les véhicules. Avec système d'éclairage intelligent intégré avec détecteur de mouvement. Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l'App. Home + Security et de sélectionner les zones d'alerte. Résistante aux intempéries : IPX6. Protection contre les UV. Installation facile en remplacement d'un éclairage extérieur Caméra full HD 1080p. avec vision nocturne infrarouge jusqu'à 15 m. Angle de vision : 100°. Projecteur LED 12 W inclus à intensité variable. Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Dimensions : 50 x 110 x 200mm. Composition : - 1 Caméra Extérieure Intelligente finition Aluminium/Noir - 1 carte MicroSD 8GB (incluse dans la caméra) - 1 kit de fixation (avec support de montage, clé Allen et visserie) - 1 housse de protection</p>

Référence	CAMÉRAS EXTÉRIEURES INTELLIGENTES (SUITE)
NOC-S-PRO	<p>Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène Netatmo Full HD Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion sur la propriété. Déclenchement manuel de la sirène de forte intensité (105dB). Différencie les personnes, les animaux et les véhicules. Système d'éclairage intelligent intégré avec détecteur de mouvement. Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l'App. Home + Security et de sélectionner les zones d'alerte pour ne recevoir que les notifications utiles. Résistante aux intempéries : Protection HZO. Protection contre les UV. Caméra full HD 1080p. avec vision nocturne infrarouge jusqu'à 15 m. Angle de vision : 100°. Projecteur LED 12 W inclus à intensité variable. Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Dimensions : 50 x 110 x 200mm. Composition : - 1 Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène finition Aluminium/Noir - 1 carte MicroSD jusqu'à 16 Go (incluse dans la caméra) - 1 kit de fixation (avec support de montage, clé Allen et visserie)</p>



Netatmo Security Système d'Alarme Vidéo Intelligent Netatmo

 Home + Security



NBU-AS-PRO


Référence	SYSTÈME D'ALARME VIDÉO INTELLIGENT
	<p>Permet de créer un système de sécurité complet. Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites. Envoi d'une alerte sur smartphone via l'App. Home + Security en cas de tentative de désactivation de la sirène ou d'intrusion. Le téléchargement et la configuration de l'App. Home + Security requièrent l'iOS dernière version pour iPhone, iPad et une version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée.</p>

Référence	SYSTÈME D'ALARME VIDÉO INTELLIGENT (SUITE)
NBU-AS-PRO	<p>Kit Système d'Alarme Vidéo Intelligent Composition : - 1 Caméra Intérieure Intelligente réf. NSC-PRO finition Aluminium/Or - 1 Sirène Intérieure Intelligente réf. NIS01-PRO finition blanc - 3 Détecteurs d'Ouverture Intelligents réf. DTG-PRO finition blanc - 1 carte MicroSD 8GB - 1 câble USB - 1 kit de montage - 1 adaptateur secteur + prise - autocollant double face - 4 piles AA - 3 x 2 piles AAA</p>



Netatmo Security

Caméra Intérieure Intelligente Netatmo et équipements

 Home + Security



NSC-PRO



NIS01-PRO



DTG-PRO

Référence **CAMÉRA INTÉRIEURE INTELLIGENTE**

Les Caméras Intérieures Intelligentes Netatmo peuvent être installées seules et pilotées par leur App. Home + Security. Le téléchargement et la configuration de l'App. Netatmo Home + Security requièrent l'iOS dernière version pour iPhone, iPad et une version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée. Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites. Compatible Apple Homekit, Assistant Google et Amazon Alexa (commande vocale et scénarios connectés).

NSC-PRO **Caméra Intérieure Intelligente Full HD**
Alerte immédiatement sur smartphone en cas d'intrusion au domicile grâce à la reconnaissance faciale. Différencie les inconnus, vos proches et les animaux. Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l'App. Home + Security. Respecte la vie privée avec la possibilité de désactiver l'enregistrement des vidéos des proches. Caméra full HD 1080p. Vision infrarouge 5 m. Angle de vision : 130°. Carte microSD 8 Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu'à 32 Go supportés). Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox, iCloud ou FTP personnel. Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Ethernet 10/100 Mbits. Dimensions : 45 x 45 x 155 mm.
Composition :
- 1 Caméra Intérieure Intelligente finition Aluminium/Or
- 1 carte MicroSD 8 Go (incluse dans la caméra)
- 1 câble USB
- 1 adaptateur secteur + prise

ACCESSOIRES POUR LA CAMÉRA INTÉRIEURE INTELLIGENTE

Permettent de créer un système de sécurité complet en bénéficiant de la fonctionnalité de reconnaissance faciale (différencie les inconnus, vos proches et les animaux) de la Caméra Intérieure Intelligente pour un déclenchement uniquement en cas d'intrusion. Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites.

Référence **ACCESSOIRES POUR LA CAMÉRA INTÉRIEURE INTELLIGENTE (SUITE)**

NIS01-PRO **Sirène Intérieure Intelligente**
Alarme 110 dB. Sons préenregistrés pour simuler une présence. Activation et désactivation automatique de l'alarme via la reconnaissance faciale de la Caméra Intérieure Intelligente et la géolocalisation du téléphone. Envoi d'une alerte sur smartphone via l'App. Home + Security en cas de tentative de désactivation de la sirène. Déclenchement automatique ou manuel possible via l'App. Home + Security. Fonctionne avec piles (fournies) ou sur secteur avec un câble micro USB (non fourni). A installer à côté de la Caméra Intérieure Intelligente, communication sans fils par Bluetooth Low Energy (BLE). Maximum 1 sirène par Caméra Intérieure Intelligente. A associer à la Caméra Intérieure Intelligente réf. NSC-PRO et aux Détecteurs d'Ouverture Intelligents réf. DTG-PRO pour un Système d'Alarme Vidéo Intelligent réf. NBU-AS-PRO. Dimensions : Ø130 mm, épaisseur 35 mm.
Composition :
- 1 Sirène Intérieure Intelligente finition blanc
- 4 piles AA
- 1 kit de montage

DTG-PRO **Détecteurs d'Ouverture Intelligents**
Détection tous mouvements ou vibrations indiquant une tentative d'ouverture et envoient une notification sur smartphone via l'App. Home + Security. Vérification des statuts (ouvert ou fermé), de chaque porte ou fenêtre équipées d'un Détecteur d'Ouverture Intelligent, sur l'App. Home + Security. Détecteurs sans fils, alimentation par piles (fournies), à coller sur tous types de portes et fenêtres. A installer à une distance maximum de 80 m avec la Caméra Intérieure Intelligente (connexion radio). Maximum 12 détecteurs par Caméra Intérieure Intelligente. A associer à la Caméra Intérieure Intelligente réf. NSC-PRO et à la Sirène Intérieure Intelligente réf. NIS01-PRO pour un Système d'Alarme Vidéo Intelligent réf. NBU-AS-PRO. Dimensions : 76 x 30,4 x 15,8 mm.
Composition :
- 3 Détecteurs d'Ouverture Intelligents finition blanc
- 3 x 2 piles AAA
- autocollant double face




Caméra et Sirène Intérieures Intelligentes



Détecteurs d'Ouverture Intelligents

Netatmo Security

Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo

 Home + Security



NDB-PRO

Référence **SONNETTE VIDÉO INTELLIGENTE**

NDB-PRO Appel vidéo sur smartphone dès que quelqu'un sonne à la porte. Choix de dialoguer, ou non, avec les visiteurs. Nécessite un carillon filaire et une bonne réception Wi-Fi. Détection intelligente de personnes. Fonction Alert-Zones permettant de définir les zones et le type d'intrusion à surveiller et pour lesquels recevoir des alertes. Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites. Carte microSD 8 Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu'à 32 Go supportés). Fonctionne avec l'App Home + Security. Le téléchargement et la configuration de l'App. Home + Security requièrent l'iOS dernière version pour iPhone, iPad et une version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée. Compatible Apple Homekit, Google Assistant, Amazon Alexa. Caméra Full HD 1080p, capteur 2 mégapixels, zoom digital x5, fonction HDR. Avec vision nocturne par LED infrarouge. Angle de vision : diagonale de 140°. Son : haut-parleur et microphone haute qualité. Température de fonctionnement : -10° à +40° C. Résistance aux intempéries : protection H2O et IP44. Dimensions : 135 x 45 x 29 mm. Alimentation : 8-24 V et 230 V, minimum 8 VA. Compatible avec : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Sécurité supportée : WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP et AES). Noire.

Composition :


- 1 Sonnette Vidéo Intelligente
- 1 carte microSD 8 Go (déjà insérée dans le produit)
- 1 module de carillon
- 1 support mural
- 1 plaque de finition optionnelle
- 1 support incliné à 25° optionnel
- 1 fusible supplémentaire
- Vis et chevilles



NOTICE : Ronfleurs Legrand 230V compatibles avec la sonnette vidéo intelligente (réf. 572207UP61, réf. 5722 04, réf. 0416 51)

Netatmo Security

Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo

 Home + Security



NSA-PRO-EU



NCO-PRO

Référence **DÉTECTEUR DE FUMÉE INTELLIGENT**

NSA-PRO-EU Les Détecteurs de Fumée Intelligents Netatmo peuvent être installés seuls et pilotés par l'App. Home + Security. Le téléchargement et la configuration de l'App. Home + Security requièrent l'iOS dernière version pour iPhone, iPad et une version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée. En cas de détection de fumée : déclenchement de l'alarme et envoi d'une notification en temps réel sur le smartphone. Equipé d'un capteur de fumée optique (photoélectrique) et d'un voyant LED pour informer sur le statut de l'appareil. Alarme de 85 dB. Couverture moyenne : 50 m². Auto-tests réguliers :

- état du capteur de fumée
- état de la batterie
- état de la connexion Wi-Fi.

Possibilité de lancer le test d'alarme et de désactiver l'alarme depuis le smartphone ou sur le produit. Détection la fumée et se déclenche même si la connexion Wi-Fi n'est pas configurée (Wi-Fi nécessaire pour recevoir des alertes sur un smartphone via l'App. Home + Security). Possibilité de programmer dans l'App. des rappels mensuels, biannuels ou annuels pour tester l'alarme. Envoi de notification de batterie faible. 2 piles intégrées CR17450 - 3V, non remplaçables, d'une autonomie de 10 ans. Connectivité : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) - WEP/WPA/WPA-A personal. Bluetooth Low Energy (BLE). Fixation au plafond avec vis. Utilisation en intérieur uniquement. Température de fonctionnement : -10°C à +65°C. Dimensions : Ø115 mm, épaisseur 44 mm. Composition :

- 1 Détecteur de Fumée Intelligent, finition blanc
- 1 kit de montage

Référence **DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE INTELLIGENT**


NCO-PRO Les Détecteurs de Monoxyde de Carbone Intelligents Netatmo peuvent être installés seuls et pilotés par l'App. Home + Security. Le téléchargement et la configuration de l'App. Home + Security requièrent l'iOS dernière version pour iPhone, iPad et une version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée. Equipé d'un capteur électrochimique en cas de détection de Monoxyde de Carbone : déclenchement de l'alarme et envoi d'une notification en temps réel sur le smartphone. Le Détecteur de Monoxyde de Carbone surveille les appareils à combustion (chaudière, cheminée, poêle, gazinière...) en mesurant en temps réel le taux de monoxyde de carbone, un gaz invisible, inodore et potentiellement mortel. Auto-tests réguliers :

- état du capteur du Détecteur de Monoxyde de Carbone
- état de la batterie
- état de la connexion Wi-Fi.

Possibilité de lancer le test d'alarme et de désactiver l'alarme depuis le smartphone ou sur le produit. Alarme de 85 dB en cas de monoxyde de carbone Batterie de 10 ans égale à la durée de vie Possibilité de programmer dans l'App. des rappels mensuels, biannuels ou annuels pour tester l'alarme. Envoi de notification de batterie faible. 2 piles intégrées CR17450 - 3V, non remplaçables, d'une autonomie de 10 ans. Connectivité : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) - WEP/WPA/WPA-A personal. Fixation au mur avec vis, il est recommandé d'installer le Détecteur à une distance de plus de 2 m des appareils à combustion et idéalement à 4 m maximum- À un endroit où l'alarme peut être entendue depuis toutes les chambres- Au maximum à 1,5 m du sol Utilisation en intérieur uniquement. Température de fonctionnement : -10°C à +65°C. Dimensions (l x h x p): 100 x 100 x 23 mm Composition :

- 1 détecteur de Monoxyde de Carbone, finition blanc
- 1 kit de montage

Dimensions

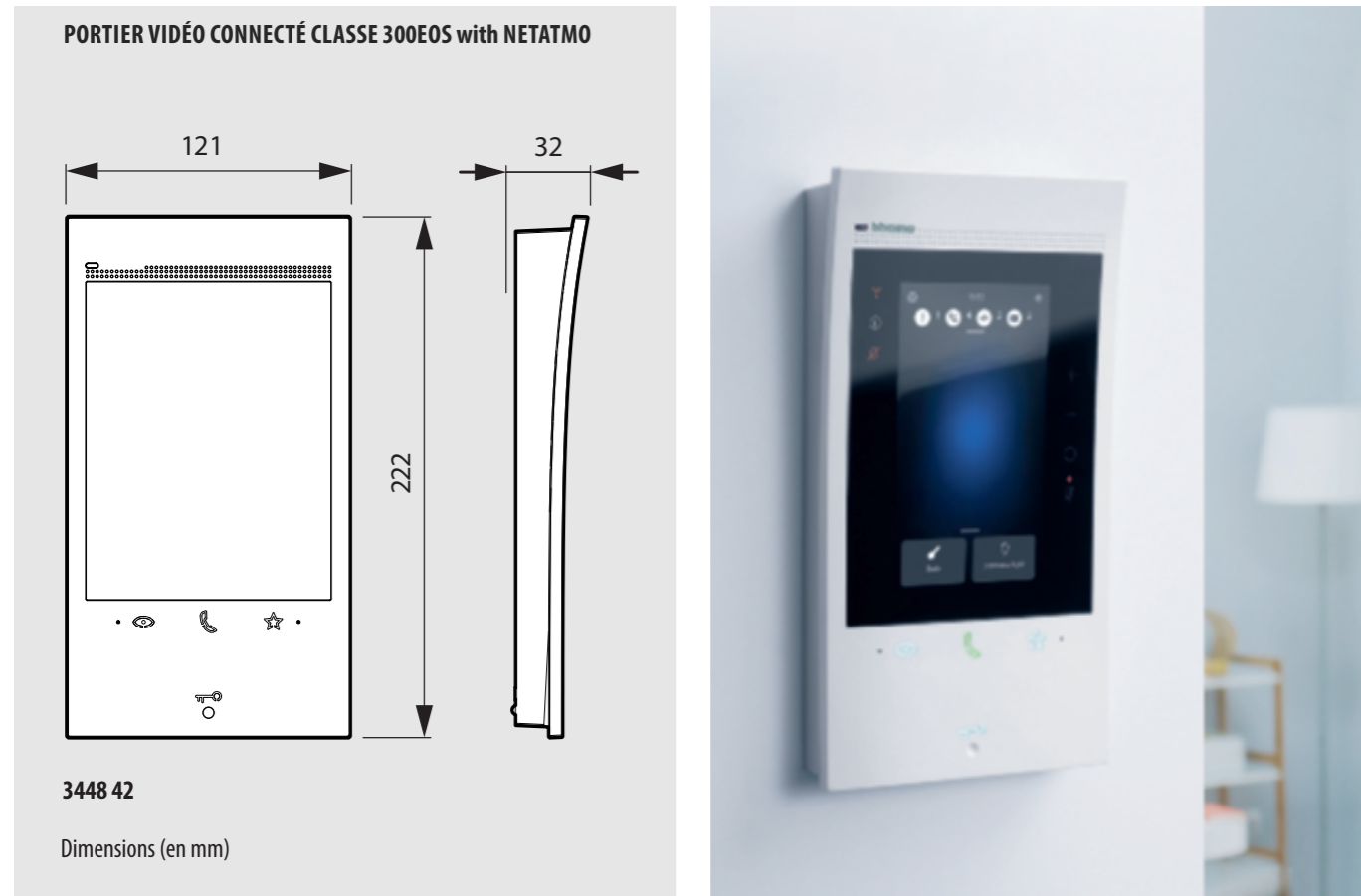

Classe 300EOS with Netatmo

Infos légales

Pour pouvoir utiliser le service de transfert d'appel du portier vidéo sur smartphone, le client doit s'équiper d'appareils ayant accès à Internet, sur la base d'un contrat souscrit par ledit client auprès de son fournisseur d'accès Internet, auquel BTicino reste totalement étranger. Pour bénéficier de certains services supplémentaires fournis par BTicino en plus des fonctions de base du portier vidéo Classe 300EOS with Netatmo, le client devra installer l'application Home + Security sur son smartphone. Les services proposés depuis l'application permettent d'interagir à distance avec le Classe 300EOS with Netatmo via une connexion Internet. De ce fait, la bonne intégration et le bon fonctionnement entre le portier vidéo et l'application peuvent être affectés par :

- a) la qualité du signal Wi-Fi ;
- b) le type de contrat d'accès à Internet de l'habitation ;
- c) le type de forfait données mobiles du smartphone.

Si l'un de ces 3 éléments n'est pas conforme aux spécifications requises pour le bon fonctionnement du produit, BTicino se dégage de toute responsabilité au titre d'éventuels dysfonctionnements. Le produit exploite un système de diffusion sur VoIP. Vérifiez que le forfait de données mobiles de votre smartphone ne prévoit pas le blocage d'un tel système. Vous êtes en outre informé que le service fourni par BTicino (utilisation à distance via l'application) implique l'utilisation de données mobiles. Les coûts liés à consommation de données mobiles dépendent du type de contrat que le client a souscrit auprès de son fournisseur d'accès Internet et restent à sa charge.

Configurateur en ligne

Vous devez installer un nouveau portier vidéo ?

Utilisez le configurateur en ligne. Déterminez en quelques étapes le type d'installation et les caractéristiques du chantier. Vous pourrez choisir les produits et fonctions les plus adaptés à vos exigences.

www.dooretry-bticino.ch

COMMENCEZ PAR SÉLECTIONNER ICI LE TYPE D'HABITATION



Maison individuelle



Logement collectif



Faites votre devis en ligne avec le configurateur pour la maison individuelle >



Faites votre devis en ligne avec le configurateur pour le logement collectif >

Le configurateur vous délivre la liste du matériel nécessaire et le tarif public de référence HT correspondant.





LEGRAND (Schweiz) AG
Industriestrasse 25
CH-5033 Buchs AG
☎: + 41 56 464 67 67

info@legrand.ch
www.legrand.ch