

Firma:	Grossist:
Adresse:	Kommission:
PLZ/Ort:	Datum:
Telefon:	Kontakt:

UP-KOMBIVERTEILER DRIVIA MM13/13 STARKSTROM-/MULTIMEDIAVERTEILER

Für den Einbau von modularen Schalt- und Schutzgeräten und Komponenten für Multimedia Netzwerke



Art. 4012 67VDI01

Art.-Nr.	E-No.	Beschrieb	LP	Menge
4012 67EKM		Einlasskasten MM13/13 (B×H×T: 576×664×121mm) bestehend aus: - Einlasskasten Metall - Holzstreben mit Karton (Spritzschutz)	255.40	
4012 67VDI01		Drivia MM13/13 Kombiverteiler (B×H: 598×689mm) bestehend aus: - AP-Verteiler Drivia 13 - 4 Reihen (Starkstrom) - Türe (1 Flügel) und Rahmen Metall (Farbe: Weiss, RAL 9010) - Lochblech 13TE (Multimedia) - DIN-Hutschiene 35mm 13TE (Multimedia) - Steckdosenleiste 4×T13	458.70	
		Einzelteile und Zubehör		
4012 67TR		Türe (1 Flügel) und Rahmen (Metall) MM13/13 (B×H: 598×689mm) Farbe: Weiss (RAL 9010)	264.70	
4012 14CH	822 042 111	Starkstromverteiler Drivia 13 - 4 Reihen, Kunststoff Farbe: Weiss (RAL 9003)	118.30	
0360 07TYP10	822 891 501	Lochblech mit DIN-Schiene 13TE (B×H: 250×598mm)	51.-	
131591CH	986 051 191	Steckdosenblock 4×T13 mit 2m Kabel	25.-	

Preisstand 08-2020. Preisänderungen vorbehalten

UP-KOMBIVERTEILER DRIVIA MM13/13

STARKSTROM-/MULTIMEDIAVERTEILER

Für den Einbau von modularen Schalt- und Schutzgeräten
und Komponenten für Multimedia Netzwerke

Galvanische Trennung zwischen
Starkstrom und Multimedia



 
Einlasskasten mit ausbrechbaren
Rohreinführungen ØM20 ... ØM50




Grosses Multimedia-Abteil (B: 250mm)
mit Lochblech, DIN-Schiene und
Steckdosenleiste



Maximaler Putzausgleich
bis 50mm




Extraflache Bauart, nur
1,5mm Distanz zwischen
Putz und Türfront

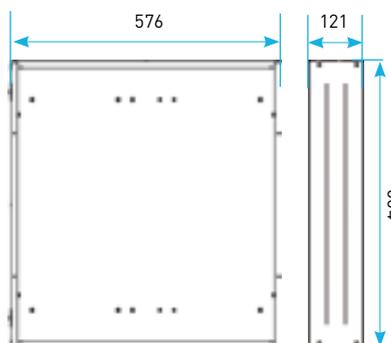

Einlasskasten



Metall Einlasskasten mit
Holzstreben und Spritzschutz

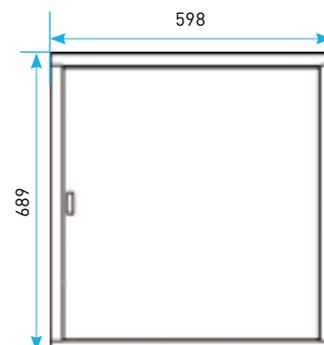

Türe und Rahmen



Metall Türe und Rahmen
Weiss RAL 9010