


## **Ferndimmer**

## Anwendungsbeispiele

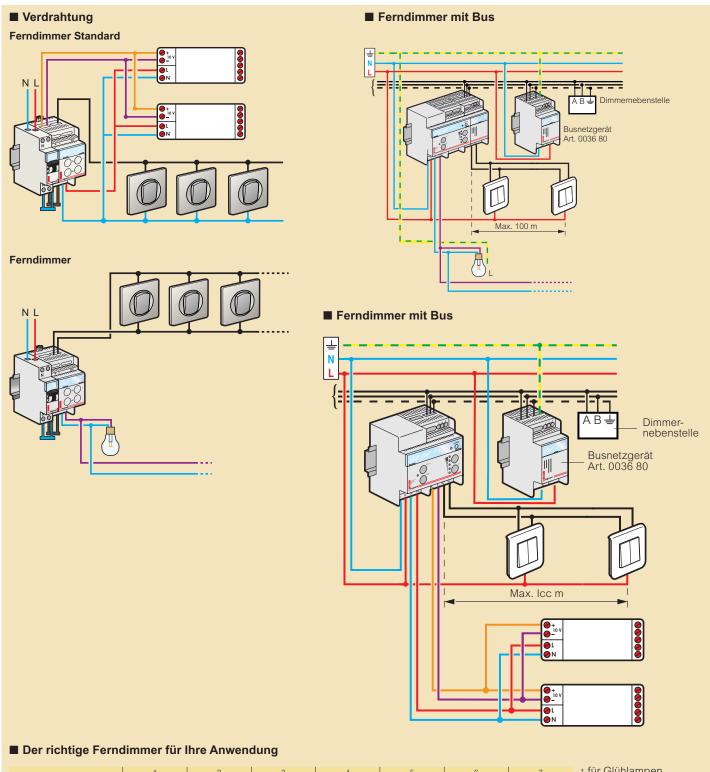

Art. Leistung		1	2	T5/T8	\$ \$ \$\frac{1}{2}\$	**************************************	+	7 LED	1 2 3 4 5	
0036 58	Max.	800VA	nein	nein	ja mit Vorschalt- gerät 1-10V	nein	ja mit elektron. Trafo 1-10V	ja mit Vorschalt- gerät 1-10V	ja mit Vorschalt- gerät 1-10V	6
	Min.	-								U
0036 59	Max.	600W	ja	ja	nein	ja (min.: 40VA max.: 600VA)	nein	nein	nein	
	Min.	60W								7
0036 60	Max.	1000VA	nein	nein	ja mit Vorschalt- gerät 1-10V	nein	ja mit Vorschalt- gerät 1-10V	ja mit Vorschalt- gerät 1-10V	ja mit Vorschalt- gerät 1-10V	- '
	Min.	_								
0036 71	Max.	1000VA	ja	ja	nein	ja	ja	nein	nein	
	Min.	_								

- 1 für Glühlampen 2 für Halogenlampen 230V 3 für Leuchtstofflampen Ø 26 oder 36mm 4 für Halogenlampen mit Eisen-Transformator
- für Halogenlampen mit elektr. Transformator s für Leuchtstofflampen mit separatem elektro-nischen Vorschaltgerät 1–10V 7 LED