


XL³ 800

coffrets de distribution, IP 55, à équiper

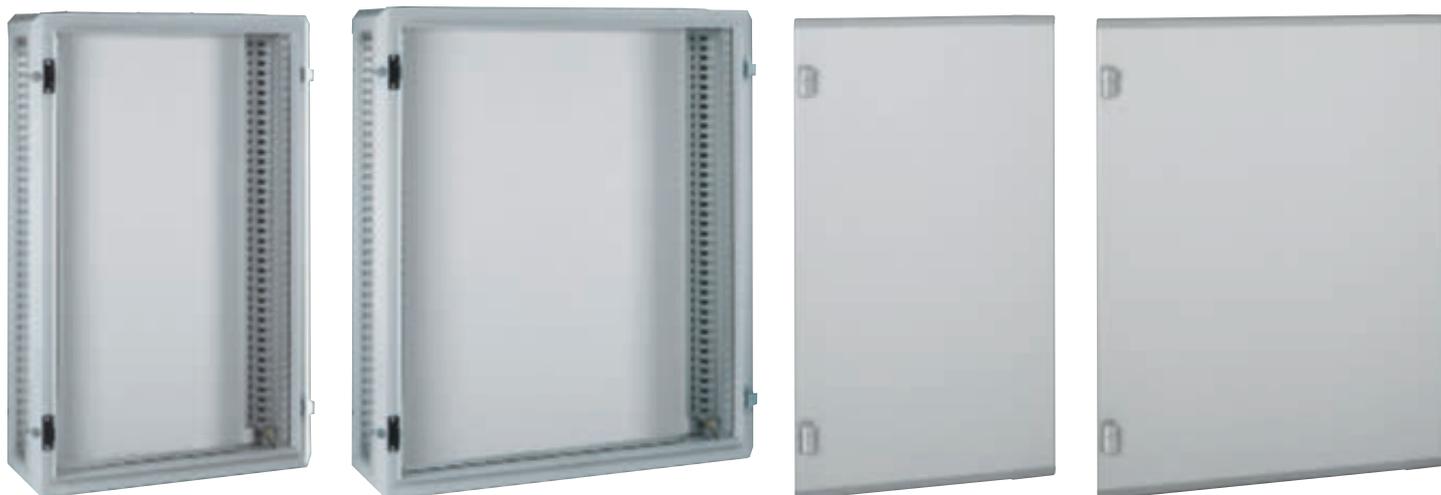

0204 51

0204 56

0212 71

0212 76



Cotes d'encombrement p. 249

IP 55 avec porte IK 08. Enveloppes métal. Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 630A
Tenue au feu selon IEC 60695-2-1-750 °C / 5 s. Pour installation dans les ERP. Capacité 24 et 36 modules par rangée
RAL 7035. Jumelage horizontal. Pour extérieur industriel et urbain sous abri

Emb.	Réf.	Coffrets à équiper				
		Livrés sans flancs latéraux				
		Largeur 700mm				
		24 modules par rangée				
			Haut.	Larg.		Prof.
		totale (mm)	plastronnable (mm)	extérieure (mm)	utile (mm)	(mm)
1	0204 51	1095	1000	700	600	225
1	0204 52	1295	1200	700	600	225
		Largeur 950mm				
		Peuvent intégrer une gaine à câbles				
		36 ou 24 modules (si gaine à câbles intégrée)				
1	0204 56	1095	1000	950	850	225
1	0204 57	1295	1200	950	850	225
		Flancs latéraux				
		Jeu de 2 flancs				
1	0204 66	Pour coffret hauteur 1095mm				
1	0204 67	Pour coffret hauteur 1295mm				

Emb.	Réf.	Gaines à câbles internes	
		Kit gaine à câbles interne	
		Ensemble comprenant: montant et accessoires de montage	
		Permet de réaliser une gaine à câbles de largeur utile: 250mm, à droite ou à gauche à l'intérieur des coffrets de largeur 950mm	
1	0204 26	Pour coffret hauteur 1050 ou 1095mm, réf. 0204 06/56	
1	0204 27	Pour coffret hauteur 1250 ou 1295mm, réf. 0204 07/57	
		Plastrons à charnières et serrures	
1	0204 46	Pour gaine à câbles interne hauteur 1050 ou 1095mm	
1	0204 47	Pour gaine à câbles interne hauteur 1250 ou 1295mm	

Emb.	Réf.	Portes		
		Livrées avec poignées à barillets interchangeable, à commander séparément		
		Distance plastron/porte métal 48mm		
			Pour coffret	
		Métal	Haut. (mm)	Larg. (mm)
1	0212 71		1095	700
1	0212 72		1295	700
1	0212 76		1095	950
1	0212 77		1295	950
		Accessoires		
1	0205 85	Kit d'étanchéité IP 55 en cas de jumelage – longueur 2 × 10m		
1	0204 86¹	Kit de jumelage		
1	0204 82	Jeu de 2 anneaux de levage		

¹ Enveloppes hauteur 1095 et 1295mm, utiliser 2 kits – Enveloppes hauteur 1595mm, utiliser 3 kits – Enveloppes hauteur 1995mm, utiliser 4 kits