

SAT, TEL und Informatik
mit 1 Kabel



5723 40UP61



0765 66UP61

VE	Art.
1	5723 40UP61
1	5723 40AP61
1	5723 40
1	5723 40M
1	0765 66UP61 877 200 001
1	0765 66AP61 877 000 001
1	0765 66 877 619 001
1	5728 17CH 877 619 841

 
Steckdosen RJ45

Multimediasteckdose 4 x RJ45, STP

Ermöglicht mit einem Kabel den gleichzeitigen Betrieb von SAT, DVB-T, Telefon und Internet, eine spezifische RJ45 pro Dienst. Kann nicht für die Zentrale Kabelfernsehen (Art 4130 39) verwendet werden. Nur mit Installationskabel Multimedia TV + Satellit Art. 0327 89 verwenden



UP-Steckdose Arteur
4 x RJ45, Gr. I
○ Weiss




AP-Steckdose Arteur 4 x RJ45
○ Weiss




Einsatz Steckdose Arteur
4 x RJ45
○ Weiss, 2 Module
Einsatz Steckdose Arteur
4 x RJ45
● Magnesium, 2 Module

Datendose 1 x RJ45, STP - Kat. 6

 Legrand-Cabling-System LCS2 mit werkzeugloser Anschlussstechnik, farbliche Kennzeichnung der Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B



 UP-Steckdose Arteur
1 x RJ45, Gr. I
○ Weiss



AP-Steckdose Arteur 1 x RJ45
○ Weiss



Einsatz Steckdose Arteur
1 x RJ45
○ Weiss, 2 Module
Einsatz Steckdose Arteur
1 x RJ45
● Magnesium, 2 Module

Anschlusskabel für Multimedianetzwerk

Anschlusskabel RJ45-RJ45

Für den Anschluss von Netzwerkgeräten
Kabel Kat. 6 S/FTP

 
Länge 2 m



Länge 3 m


Anschlusskabel RJ11-RJ45

für den Anschluss eines Telefons
Länge 2 m



Anschlusskabel RJ45 - F+IEC

 für den Anschluss eines Fernsehers oder Receiver, geliefert mit Adapter für IEC Ø9,52 mm
Länge 2 m



Eingangssignal für Zentralen Optimum auto^{Gigabit}


	DVB-T	Kabelfernsehen	Satellit (DVB-S, DVB-S2)
Eingangssignal Zentrale Art. 4130 38	50 - 60 dBµV	-	68 - 75 dBµV
Eingangssignal Zentrale Art. 4130 39	55 - 59 dBµV	54 - 59 dBµV	-

Verteilung von TV-Signalen auf RJ45 Steckdosen

TV-Signal	Art.	Art. Installationskabel	Maximale Länge
DVB-T	4130 38/39	Kabel Art. 0327 89	40 m
Kabelfernsehen	4130 39	Kabel Art. 0327 89	40 m
Satellitenfernsehen	4130 38	Kabel Art. 0327 89	40 m

Die Verwendung des Multimedia Installationskabel TV+Satellit Art. 0327 89 erlaubt den Einsatz eines Satelliten-Receivers auf jeder RJ45 Steckdose
Die Empfänger und Receiver sind an den RJ45 Steckdosen anzuschliessen

Abmessungen der Produkte

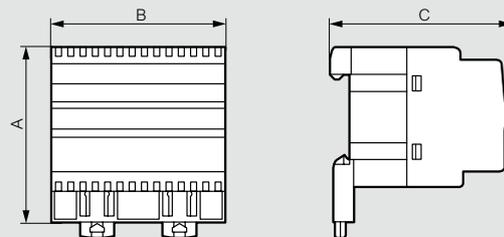

Art.	A	B	C	Anzahl Module
4130 03	89	17,8	69,5	1
4130 15	76,1	35,6	69,5	2
4130 17	93	25	68	1,5
4130 38/39	81,2	213	69,5	12
4130 11	76,1	35,6	69,5	2

Verbrauch der Produkte bei 9V

	Art.	Maximaler Verbrauch
Optimum auto ^{Gigabit} Satellit	4130 38 ⁽¹⁾	1,41 A
Optimum auto ^{Gigabit} Kabelfernsehen	4130 39 ⁽¹⁾	1,41 A

1 : Green Power Zentrale: Der Stromverbrauch ist dem Verbrauch der angeschlossenen Geräte angepasst