

# Normverteiler für Multimedianeetze

## AP-Stark-/Schwachstrom-Normverteiler



0038 23DF1

0038 23DF2

0038 23DF3

Technische Angaben (siehe gegenüber)


VE	Art.	AP-Stark-/Schwachstrom-Normverteiler zum Bestücken
1	<b>0038 23DF1</b> 822 340 001	<p>Aluminiumrahmen mit Abdeckung aus halogenfreiem Kunststoff (weiss RAL 9003) Schwerbrennbar. Isolationsklasse I Öffnungen oben/unten für die Kabeleinführung Tragschienenabstand 125 mm Multimediateil mit transparenter Abdeckung für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.) Inklusive Steckdosenleiste 4 x T13</p> <p><b>Normverteiler Typ DF1</b> Abmessungen: 1040 × 806 × 105 mm Starkstromverteiler 4-Reihen à 24 Module Multimediateil mit 1 Tragschiene DIN 35 mit 13 Modulen und Lochblech</p>
1	<b>0038 23DF2</b> 822 340 011	<p><b>Normverteiler Typ DF2</b> Abmessungen: 1400 × 506 × 105 mm Starkstromverteiler 4-Reihen à 23 Module Multimediateil mit 1 Tragschiene DIN 35 mit 24 Modulen und Lochblech</p>
1	<b>0038 23DF3</b> 822 330 001	<p><b>Normverteiler Typ DF3</b> Abmessungen: 900 × 806 × 105 mm Starkstromverteiler 3-Reihen à 24 Module Multimediateil mit 1 Tragschiene DIN 35 mit 13 Modulen und Lochblech</p>
1	<b>0374 04-13</b> 822 990 041	<p><b>Zubehör</b> <b>Tragschiene, 13 Module</b> Passend zu Verteiler Typ DF1 und DF3</p>
1	<b>0374 04-24</b> 822 990 091	<p><b>Tragschiene, 24 Module</b> Passend zu Verteiler Typ DF2</p>
1	<b>0500 57CH</b> 986 050 009	<p><b>Steckdosenblock 4 × T13</b> Mit Zugentlastung und Anschlussklemmen</p>

# Normverteiler für Multimedianeetze


## Abmessungen

### Stark-/Schwachstrom-Normverteiler

Art. 0038 23DF1

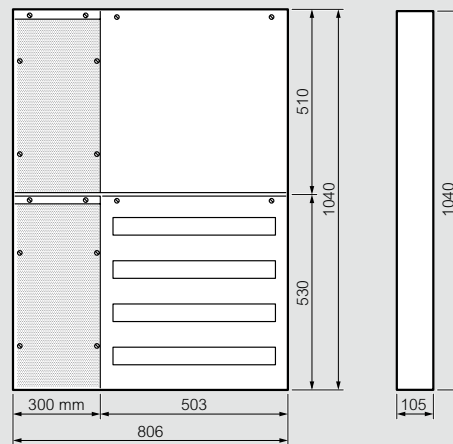

Art. 0038 23DF2

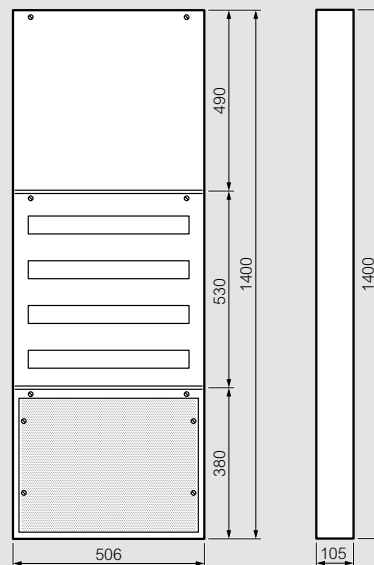

Art. 0038 23DF3

