

Programm Arteor™


Drehschalter

Technische Angaben


Anschlussschema

<p>5718 45UP61 5718 11UP61</p> <p>Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86 Andere Schaltschema auf Anfrage</p> <p>IP 20 Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm, Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm</p>		<p>UP Apparat für UP-Montage</p> <p>Gr. I</p> <p>Weiss</p>	<p>AP Apparat für AP-Montage</p> <p>Gr. I</p> <p>Weiss</p>	<p>BF Einsatz kombinierbar</p> <p>Einbau</p> <p>Weiss</p>	<p>BF Einsatz kombinierbar</p> <p>Einbau</p> <p>Magnesium</p>	<p>M Montage- platte</p> <p>Gr. I</p> <p>Metall</p>	<p>R Rahmen- platte</p> <p>Gr. I</p> <p>Weiss 5717 01 375 110 001</p> <p>Pearl Alu 5717 11 375 110 931</p> <p>Graphite 5717 21 375 110 141</p> <p>Casual 5717 31 375 110 351</p> <p>Mirror White 5717 34 375 110 401</p> <p>Mirror Black 5717 37 375 110 451</p> <p>Stainless Steel 5717 40 375 110 801</p> <p>Woven Metal 5717 43 375 110 811</p>
1	<p>Drehschalter 10A, 400VAC Mit Schraubklemmen, Einsätze Fabrikat Kraus & Naimer CA10</p> <p>Ausschalter – 2 Module</p> <p>Beschriftung: 0–1 Schaltwinkel: 1 × 90°</p>	0 / 3L	<p>5718 45UP61 347 030 001</p> <p>5718 45AP61 267 030 001</p>	<p>5718 45 347 036 001</p> <p>5718 95 347 036 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>		
1	<p>Serienschalter – 2 Module</p> <p>Beschriftung: 0–1–2–1+2 Schaltwinkel: 4 × 90°</p>	1 / 1L	<p>5718 45-1UP61 547 011 001</p> <p>5718 45-1AP61 267 011 001</p>	<p>5718 45-1 547 411 001</p> <p>5718 95-1 547 411 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>		
1	<p>Umschalter – 2 Module</p> <p>Beschriftung: 1–0–2 Schaltwinkel: 2 × 90°</p>	2 / 1L	<p>5718 45-2UP61 547 022 001</p> <p>5718 45-2AP61 267 022 001</p>	<p>5718 45-2 547 422 001</p> <p>5718 95-2 547 422 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>		
1	<p>Tast-/Rast-Schalter – 2 Module</p> <p>Beschriftung: 1–0–2 Schaltwinkel: 2 × 30° für Tasterfunktion, 2 × 90° für Schalterfunktion</p>	2 / 2L	<p>5718 11UP61 347 220 001</p> <p>5718 11AP61 267 220 001</p>	<p>5718 11 347 226 001</p> <p>5718 11M 347 226 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>		
1	<p>Wechselschalter – 2 Module</p> <p>Beschriftung: 1–2 Schaltwinkel: 1 × 90°</p>	3 / 1L	<p>5718 45-3UP61 547 031 001</p> <p>5718 45-3AP61 267 031 001</p>	<p>5718 45-3 547 431 001</p> <p>5718 95-3 547 431 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>		
1	<p>Mehrfachumschalter – 2 Module</p> <p>Beschriftung: 0–1–2–3 Schaltwinkel: 3 × 45°</p>	5 / 1L	<p>5718 45-5UP61 547 051 001</p> <p>5718 45-5AP61 267 051 001</p>	<p>5718 45-5 547 453 001</p> <p>5718 95-5 547 453 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>		
1	<p>Frontplatten mit Beschriftung Für Drehschalter, andere Bezeichnungen auf Anfrage</p> <p>Tag–0–NACHT – 2 Module</p> <p>Für Umschalter 2 / 1L (Art. 571 845-2)</p>			<p>5718 G01 378 140 001</p> <p>5718 G51 378 140 841</p>			
1	<p>Hand–0–Auto – 2 Module</p> <p>Für Umschalter 2 / 1L (Art. 571 845-2)</p>			<p>5718 G02 378 141 001</p> <p>5718 G52 378 141 841</p>			


Ausschalter 0/3L
Art. 5718 45 / 5718 95

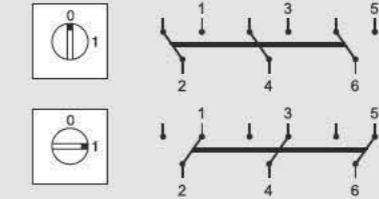

Umschalter 2/1L
Art. 5718 45-2 / 5718 95-2

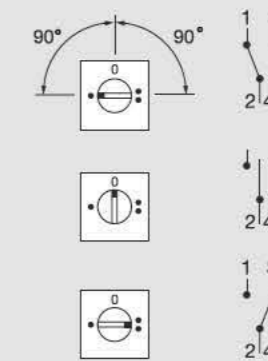

Tast-/Rast-Schalter 2/2L
Art. 5718 11 / 5718 11M

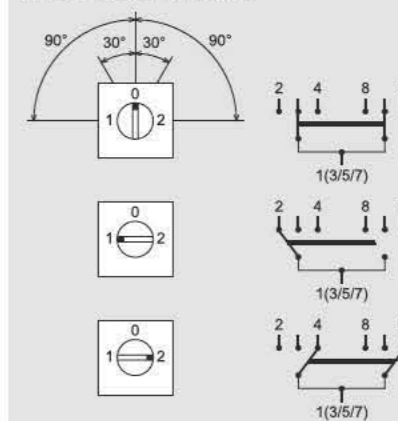

Mehrfachumschalter 5/1L
Art. 5718 45-5 / 5718 95-5

