

Programm Plexo™ Aufputz IP 55

Schalter, Taster, Bewegungsmelder, Steckdosen, Kabelausgang




0697 11



0697 12



360°

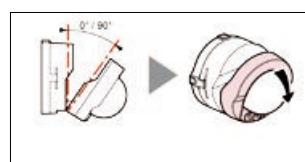

0697 79

NAP Gehäuse mit 2 Kabeleinführungen (80 x 80 x 53 mm). Apparate mit Steckklemmen
Beleuchtete Funktionen sind vorbestückt mit 230 V Leuchtaggregaten (S. 376)

VE	Art.	Wippschalter 10 AX, 250 V	VE	Art.	Storensteuerung
		IP 55, IK 07			IP 55, IK 07
		Wechselschalter	3/1L		Storenschalter
5	0697 51 240 131 001			1	0697 58 206 500 001
10	0697 11 240 131 031				0697 18 206 500 031
1	0697 52 240 331 001	Wechselschalter Kontroll	KS 3/1L	5	Storentaster
10	0697 12 240 331 031				Für Anschluss an Storensteuerungen 10 A, 250 V
1	0697 53 240 231 301	Wechselschalter Orientierung	LS 3/1L	5	
5	0697 13 240 231 031			5	0697 69 262 500 001
1	0697 55 240 111 001	Doppel-Wechselschalter	3+3/1L	5	0697 29 262 500 031
10	0697 15 240 111 031			5	Kabelausgang
		IP 55, IK 07			IP 55, IK 07
		Wipptaster 10 A, 250 V			Mit Zugentlastung
		IP 55, IK 07			
1	0697 60 262 250 001	Schliesser	A/1L	5	0697 79 153 601 001
10	0697 20 262 250 031			5	0697 45 153 601 031
5	0697 62 262 450 001	Schliesser Orientierung	AL/1L	10	Steckdosen 10/16 A, 250 V, 1 LNPE
10	0697 22 262 450 031			10	Mit Klappdeckel IP 55, IK 07
		IP 55			Typ T13, 10 A
		Für das Schalten von:			Mit Steckklemmen
		2000 W Glüh- und 230 V Halogenlampen und NV			
		Halogenlampen		10	0696 31-13 623 019 001
		1000 VA Leuchtmittel		10	0697 31-13 623 018 331
		Zeitbereich: 12 s ... 16 Min.			Typ T23, 16 A
		Zeitzirkus beginnt mit jeder Detektion neu			Mit Steckklemmen
		Reichweite: 9 m			
		Bei Wandmontage, 2,50 m ab Boden		10	0696 31-23 623 619 001
		Minimale Montagehöhe 1,70 m		10	0697 31-23 623 618 331
		Abdeckung für Verkleinerung des			Steckdosen 10/16 A, 250/400 V, 3 LNPE
		Erfassungsbereichs,			Mit Klappdeckel IP 55, IK 07
		Abmessung: 90 x 91 mm, Durchmesser			Gehäuse 97 x 97 x 58 mm
		91 mm, Erfassungsbereich: 360°			Mit Steckklemmen
1	0697 80 535 941 002			10	Typ T15, 10 A
1	0697 40 535 941 012			10	
					T15
					T23
					T25