

Programm Arteor™

Schlüsselschalter

Technische Angaben

Anschlussschema



0770 74UP61 0770 74-2UP61

Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86
Frontplatten für Standard-Schlüsselschalter S. 42

IP 20

Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm,
Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm


VE

Schlüsselschalter

		UP Apparat für UP-Montage	AP Apparat für AP-Montage	BF Einsatz kombinierbar	BF Einsatz kombinierbar	M Montage- platte	R Rahmen- platte
		Gr. I	Gr. I	Einbau	Einbau	Gr. I	Gr. I
		Weiss	Weiss	Weiss	Magnesium	Metall	
1	Wechselschalter mit Zylinder – 2 Module Schaltstellung 1–2, 6A, 250V Schlüssel RONIS Nr. 601 Schlüsselabzug auf allen Positionen Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²	3 / 1L					Weiss 5717 01 375 110 001
1	Umschalter mit Zylinder – 2 Module Schaltstellung 1–0–2, 6A, 250V Schlüssel RONIS Nr. 601 Schlüsselabzug auf allen Positionen Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²	2 / 1L					Pearl Alu 5717 11 375 110 931
1	Ausschalter ohne Zylinder – 2 Module Schaltstellung 0–1, 6 A, 250V Geliefert ohne DIN-Halbzyylinder (Art. 0697 95, separat bestellen) Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²	0 / 2L	0770 74UP61 547 002 001	nicht möglich	0770 74 547 602 001	0770 74M 547 602 841	5717 57 376 111 031
1	Umschalter ohne Zylinder – 2 Module Schaltstellung 1–0–2, 6 A, 250V Geliefert ohne DIN-Halbzyylinder (Art. 0697 95, separat bestellen) Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²	2 / 1L	0770 74-2UP61 547 121 001	nicht möglich	0770 74-2 547 421 001	0770 74-2M 547 421 841	5717 57 376 111 031
1	Schlüsselzylinder						Graphite 5717 21 375 110 141
1	DIN-Halbzyylinder Geliefert mit 3 Schlüsseln Schlosszylinder für Schliessplananlagen sind direkt bei den Herstellerfirmen zu bestellen. Angaben: DIN-Halbzyylinder 40 mm. Kaba Schliesssysteme AG, 8620Wetzikon oder Keso AG, Security Systems, 8805 Richterswil				0697 95 189 963 001		Casual 5717 31 375 110 351
							Mirror White 5717 34 375 110 401
							Mirror Black 5717 37 375 110 451
							Stainless Steel 5717 40 375 110 801
							Woven Metal 5717 43 375 110 811


■ Wechselschalter 3/1L

Art. 0770 72 / 0770 72M

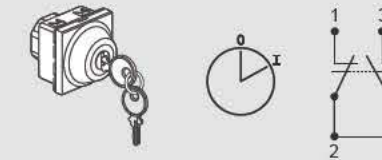


■ Umschalter 2/1L

Art. 0770 73 / 0770 73M

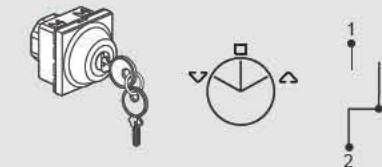

■ Ausschalter 0/2L

Art. 0770 74 / 0770 74M

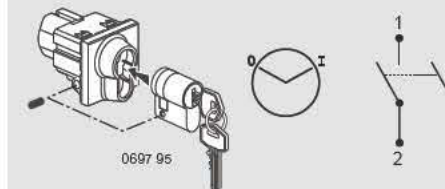

■ Umschalter 2/1L

Art. 077074-2 / 077074-2M

