



Kabelkanal DLP évolutive

Profile, Deckel, Zubehör und Apparatemontage

KABELKAMMERN			PROFILE, DECKEL UND TRENNWÄNDE							WINKEL			T-ABZWEIGER			APPARATETRÄGER MOSAIC			
Anzahl Kabelklammern	Abmessung Deckelbreite (mm)	Abmessung Profile (mm)	Profile	biegsame Deckel	Trennwände		Klammern	Profilverbinder	Abschlussplatten	Innenwinkel 80° bis 100°	Aussenwinkel 60° bis 120°	Flachwinkel	Flachabzweiger 80 mm	Flachabzweiger 105 mm	Winkelabzweiger	2 Module	4 Module	6 Module	8 Module
			Innen liegend	Deckel tellend	2 Module	4 Module										6 Module	8 Module		
1	65	50 × 80	0104 12 127 531 101	0105 21 127 547 101	0105 82 127 548 501	-	0106 81 127 549 411	0106 91 127 597 301	0107 22 127 558 401	0106 02 127 550 801	0106 22 127 554 101	0107 67 127 571 111	0107 35 127 566 311	-	0107 63 127 566 151	0109 52 127 594 101	0109 54 127 594 201	0109 56 127 594 301	0109 58 127 594 801
	85	50 × 105	0104 22 127 531 301	0105 22 127 547 201	0105 82 127 548 501	-	0106 82 127 549 301	0106 91 127 597 301	0107 02 127 558 101	0106 02 127 550 801	0106 22 127 554 101	0107 85 127 571 121	0107 35 127 566 311	0107 36 127 566 051	0107 63 127 566 151	0109 92 127 594 401	0109 94 127 594 501	0109 96 127 594 601	0109 98 127 594 901
	130	65 × 150	0104 33 127 531 501	0105 24 127 547 301	0105 83 127 548 601	-	0106 86 127 549 401	0106 91 127 597 301	0107 06 127 558 201	0106 03 127 550 901	0106 23 127 554 201	0107 90 127 571 411	0107 33 127 566 701	0107 38 127 566 071	0107 64 127 566 161	-	-	-	-
	180	65 × 195	0104 53 127 531 601	0105 26 127 547 401	0105 83 127 548 601	-	0106 86 127 549 401	0106 91 127 597 301	0107 07 127 558 301	0106 03 127 550 901	0106 23 127 554 201	0107 93 127 571 421	0107 33 127 566 701	0107 38 127 566 071	0107 64 127 566 161	-	-	-	-
2	65	65 × 150	0104 33 127 531 501	2 × 0105 21 2 × 127 547 101	-	0104 73 127 548 401	0106 81 127 549 411	0106 91 127 597 301	0107 06 127 558 201	0106 07 127 550 911	0106 36 127 554 211	0107 90 127 571 411	0107 33 127 566 701	0107 38 127 566 071	0107 64 127 566 161	0109 52 127 594 101	0109 54 127 594 201	0109 56 127 594 301	0109 58 127 594 801
	85	65 × 195	0104 53 127 531 601	2 × 0105 22 2 × 127 547 201	-	0104 73 127 548 401	0106 82 127 549 301	0106 91 127 597 301	0107 07 127 558 301	0106 07 127 550 911	0106 36 127 554 211	0107 93 127 571 421	0107 33 127 566 701	0107 38 127 566 071	0107 64 127 566 161	0109 92 127 594 401	0109 94 127 594 501	0109 96 127 594 601	0109 98 127 594 901

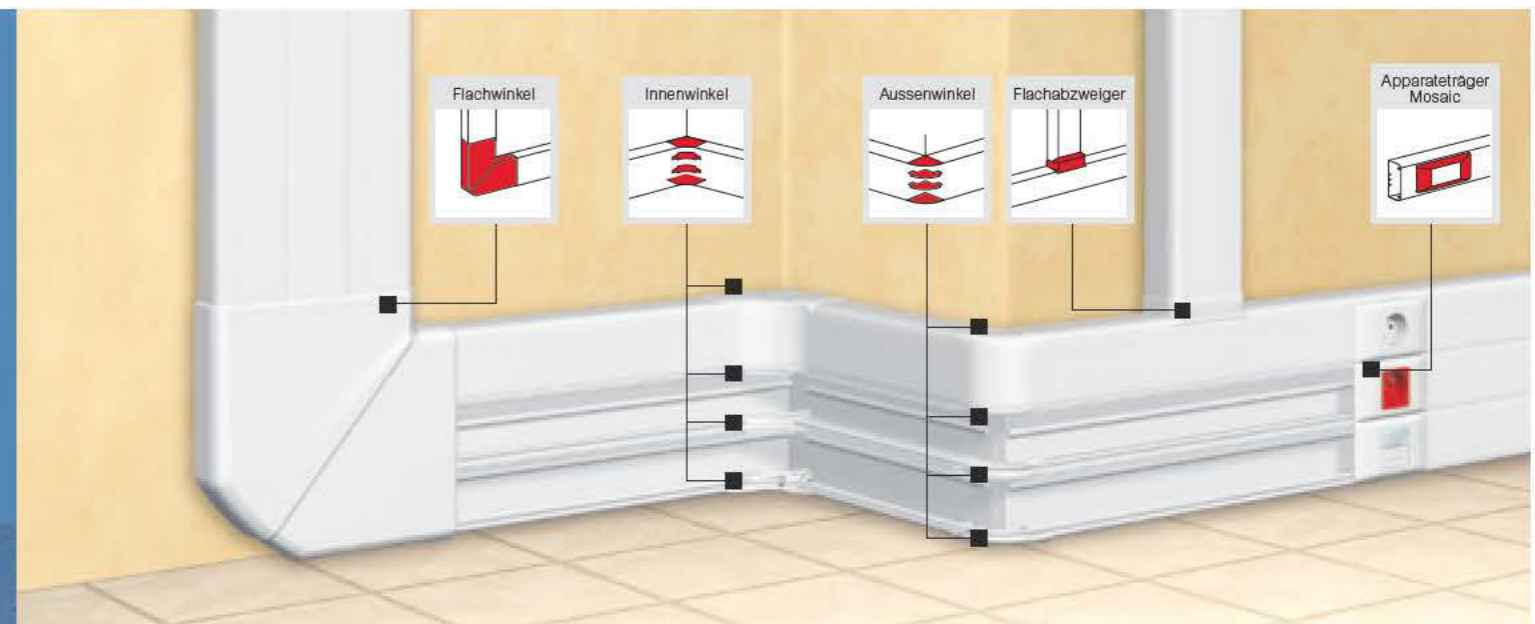

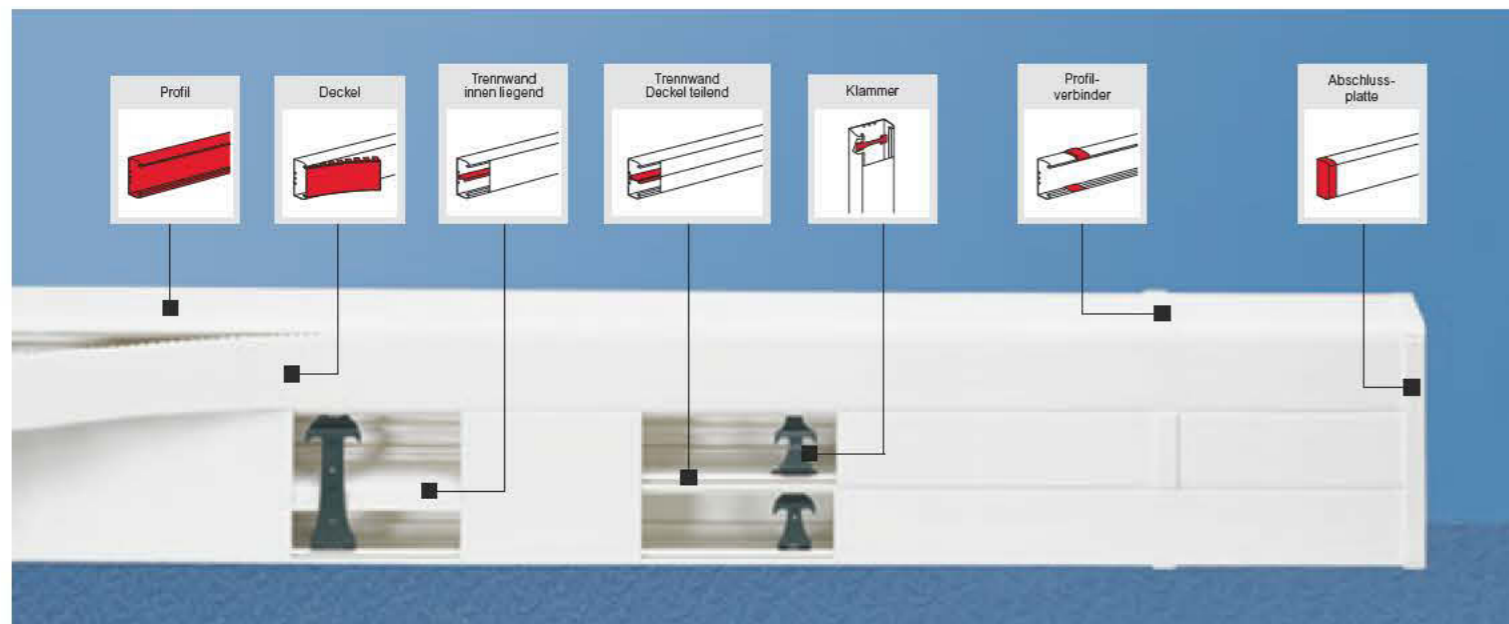

Schalterprogramm Mosaic™

S. 342