

XL³ 125

Technische Daten


Anzahl Anschlüsse pro Schutzleiter-Klemmenleiste (wird mit dem Gehäuse geliefert)

Art.	Klemmenleisten		
	Steckklemmen 1,5 bis 4 mm ²	Schraubklemmen 6 bis 25 mm ² 6 bis 35 mm ²	
4016 11	18	5	-
4016 12	27	5	-
4016 13	36	5	-
4016 14	45	5	5


Anzahl mitgelieferte Blindabdeckungen pro Verteiler

Art.	Anzahl Blind- abdeckungen 5TE
4016 11	1
4016 12	2
4016 13	3
4016 14	3

Abmessungen

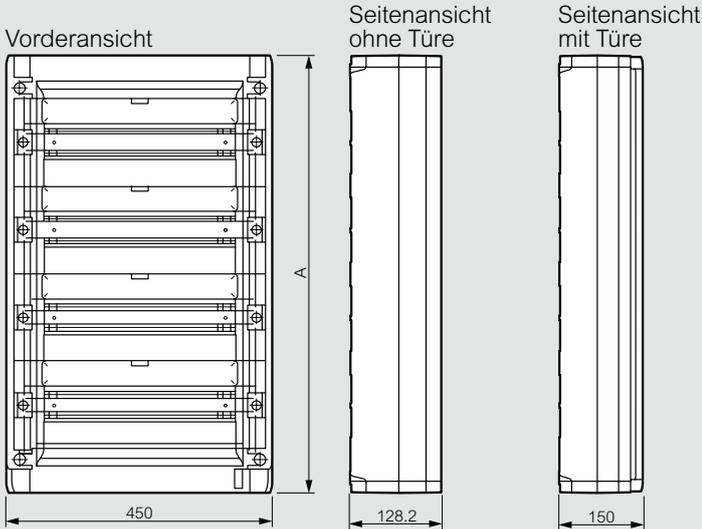

Befestigungsabstände und Abstand zwischen Schienen

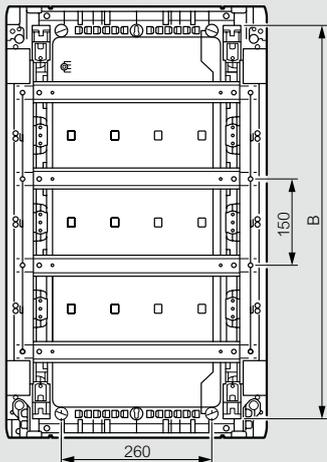


Art.-Nr. Gehäuse	A (mm)	B (mm)
4016 11	300	250
4016 12	450	365
4016 13	600	515
4016 14	750	665


Ausfahrbarer und schwenkbarer Rost

Demontierbares Gerüst


Demontierbare Schienen

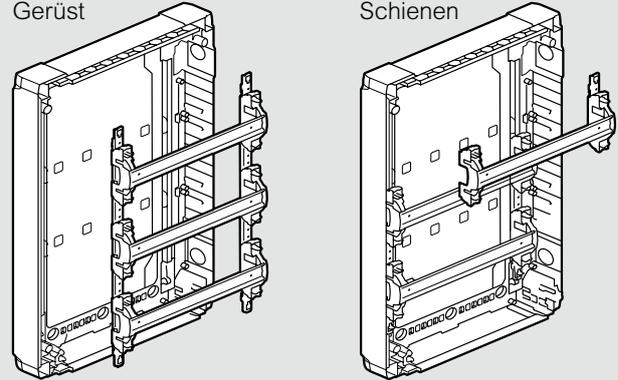

Gerüst schwenkbar

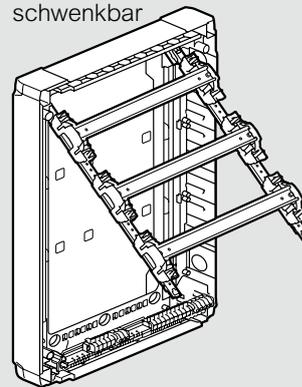

Demontierbare Kabelzone

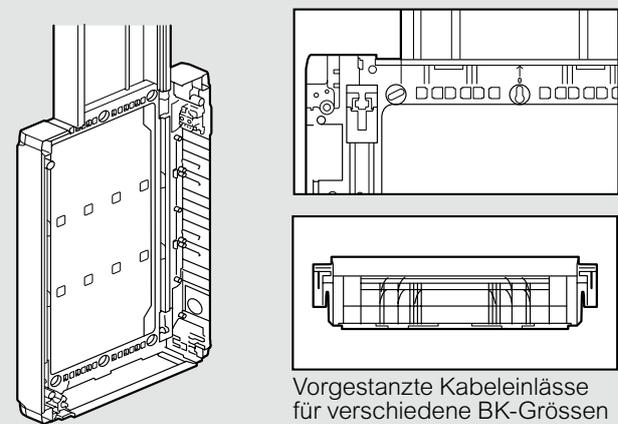

Demontierbare Frontplatte

Verteilerkasten mit Schiene, Lochplatte, Frontplatte für Einbaugeräte und vollflächiger Frontplatte

