


Kunststoffgehäuse

für industrielle Anwendungen

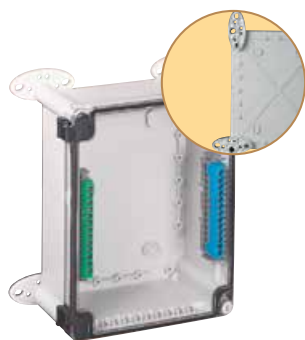

0359 61



0359 70



0350 13



0350 44 mit Scharnier 0358 01

Glatte Frontflächen

Freie Wahl der Befestigungslösung:

- innen 4 Langlöcher im Gehäuseboden

- ausserhalb, an den Ecken, mittels Schrauben Ø 4mm

- mittels Laschen zur Wandbefestigung (Art. 0358 02) Schutzklasse II mit Schutzabdeckungen (im Lieferumfang) der Befestigungsschrauben
Geräte können entweder verschraubt oder auf vollflächigen Einbauplatten befestigt werden. Befestigung der Klemmschienen IP 2x im oberen Teil
Öffnen/Schliessen durch ¼-Umdrehung der Gehäusedeckel-Verschraubung (Schlitzschraubendreher). Position geschlossen/geöffnet sichtbar
angezeigt I/O. Unverlierbarer Deckel, ausser für die Abmessungen 310×240 und 360×270. Anpassbare Scharniere auf allen Modellen ab 130×130

VE	Art.	Kunststoffgehäuse
		IP 55, IK 07, grau RAL 7035 Innenabmessung Höhe × Breite × Tiefe (mm)
1	0359 00 152 108 331	Deckel vollflächig 130 × 75 × 74
1	0359 30 152 207 331	130 × 130 × 74
1	0359 40 152 210 331	155 × 110 × 74
1	0359 50 152 240 331	180 × 140 × 86
1	0359 60 152 339 331	220 × 170 × 86
1	0359 70 152 389 331	270 × 170 × 86
1	0359 80 152 410 331	310 × 240 × 124
1	0359 90 152 450 331	360 × 270 × 124
1	0359 01 152 108 341	130 × 75 × 74
1	0359 31 152 207 341	130 × 130 × 74
1	0359 41 152 210 341	155 × 110 × 74
1	0359 51 152 240 341	180 × 140 × 86
1	0359 61 152 339 341	220 × 170 × 86
1	0359 71 152 389 341	270 × 170 × 86
1	0359 81 152 410 341	310 × 240 × 124
1	0359 91 152 450 341	360 × 270 × 124

VE	Art.	Kunststoffgehäuse
		IP 66, IK 08, gris T 029 Innenabmessung Höhe × Breite × Tiefe (mm)
1	0350 07 152 108 321	Deckel vollflächig 130 × 75 × 74
1	0350 13 152 207 321	130 × 130 × 74
1	0350 17 152 210 321	155 × 110 × 74
1	0350 22 152 240 321	180 × 140 × 86
1	0350 28 152 339 321	220 × 170 × 86
1	0350 33 152 389 321	270 × 170 × 86
1	0350 44 152 410 321	310 × 240 × 124
1	0350 47 152 450 321	360 × 270 × 124

VE	Art.	Zubehör
		Scharniere
1	0358 00 152 901 901	RAL 7016, Satz von je 2 Stück Für Gehäuse 130 × 130 bis 270 × 170
1	0358 01 152 901 911	Für Gehäuse 310 × 240 bis 360 × 270
		Montage- bzw. Einbauplatten aus Metall
		Feuerverzinkter Stahl, Stärke 15/10 für Gehäuse: 130 × 130 Art. 359 30/31 und 350 13
5	0358 10 152 920 901	155 × 110 Art. 359 40/41 und 350 17
5	0358 11 152 921 901	180 × 140 Art. 359 50/51 und 350 22
5	0358 12 152 922 901	220 × 170 Art. 359 60/61 und 350 28
5	0358 13 152 923 901	270 × 170 Art. 359 70/71 und 350 33
5	0358 14 152 924 901	310 × 240 Art. 359 80/81 und 350 44
5	0358 15 152 925 901	360 × 270 Art. 359 90/91 und 350 47
5	0358 16 152 926 901	
		Laschen für Wandbefestigung
1	0358 02 152 910 901	Satz von je 4 Stk. Laschen
		Gehäuse mit Übertiefe
2	0921 22 152 341 001	vollflächiger Deckel, grau RAL 7035 IP 55, IK 07, Einbautiefe 140mm 220 × 170 × 140mm mit 4 Verriegelungen
1	0922 84 152 411 001	IP 55, IK 08, Einbautiefe ≥ 154mm 310 × 240 × 160mm mit 4 Verriegelungen
		Montage- bzw. Einbauplatten aus Metall, Stärke 15/10
5	0350 90 152 930 031	Für Gehäuse 220 × 170mm
1	0350 93 152 930 001	Für Gehäuse 310 × 240mm