




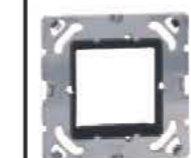














 





Programm Arteor™


Informatiksteckdosen Kat. 5e, Zubehör für den Einbau von R&M Produkten

Technische Angaben

Zusammenstellung und Bestellangaben

 <p>0765 54UP61 5718 42UP61</p> <p>Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86</p> <p>IP 20 Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm, Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm</p>		 <p>UP Apparat für UP-Montage Gr. I Weiss</p>	 <p>AP Apparat für AP-Montage Gr. I Weiss</p>	 <p>BF Einsatz kombinierbar Einbau Weiss</p>	 <p>BF Einsatz kombinierbar Einbau Magnesium</p>	 <p>M Montageplatte Gr. I Metall</p>	 <p>R Rahmenplatte Gr. I</p>
<p>Datendosen Kat. 5e Legrand-Cabling-System LCS² mit werkzeugloser Anschluss-technik Farbliche Kennzeichnung der Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B Normenkonform nach ISO/IEC 11801 ed. 2.0, EN 50173-1 und EIA/TIA 568 C2</p>							
1	 <p>1 × RJ45 UTP – 1 Modul</p>			0765 51 877 737 001	5728 03CH 877 737 841	5717 57 376 111 031	 Weiss 5717 01 375 110 001
1	 <p>1 × RJ45 UTP – 2 Module</p>	0765 54UP61 877 237 001	0765 54AP61 877 037 001	0765 54 877 637 001	5728 15 CH 877 637 841	5717 57 376 111 031	 Pearl Alu 5717 11 375 110 931
1	 <p>2 × RJ45 UTP – 2 Module</p>	0765 51-2UP61 877 241 001	0765 51-2AP61 877 041 001	0765 51-2 877 641 001	5728 03-2 877 641 841	5717 57 376 111 031	 Graphite 5717 21 375 110 141
<p>Zubehör für den Einbau von R&M Produkten</p>							
1	 <p>Montageset «swissline» 1 × TT83 und 2 × RJ45 (ausbrechbar) – 2 Module Leer Zum Bestücken mit Anschlussmodulen Fabrikat R&M «swissline»</p>	5718 42UP61 378 546 001	5718 42AP61 378 046 001	5718 42CH 378 646 001	5718 92CH 378 646 841	5717 57 376 111 031	 Casual 5717 31 375 110 351
1	 <p>Frontplatte «Advanced» 2 × Koax + 2 × RJ45 – 2 Module Für R&M Multimediadose Einsätze und Befestigungsplatten Gr. I sind direkt beim Grossisten zu bestellen Einbau in Mehrfachkombinationen mit Art. 5717 52RM oder 5717 53RM</p>			R170706W 378 007 001	R170706M 378 007 841		 Mirror White 5717 34 375 110 401
1	 <p>Frontplatte «Advanced» 3 × Koax + 2 × RJ45 – 2 Module Für R&M Multimediadose mit F-Buchse oder MiniDat Anschluss Einsätze und Befestigungsplatten Gr. I sind direkt beim Grossisten zu bestellen Einbau in Mehrfachkombinationen mit Art. 5717 52RM oder 5717 53RM</p>			R170707W 378 008 001	R170707M 378 008 841		 Mirror Black 5717 37 375 110 451
1	 <p>Montageplatte Gr. I + I Für 1 × R&M Multimediadose und 1 × Einsatz Arteor, 139 × 85 × 1,2 mm</p>		N			5717 52RM 376 210 131	
1	 <p>Montageplatte Gr. I + I + I Für 1 × R&M Multimediadose und 2 × Einsatz Arteor, 199 × 85 × 1,2 mm</p>		N			5717 53RM 376 310 131	 Stainless Steel 5717 40 375 110 801
1	 <p>Frontplatte «freenet» 2 × RJ45 – 2 Module Für R&M Anschlussmodule und LWL Verbinder mit Trägerplatte Anschlussmodule sind direkt beim Grossisten zu bestellen</p>			R313332W 877 036 001	R313332M 877 030 841	5717 57 376 111 031	 Woven Metal 5717 43 375 110 811

Zusammenstellung «Advanced»

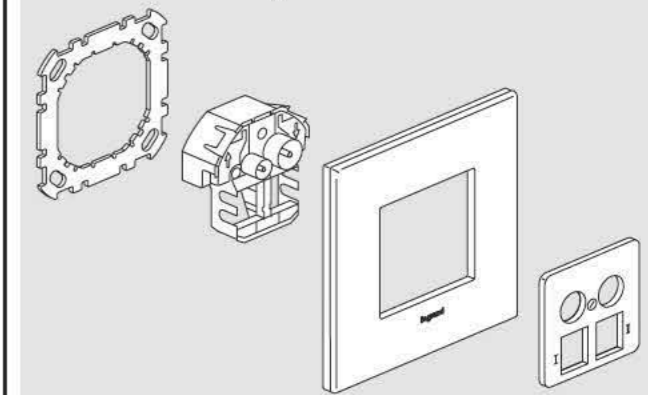

Bestellangaben «Advanced»

Befestigungsplatten Gr. I und Einsätze sind direkt bei Ihrem Elektrogrossisten zu bestellen.

Befestigungsplatte Gr. I

R170647 UP MM Befestigungsplatte R&M Gr. I 376 811 105

Einsätze «Advanced»

R170679 Enddose, IEC-M/F, 2 loch, 4 dB 965 318 705
 R170680 Enddose, IEC-M/F, 2 loch, 11 dB 965 318 715
 R170681 Enddose, IEC-M/F, 2 loch, 15 dB 965 318 725
 R170721 Durchgangsdose IEC-M/F, 2 loch, 15 dB 965 358 725
 R170682 Enddose, SAT+R/TV, 3 loch 965 308 705

Anschlussmodule

R305112 Anschlussmodul RJ45, Kat. 5e/u 977 821 125
 R305111 Anschlussmodul RJ45, Kat. 5e/s 977 821 115
 R305114 Anschlussmodul RJ45, Kat. 6/u 977 821 225
 R305113 Anschlussmodul RJ45, Kat. 6/s 977 821 215

Bestellangaben «swissline»

R10077-T Einsatz 6-polig T+T83/A6 975 235 195
 R35155 Einsatz 2 × R J45/u, 8L, parallel 8-polig, ungeschirmt 977 742 095
 R35156 Einsatz 2 × R J45/s, 8L, parallel 8-polig, geschirmt 977 712 095
 R35157 Einsatz 2 × R J45/u, 4L, getrennt 4-polig, ungeschirmt 977 752 095
 R35215 Einsatz 2 × R J45/u, 4L, getrennt 4-polig, Kategorie 5, ungeschirmt 977 752 195
 R35158 Einsatz 2 × R J45/s, 4L, getrennt 4-polig, geschirmt 977 722 095
 R35216 Einsatz 2 × R J45/s, 4L, getrennt 4-polig, Kategorie 5, geschirmt 977 722 195
 R35220 Einsatz 2 × RJ45/u, Ethernet Kategorie 5, ungeschirmt 977 752 295
 R35221 Einsatz 2 × RJ45/s, Ethernet Kategorie 5, geschirmt 977 722 295
 R307152 Einsatz 2 × RJ45/s, ISDN/Ethernet Kategorie 5, geschirmt 977 892 105