








Programm Arteor™


Antennen-Steckdosen und Frontplatten

Technische Angaben

Anschluss, Dämpfungen, Zusammensetzung

 <p>0787 83UP61 5718 43UP61</p> <p>Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86</p> <p>IP 20 Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm, Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm</p>		 <p>UP Apparat für UP-Montage Gr. I</p> <p>○ Weiss</p>	 <p>AP Apparat für AP-Montage Gr. I</p> <p>○ Weiss</p>	 <p>BF Einbauelement kombinierbar Einbau</p> <p>○ Weiss</p>	 <p>BF Einbauelement kombinierbar Einbau</p> <p>● Magnesium</p>	 <p>M Montageplatte Gr. I</p> <p>Metall</p>	 <p>R Rahmenplatte Gr. I</p> <p>○ Weiss 5717 01 375 110 001</p> <p>● Pearl Alu 5717 11 375 110 931</p> <p>● Graphite 5717 21 375 110 141</p> <p>● Casual 5717 31 375 110 351</p> <p>● Mirror White 5717 34 375 110 401</p> <p>● Mirror Black 5717 37 375 110 451</p> <p>● Stainless Steel 5717 40 375 110 801</p> <p>● Woven Metal 5717 43 375 110 811</p>
1	<p>Antennen-Steckdose TV-R</p> <p>Einzelelement 1.5dB – 2 Module</p> <p>Enddose für Einzelanlagen, rückwärtig 4-68MHz (auf der TV-Buchse) 2 IEC Buchsen (männlich/weiblich) Schirmung Klasse A Schneller Steckanschluss</p>	0787 83UP61 965 680 001	0787 83AP61 965 681 001	0787 83 965 686 001	0787 83M 965 686 841	5717 57 376 111 031	
1	<p>Durchgangselement 14dB – 2 Module</p> <p>Rückwärtig 4-68MHz (auf der TV-Buchse), Durchgangsdämpfung 1.5dB 2 IEC Buchsen (männlich/weiblich) Schirmung Klasse A Schneller Steckanschluss</p>			0787 87 965 646 001	0787 87M 965 646 841	5717 57 376 111 031	
1	<p>Enddose 10dB – 2 Module</p> <p>Rückwärtig 4-68MHz (auf der TV-Buchse), mit Abschlusswiderstand 2 IEC Buchsen (männlich/weiblich) Schirmung Klasse A Schneller Steckanschluss</p>	0787 88UP61 965 632 001		0787 88 965 636 001	0787 88M 965 636 841	5717 57 376 111 031	
1	<p>Antennen-Steckdose TV-R-SAT</p> <p>Einzelelement 1.5dB – 2 Module</p> <p>Enddose für Einzelanlagen, rückwärtig 4-68MHz (auf der TV-Buchse) 2 IEC Buchsen (männlich/weiblich), 1 F-Buchse Schirmung Klasse A Schneller Steckanschluss</p>	0787 86UP61 965 360 001	0787 86AP61 965 361 001	0787 86 965 366 001	0787 86M 965 366 841	5717 57 376 111 031	
1	<p>Frontplatten</p> <p>Frontplatte TV-R-Daten – 2 Module</p> <p>Für Kombinationseinsätze mit Wiclic, montiert in Arteor Montageplatte Anschluss für Multimedia ausbrechbar Geliefert ohne Einsatz</p>	5718 43UP61 378 575 001	5718 43AP61 378 475 001	5718 43 378 124 001	5718 93 378 125 841	5717 57 376 111 031	Mirror White 5717 34 375 110 401
1	<p>Frontplatte Universal TV-R-Daten – 2 Module</p> <p>Für Steckdosen Gr. I mit Wiclic (z.B. Fabrikat Wisi) Geliefert ohne Einsatz</p>			0787 89WISI 378 127 001	0787 89WISIM 378 127 841	5717 57 376 111 031	Mirror Black 5717 37 375 110 451
1	<p>Frontplatte Universal TV-R – 2 Module</p> <p>Für handelsübliche Antennensteckdosen Gr. I oder in Kombinationen Geliefert ohne Einsatz</p>	0787 89UP61 378 577 001	0787 89AP61 378 477 001	0787 89 378 123 001	0787 89M 378 123 841	5717 57 376 111 031	
1	<p>Frontplatte Universal TV-R-SAT – 2 Module</p> <p>Für handelsübliche Antennensteckdosen Gr. I oder in Kombinationen Geliefert ohne Einsatz</p>			0787 85SAT 378 126 001	0787 85SATM 378 126 841	5717 57 376 111 031	Stainless Steel 5717 40 375 110 801

Anschluss

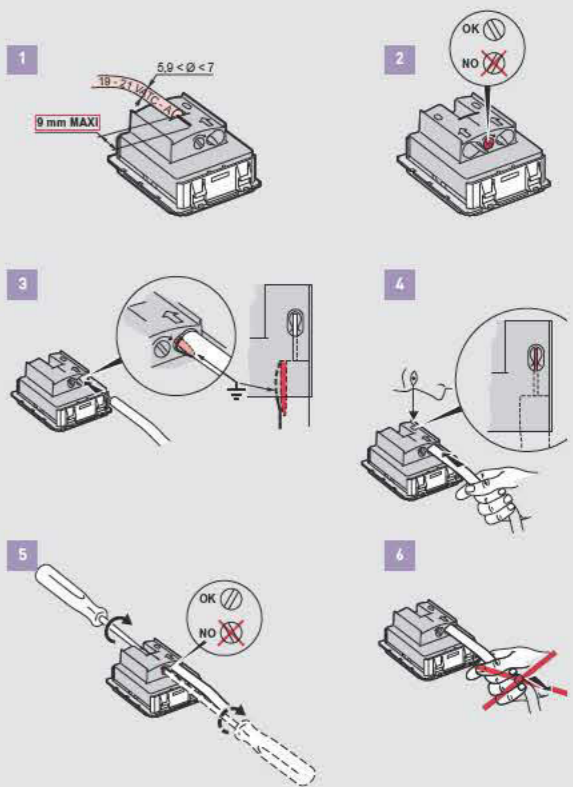


Dämpfungen, Rückweg

	4-30 MHz	47-68 MHz	87.5-108 MHz	120-470 MHz	470-962 MHz	960-2150 MHz	2150-2400 MHz
0787 83 TV	1.5 dB				1.5 dB		
0787 83 R			1.5dB				
0787 87 TV	14 dB				14 dB		
0787 87 R			14dB				
0787 88 TV	10 dB				10 dB		
0787 88 R			10dB				
0787 86 TV	1.5 dB				1.5 dB		
0787 86 R			1.5dB				
0787 86 SAT							2 dB

Passende Frontplatten zu handelsüblichen Steckdosen

Antennen-Steckdosen als Kombinationseinsätze

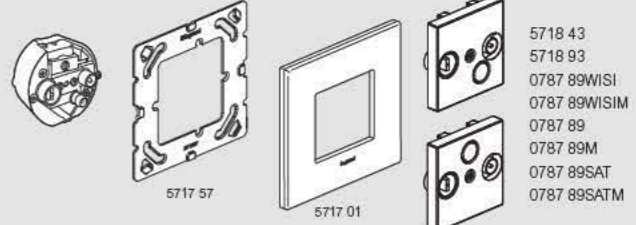

Antennen-Steckdosen Gr. I (z.B. Fabrikat WISI, Telnor, usw.)

