



5717 00/01 Weiss
5717 10/11 Pearl Alu
5717 20/21 Graphite
5717 01WMR Weiss mit Zierrahmen silber
5717 01SZR Schwarz mit Zierrahmen silber

Montageplatten S. 84, Mehrfachkombinationen S. 82

VE	Art.	Rahmenplatten Basic
		Kunststoff lackiert Schraublose Befestigung durch Rast-/Steck-Technik Vertikale oder horizontale Befestigung Apparate-Achsabstand 57 mm
		Weiss
1	5717 00 375 111 001	1×1 (Kleinkombination Gr. I)
1	5717 01 375 110 001	1×1
1	5717 02 375 210 001	2×1
1	5717 03 375 310 001	3×1
1	5717 04 375 220 001	2×2
1	5717 05 375 320 001	3×2
1	5717 06 375 330 001	3×3
		Pearl Alu
1	5717 10 375 111 931	1×1 (Kleinkombination Gr. I)
1	5717 11 375 110 931	1×1
1	5717 12 375 210 931	2×1
1	5717 13 375 310 931	3×1
1	5717 14 375 220 931	2×2
1	5717 15 375 320 931	3×2
1	5717 16 375 330 931	3×3
		Graphite
1	5717 20 375 111 141	1×1 (Kleinkombination Gr. I)
1	5717 21 375 110 141	1×1
1	5717 22 375 210 141	2×1
1	5717 23 375 310 141	3×1
1	5717 24 375 220 141	2×2
1	5717 25 375 320 141	3×2
1	5717 26 375 330 141	3×3

VE	Art.	Aufputzrahmen 1×1
		Abmessungen 79×79×54 mm, Isolierstoff geliefert mit Montageplatte Für Einbau von Einsätzen Bauart BF
10	5718 44 282 011 001	○ Weiss
10	5718 44-67 282 011 931	● Pearl Alu
10	5718 44-68 282 011 141	● Graphite

VE	Art.	Rahmenplatten Basic mit Zierrahmen
		Kunststoff lackiert Schraublose Befestigung durch Rast-/Steck-Technik Vertikale oder horizontale Befestigung Apparate-Achsabstand 57 mm
		Weiss mit Zierrahmen Silber
1	5717 00WMR 375 111 501	1×1 (Kleinkombination Gr. I)
1	5717 01WMR 375 110 501	1×1
1	5717 02WMR 375 210 501	2×1
1	5717 03WMR 375 310 501	3×1
1	5717 04WMR 375 220 501	2×2
1	5717 05WMR 375 320 501	3×2
1	5717 06WMR 375 330 501	3×3
		Schwarz mit Zierrahmen Silber
1	5717 00SZR 375 111 551	1×1 (Kleinkombination Gr. I)
1	5717 01SZR 375 110 551	1×1
1	5717 02SZR 375 210 551	2×1
1	5717 03SZR 375 310 551	3×1
1	5717 04SZR 375 220 551	2×2
1	5717 05SZR 375 320 551	3×2
1	5717 06SZR 375 330 551	3×3



5717 31 Casual
5717 34 Mirror White
5717 37 Mirror Black
5717 40 Stainless Steel

Montageplatten S. 84, Mehrfachkombinationen S. 82

VE	Art.	Rahmenplatten High End
		Mit metallischer oder laminiertes Oberfläche Schraublose Befestigung durch Rast-/Steck-Technik Vertikale oder horizontale Befestigung Apparate-Achsabstand 57 mm
		Casual
1	5717 31 375 110 351	1×1
1	5717 32 375 210 351	2×1
1	5717 33 375 310 351	3×1
		Mirror White
1	5717 34 375 110 401	1×1
1	5717 35 375 210 401	2×1
1	5717 36 375 310 401	3×1
		Mirror Black
1	5717 37 375 110 451	1×1
1	5717 38 375 210 451	2×1
1	5717 39 375 310 451	3×1
		Stainless Steel
1	5717 40 375 110 801	1×1
1	5717 41 375 210 801	2×1
1	5717 42 375 310 801	3×1
		Woven Metal
1	5717 43 375 110 811	1×1
1	5717 44 375 210 811	2×1
1	5717 45 375 310 811	3×1

Abmessungen Montageplatten

Art.	Anordnung	Abmessungen (mm) L × B × H
5717 57	1-fach	84 × 79 × 1,2
5717 58	1-fach	85 × 85 × 1,2
5717 52	2-fach	139 × 85 × 1,2
5717 53	3-fach	199 × 85 × 1,2
5717 54	4-fach	150 × 150 × 1,2
5717 55	6-fach	206 × 150 × 1,2
5717 56	9-fach	206 × 206 × 1,2

Abmessungen Rahmenplatten


Rahmenplatte Basic

Erhältlich als Gr. 1×1, 2×1, 3×1, 2×2, 3×2, 3×3

Rahmenplatte High End

Erhältlich als Gr. 1×1, 2×1, 3×1

	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (Basic) (mm)	C (High End) (mm)
1-fach	92	92	45,4	45,4	7,7	8,0
2-fach	92	157	45,4	45,4	7,7	8,0
3-fach	92	213	45,4	45,4	7,7	8,0
4-fach	157	157	45,4	45,4	7,7	-
6-fach	157	213	45,4	45,4	7,7	-
9-fach	213	213	45,4	45,4	7,7	-

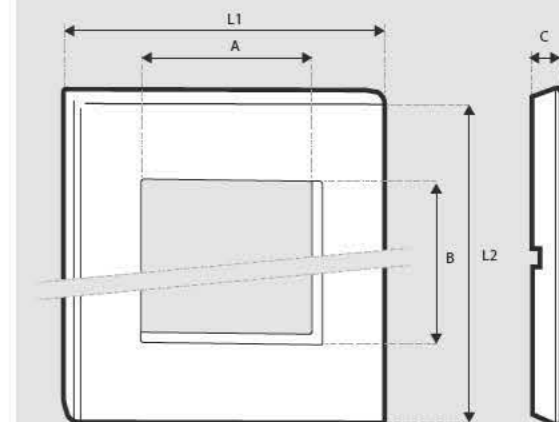

Staubschutz

Steckbar, transparent
Alle Montageplatten werden mit spezifischem Staubschutz ausgeliefert
Die Apparate lassen sich auch mit aufgesetztem Staubschutz bedienen