



5723 40UP61



 
0765 66UP61

Emb.	Réf.
1	<b>5723 40UP61</b>
1	<b>5723 40AP61</b>
1	<b>5723 40</b>
1	<b>5723 40M</b>
1	<b>0765 66UP61</b> 877 200 001
1	<b>0765 66AP61</b> 877 000 001
1	<b>0765 66</b> 877 619 001
1	<b>5728 17CH</b> 877 619 841


### Prises RJ45

#### Prise quadruple RJ45 - STP

Permet avec 1 seul câble de distribuer simultanément SAT, TNT, téléphone et informatique. 1 sortie dédiée par média. Ne peut pas être utilisé pour la centrale câble opérateur (réf. 4130 39). Utiliser exclusivement le câble multimédia TV + satellite réf. 0327 89.



 Prise Arteur 4 x RJ45 encastré grd.1  
○ Blanc




Prise Arteur 4 x RJ45 apparente  
○ Blanc




Prise Arteur 4 x RJ45 composable  
○ Blanc, 2 modules  
Prise Arteur 4 x RJ45 composable  
● Magnésium, 2 modules

#### Prise simple RJ45, STP - cat. 6

 Prise avec connecteur LCS<sup>2</sup> à connexion rapide sans outil. Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B.



 Prise Arteur 1 x RJ45 encastrée  
○ Blanc



Prise Arteur 1 x RJ45 apparente  
○ Blanc




Prise Arteur 1 x RJ45 composable  
○ Blanc, 2 modules  
Prise Arteur 1 x RJ45 composable  
● Magnésium, 2 modules

### Cordons pour réseau multimédia
 
#### Cordons RJ45-RJ45


Pour raccorder les équipements multimédia  
Cordon cat. 6 S/FTP  
Long. 2 m



Long. 3 m


#### Cordon RJ11-RJ45

 Pour raccorder un appareil téléphonique  
Long. 2 m



#### Cordon RJ45 - F+IEC

 Pour raccorder un téléviseur ou terminal numérique, livré avec accessoire pour adaptation sur IEC Ø9,52 mm. Long. 2 m



### Niveau de signal d'entrée centrales automatique TV RJ45

	TNT	Câble	Num. (DVB-S DVB-S2)
Niveau de signal Centrale réf. 4130 38	50 - 60 dBμV	-	68 - 75 dBμV
Niveau de signal Centrale réf. 4130 39	55 - 59 dBμV	54 - 59 dBμV	-


### Diffusion de la télévision sur prises RJ45

Types de signaux TV	Réf.	Réf. du câble à utiliser	Long. maxi
Hertzien numérique (TNT)	4130 38/39	Câble réf. 0327 89	40 m
TV câble	4130 39	Câble réf. 0327 89	40 m
TV satellite	4130 38	Câble réf. 0327 89	40 m

L'utilisation du câble multimédia TV + satellite Legrand réf. 0327 89 permet l'utilisation du décodeur satellite sur n'importe quelle prise RJ45 de l'installation.

Les adaptateurs et décodeurs sont à connecter aux prises terminales.

### Cotes d'encombrement des produits

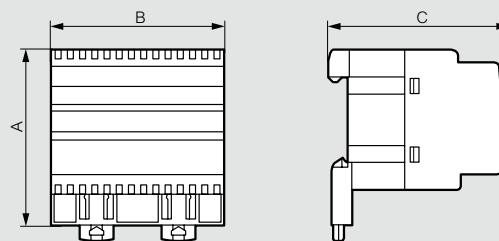

Réf.	A	B	C	Nbre de modules
4130 03	89	17,8	69,5	1
4130 15	76,1	35,6	69,5	2
4130 17	93	25	68	1,5
4130 38/39	81,2	213	69,5	12
4130 11	76,1	35,6	69,5	2

### Consommation des produits avec alimentation en 9 V

	Réf.	Consommation maxi
Centrale auto satellite	4130 38 <sup>(1)</sup>	1,41 A
Centrale auto câble	4130 39 <sup>(1)</sup>	1,41 A

1 : Centrale Green Power: consommation électrique ajustée en fonction de la demande des équipements multimédia connectés à la centrale.