

Programme Arteor™

contacts pivotants

Caractéristiques techniques

schéma de câblage



5718 45-T1UP61 5718 11UP61

Supports p. 84, plaques p. 86, cadres apparents p. 86
Autres marquages sur demande

IP 20

Plaque grd. I, 92×92 mm, enjoliveur 45×45 mm,
support, 84×79 mm

Emb

Contacts pivotants 10 AX, 250 V
Avec bornes à vis, mécanismes «Kraus & Naimer» série CA10



Contact de fermeture – 2 modules

Marquage: 0–1
2 positions fixes: 1×30°

A / 1L

5718 45-T1UP61
547 055 001

 
5718 45-T1AP61
267 055 001

5718 45-T1
547 555 001

5718 95-T1
547 555 841

5717 57
376 111 031

Blanc
5717 01
375 110 001



Double contact de fermeture – 2 modules

Marquage: 1–0–2
2 positions fixes: 2×30°

2×A / 1L

5718 45-T2UP61
547 056 001

 
5718 45-T2AP61
267 056 001

5718 45-T2
547 556 001

5718 95-T2
547 556 841

5717 57
376 111 031

Pearl Alu
5717 11
375 110 931



Double contact de fermeture – 2 modules

Marquage: ▲–0–▼
2 positions fixes: 2×30°

2×A / 1L

5718 45-T3UP61
547 057 001

 
5718 45-T3AP61
267 057 001

5718 45-T3
547 557 001

5718 95-T3
547 557 841

5717 57
376 111 031

Graphite
5717 21
375 110 141



Interpush – 2 modules

Marquage: 1–0–2
5 positions fixes: 2×30° pour poussoir, 2×90° pour interrupteur

2 / 2L

5718 11UP61
347 220 001

5718 11AP61
267 220 001

5718 11
347 226 001

 
5718 11M
347 226 841

5717 57
376 111 031

Casual
5717 31
375 110 351

Plaques frontales avec marquages

Pour contacts pivotants, autres marquages sur demande




Ouvrir–0–Fermer – 2 modules

Pour contacts pivotants 2xA/1L (réf. 571 845-T2)

5718 G07
378 146 001

5718 G57
378 146 841

 Mirror White
5717 34
375 110 401



▲–0–▼ – 2 modules

Pour contacts pivotants 2×A / 1L (réf. 571 845-T2)

5718 G04
378 143 001

5718 G54
378 143 841


Mirror Black
5717 37
375 110 451

Stainless Steel
5717 40
375 110 801

Woven Metal
5717 43
375 110 811


■ Contact de fermeture A/1L

Réf. 5718 45-T1 / 5718 95-T1

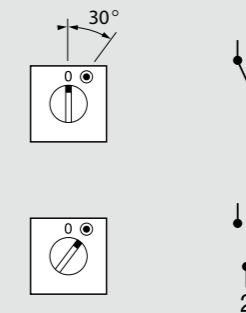

■ Double contact de fermeture 2xA/1L

Réf. 5718 45-T3 / 5718 95-T3

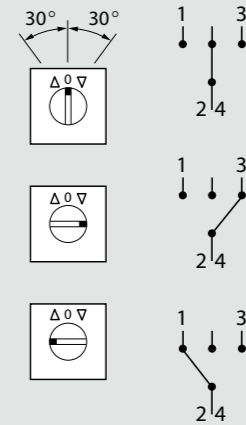

■ Interpush 2/2L

Réf. 5718 11 / 5718 11M

