

XL³ 125

caractéristiques techniques


■ Nombre de connexions par bornier de terre (livré avec le coffret)

Réf. coffret	Borniers		
	Bornes auto 1,5 à 4 mm ²	Bornes à vis	
		6 à 25 mm ²	6 à 35 mm ²
4016 11	18	5	-
4016 12	27	5	-
4016 13	36	5	-
4016 14	45	5	5


■ Nombre d'obturateurs fournis avec le coffret

Réf. coffret	Nombre d'obturateurs 5 modules
4016 11	1
4016 12	2
4016 13	3
4016 14	3

■ Dimensions

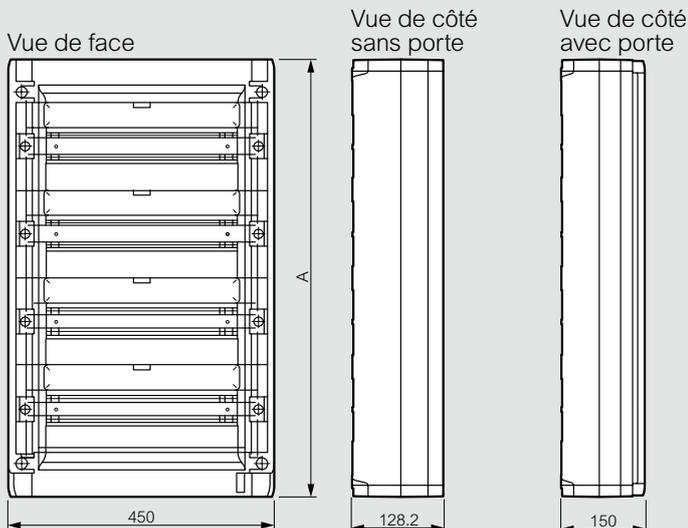


Entraxes de fixation et distance entre rails

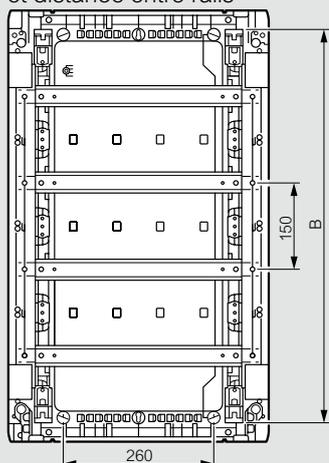


Réf. coffret	A (mm)	B (mm)
4016 11	300	250
4016 12	450	365
4016 13	600	515
4016 14	750	665

■ Châssis extractible et pivotant


Châssis extractible

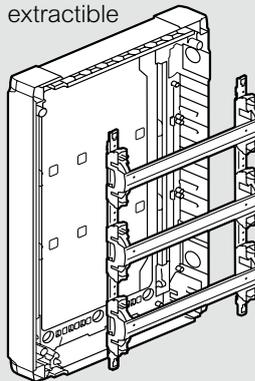


Rails extractibles

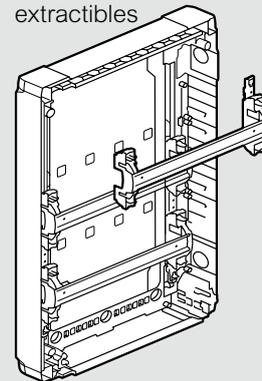

Châssis pivotant

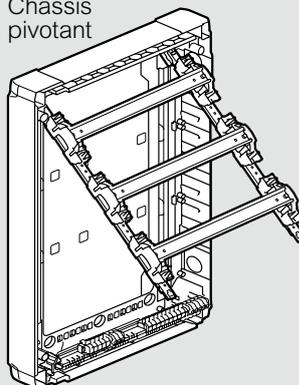

■ Entrées de câbles démontables

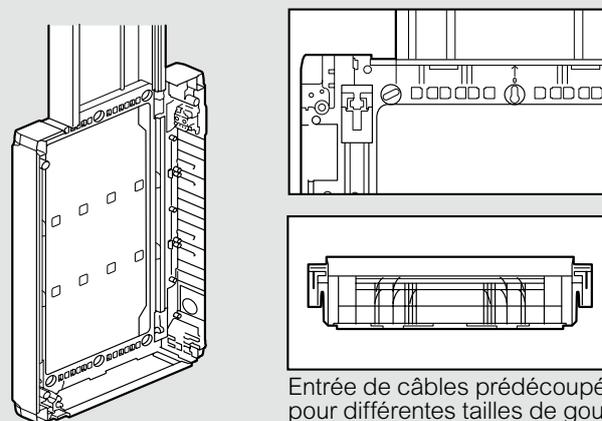

■ Plastron démontable

Coffret avec rail, platine perforée, plastron pour appareils modulaires et plastron plein

