

Programme Arteor™

prises de télévision et plaques frontales pour prise de télévision



0787 83UP61 5718 43UP61

Supports p. 84, plaques p. 86, cadres apparents p. 86

IP 20

Plaque grd. I, 92×92 mm, enjoliveur 45×45 mm, support, 84×79 mm

Emb

Prises de télévision TV-R

1 **Prise individuelle 1.5dB – 2 modules**  
Pour distribution en étoile avec voie de retour 4-68Mhz (sur la prise TV)  
2 prises CEI (mâle/femelle)  
Prise blindée classe A  
Connexion rapide

1 **Prise de passage 14dB – 2 modules**  
Avec voie de retour 4-68Mhz (sur la prise TV), atténuation de passage 1.5dB  
2 prises CEI (mâle/femelle)  
Prise blindée classe A  
Connexion rapide

1 **Prise terminale 10dB – 2 modules**  
Avec voie de retour 4-68Mhz (sur la prise TV), avec résistance finale  
2 prises CEI (mâle/femelle)  
Prise blindée classe A  
Connexion rapide

Prise de télévision TV-R-SAT

1 **Prise individuelle 1.5dB – 2 modules**  
Pour distribution en étoile avec voie de retour 4-68Mhz (sur la prise TV)  
2 prises CEI (mâle/femelle), 1 prise F  
Prise blindée classe A  
Connexion rapide

Plaques frontales

1 **Plaque frontale TV-R-Informatique – 2 modules**  
Pour mécanismes composable avec douille Wiclic, installée dans un support Arteor  
Sortie informatique défonçable  
Livrée sans mécanisme

1 **Plaque frontale universelle TV-R-Informatique – 2 modules**  
Pour prises grd. I avec douille Wiclic (p.ex. prises Wisi)  
Livrée sans mécanisme

1 **Plaque frontale universelle TV-R – 2 modules**  
Pour prises de télévision standard en grd. I ou combinaison  
Livrée sans mécanisme


1 **Plaque frontale universelle TV-R-SAT – 2 modules**  
Pour prises de télévision standard en grd. I ou combinaison  
Livrée sans mécanisme

|                                      |                                      |                                 |                                 |              |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---|
|                                      |                                      |                                 |                                 |              |   |
| UP<br>Appareil pour montage encastré | AP<br>Appareil pour montage apparent | BF<br>Mécanisme avec enjoliveur | BF<br>Mécanisme avec enjoliveur | M<br>Support | R<br>Plaque                               |
| Grd. I                               | Grd. I                               | Composable                      | Composable                      | Grd. I       | Grd. I                                    |
|                                      |                                      |                                 |                                 |              |   |
| Blanc                                | Blanc                                | Blanc                           | Magnésium                       | En métal     | Blanc<br>5717 01<br>375 110 001           |
|                                      |                                      |                                 |                                 |              | Pearl Alu<br>5717 11<br>375 110 931       |
|                                      |                                      |                                 |                                 |              | Graphite<br>5717 21<br>375 110 141        |
|                                      |                                      |                                 |                                 |              | Casual<br>5717 31<br>375 110 351          |
|                                      |                                      |                                 |                                 |              | Mirror White<br>5717 34<br>375 110 401    |
|                                      |                                      |                                 |                                 |              | Mirror Black<br>5717 37<br>375 110 451    |
|                                      |                                      |                                 |                                 |              | Stainless Steel<br>5717 40<br>375 110 801 |
|                                      |                                      |                                 |                                 |              | Woven Metal<br>5717 43<br>375 110 811     |

Caractéristiques techniques

connexion, affaiblissement et assemblages

Connexion prises TV

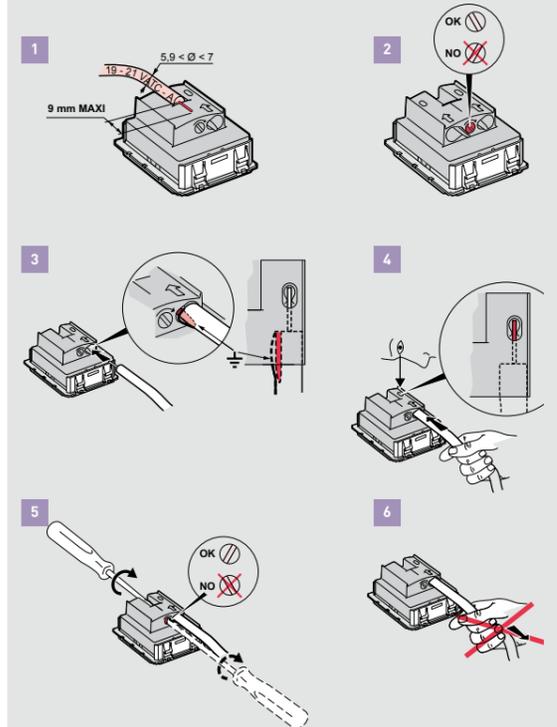


Affaiblissement, voie de retour

|             | 4-30 MHz | 47-68 MHz | 87.5-108 MHz | 120-470 MHz | 470-862 MHz | 950-2150 MHz | 2150-2400 MHz |
|-------------|----------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 0787 83 TV  | 1.5 dB   |           |              |             | 1.5 dB      |              |               |
| 0787 83 R   |          |           | 1.5dB        |             |             |              |               |
| 0787 87 TV  | 14 dB    |           |              | 14 dB       |             |              |               |
| 0787 87 R   |          |           | 14dB         |             |             |              |               |
| 0787 88 TV  | 10 dB    |           |              | 10 dB       |             |              |               |
| 0787 88 R   |          |           | 10dB         |             |             |              |               |
| 0787 86 TV  | 1.5 dB   |           |              | 1.5 dB      |             |              |               |
| 0787 86 R   |          |           | 1.5dB        |             |             |              |               |
| 0787 86 SAT |          |           |              |             |             |              | 2 dB          |

Plaques frontales appropriées pour prises TV standard

Prise TV pour combinaison

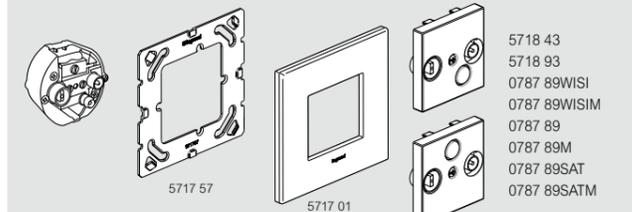

Prise TV en grd. I (p.ex. produit WISI, Telanor, etc.)

