

Programme Arteor™

prises SUB-D, HD 15



0787 65UP61 0787 57UP61

Supports p. 84, plaques p. 86, cadres apparents p. 86

**IP 20**  
Plaque grd. I, 92×92 mm, enjoliveur 45×45 mm, support, 84×79 mm

Emb

Prises SUB-D

1 **Prise SUB-D 9 contacts, à visser – 2 modules**  
Connecteur à visser pour liaison série type RS 232

1 **Prise SUB-D 9 contacts, à souder – 2 modules**  
Connecteur à visser pour liaison série type RS 232

1 **Prise SUB-D 15 contacts, à souder – 2 modules**  
Connecteur à souder pour ligne spécialisée type X21

Prises HD 15

1 **Prise HD 15 femelle, à visser – 2 modules**  
Permet la transmission de flux vidéo analogiques entre une source (ordinateur) et un récepteur compatible (plasma, LCD, vidéo projecteur). Définition VGA, XGA, UXGA selon la carte graphique de l'ordinateur

1 **Prise HD 15 femelle, à souder – 1 module**  
Permet la transmission de flux vidéo analogiques entre une source (ordinateur) et un récepteur compatible (plasma, LCD, vidéo projecteur). Définition VGA, XGA, UXGA selon la carte graphique de l'ordinateur

1 **Prise HD 15 femelle, préconnectorisée – 1 module**  
Permet la transmission de flux vidéo analogiques entre une source (ordinateur) et un récepteur compatible (plasma, LCD, vidéo projecteur). Définition VGA, XGA, UXGA selon la carte graphique de l'ordinateur  
Longueur du cordon: 15cm

1 **Prise HD 15 femelle avec Jack 3,5mm, à visser – 2 modules**  
Permet de réaliser des liaisons VGA à UXGA full pin (15 broches) d'un moniteur PC, écran plasma... et audio à partir d'une source portable  
Longueur maxi 15 m



**UP**  
Appareil pour montage encastré

Grd. I



**AP**  
Appareil pour montage apparent

Grd. I




**BF**  
Mécanisme avec enjoliveur

Composable



**BF**  
Mécanisme avec enjoliveur

Composable

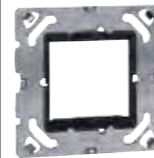

**M**  
Support

Grd. I

En métal



**R**  
Plaque

Grd. I

**0787 65UP61**  
877 230 001

**0787 65AP61**  
877 030 001

**0787 65**  
965 630 001

**0787 65M**  
877 430 841

**5717 57**  
376 111 031

Blanc  
**5717 01**  
375 110 001

**0787 67**  
965 631 001

**5717 57**  
376 111 031

Pearl Alu  
**5717 11**  
375 110 931

**0787 66UP61**  
877 231 001

**0787 66AP61**  
877 031 001

**0787 66**  
965 635 001

**5717 57**  
376 111 031

Graphite  
**5717 21**  
375 110 141

**0787 57UP61**  
965 002 001

**0787 57AP61**  
965 102 001

**0787 57**  
965 600 001

**5727 82**  
965 635 841

**5717 57**  
376 111 031

Casual  
**5717 31**  
375 110 351

**0787 72**  
965 601 001

**5727 79**  
965 601 841

**5717 57**  
376 111 031

Mirror White  
**5717 34**  
375 110 401

**0787 77**  
965 602 001

**0787 77M**  
965 602 841

**5717 57**  
376 111 031

Mirror Black  
**5717 37**  
375 110 451

**0787 74UP61**  
965 004 001

**0787 74AP61**  
965 104 001

**0787 74**  
965 606 001

**5727 88**

**5717 57**  
376 111 031

Stainless Steel  
**5717 40**  
375 110 801

Woven Metal  
**5717 43**  
375 110 811



Écovariateur

Compatible avec toutes les lampes dimmables du marché



LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL:

- Consommation en veille la plus faible du marché: 0,1 W
- Câblage en 2 fils, idéal pour la rénovation
- Peut être piloté par un ou plusieurs boutons poussoirs
- Mode niveaux pré-réglés, veilleuse et mémoire de niveau possible

- LEDs dimmables (3 W à 75 W)
- Fluocompactes dimmables 75 W
- Tubes fluos 200 VA
- Halogènes 400 W
- Incandescentes 400 W

►► Une exclusivité Legrand

PLUS D'INFORMATIONS

